


# ROLINE GOLD USB type C - HDMI adapterkabel, M/M, 2 m

<b>Art.nr.</b>	11.04.5847
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	11.04.5847
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049613133

**roline**  
Designed for Professionals

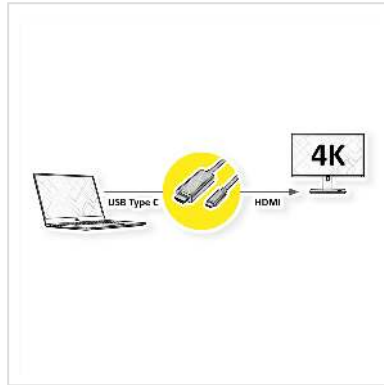

**Met deze adapterkabel kunt u het scherm van uw apparaat met USB Type C-aansluiting spiegelen of uitbreiden naar een monitor of projector met HDMI-ondersteuning - met een maximale resolutie van 3840x2160 @ 60Hz!**

- USB 3.2 Gen 1 Type C naar HDMI kabeladapter voor Macbook, Ultrabook, Notebook / Laptop of pc
- Hiermee kunt u uw scherm spiegelen of uitbreiden naar een tv of monitor met HDMI
- Connectoren: HDMI-connector en USB Type C-connector
- Maximale resolutie: 3840x2160 bij 60Hz
- Vergulde metalen connectorbehuizing voor verbeterde afscherming
- De robuuste nylon beschermvlecht beschermt effectief de HDMI-kabel en zet deze visueel in de schijnwerpers

## **ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!**

Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel een verbluffende uitstraling.

**Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist**

### **Technische specificaties**

Producent ROLINE

Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	USB-HDMI Adapter
Kleur	zwart / goud
Lengte	2 m
Max. Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Aansluiting kant 1 (PC)	USB type C Male
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	HDMI type A Male
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Gewicht	78.9 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	200 mm
Diepte verpakking	250 mm
Gewicht verpakking	0.01 kg