


# ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, M-M, (24+1) dual link, 1 m

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 11.04.5511    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 11.04.5511    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990125500 |

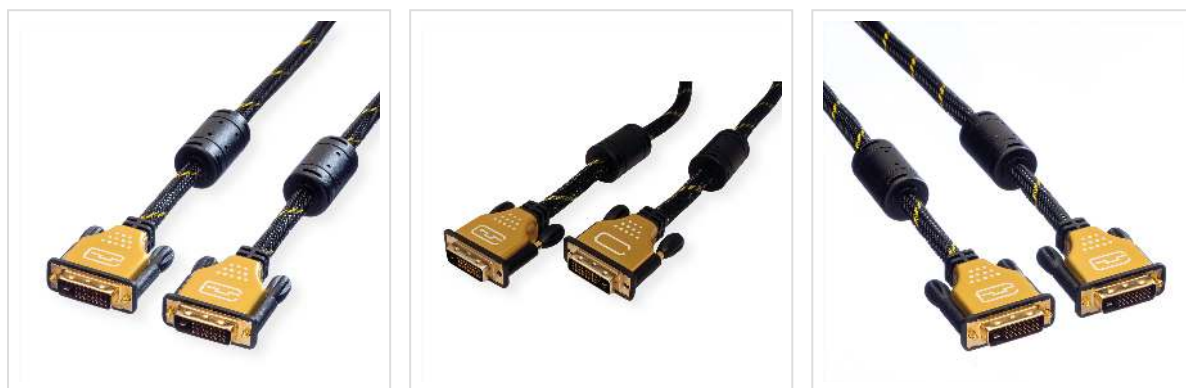

DVI, als Standaard voor de digitale overdracht, voor gebruik tussen grafische kaarten en een digitale Monitor (b.v. TFT)

- Hoogwaardige dubbel afgeschermd kabel
- Tweevoudige afscherming (Folie+Mantel) voor de optimale overdracht van het beeldsignaal.
- Buitenmantel met een extra Nylon gevlochten mantel.
- Verlengde schroeven voor een gemakkelijke aansluiting.
- Gouden metalen connector behuizing voor een goede afscherming

## ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!

Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel een verbluffende uitstraling.

### Technische specificaties

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Producent     | ROLINE                |
| Produkt groep | Kabel                 |
| Produkt type  | DVI kabel (dual link) |
| Kleur         | zwart / goud          |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Lengte                | 1 m                             |
| Max. Resolutie        | 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD) |
| Connector kant 1      | DVI - D 24+1 Male               |
| Connector kant 2      | DVI - D 24+1 Male               |
| Type connector kant 1 | DVI-D 24+1, Dual-Link           |
| M/F kant 1            | Male                            |
| Type connector kant 2 | DVI-D 24+1, Dual-Link           |
| M/F kant 2            | Male                            |
| Toepassing            | extern                          |
| Kabel afscherming     | afgeschermd                     |
| Handschroeven         | ja                              |
| Gewicht               | 200.4 g                         |
| Hoogte verpakking     | 50 mm                           |
| Breedte verpakking    | 100 mm                          |
| Diepte verpakking     | 250 mm                          |
| Gewicht verpakking    | 0.075 kg                        |