


# VALUE LCD Monitorarm, wandbevestiging, 5 draaipunten, zwart

<b>Art.nr.</b>	17.99.1191
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	17.99.1191
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049613003

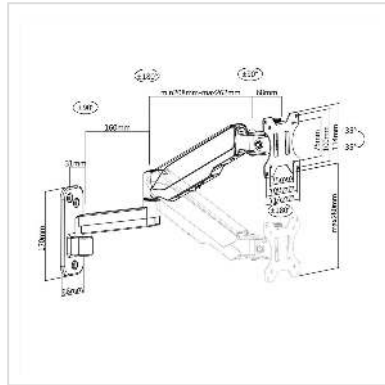

## Monitorarm voor wandmontage met gasdrukveer, voor het eenvoudig en betrouwbaar afstellen van een monitor met een gewicht tot 8 kg met VESA 75/100

Deze enkele, in hoogte verstelbare monitorarm maakt uw werkplek efficiënter: u krijgt meer werkruimte en kunt de monitorhoogte aanpassen aan uw persoonlijke wensen - foutloos en eenvoudig.

- Ontworpen voor één monitor
- Afneembare, 360° draaibare VESA-plaat maakt een eenvoudige installatie en bediening mogelijk
- De aluminium arm is eenvoudig te verstellen om in elke gewenste positie te zwenken
- Het display kan in elke gewenste hoek worden gekanteld
- Het veerassistent systeem past eenvoudig de hoogte van de monitor aan
- Draagvermogen: tot 8 kg
- Voldoet aan VESA 75 (75x75mm) of VESA 100 (100x100mm)
- Armlengte: tot 453mm

### Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Beeldschermarm, wandhouder
Kleur	zwart

Lengte	453 mm
Draagkracht	8 kg
Aantal Draaipunten	5
Armlengte maximaal	453 mm
Verstel mogelijkheid	Mechanisch
Onverbeterlijke	ja
In hoogte verstelbaar	ja
Draaibaar	ja
Aantal monitoren	1
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materiaalgroep	metaal
Gewicht	1871.6 g
Hoogte verpakking	80 mm
Breedte verpakking	220 mm
Diepte verpakking	370 mm
Gewicht verpakking	2.1 kg