


ROLINE ProSecure II 2000

Art.nr.	19.40.1084
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1084
EAN (een stuk)	7611990154852

roline
Designed for Professionals

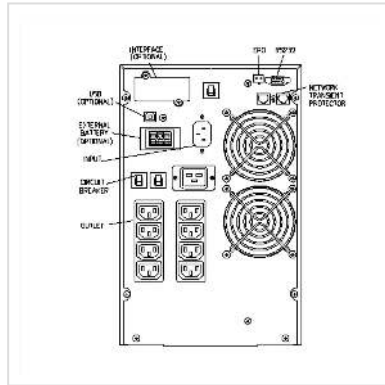

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	grijs
Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	2000 /1400
Bereik	95 %
Backup tijd	6 min
Backup tijd bij vol/half belast.	6 / 10 min
Afmeting (HxBxD)	365 x 216 x 405 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V

Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangsspanningsregeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	9
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40C
Hoogte	365 mm
Breedte	216 mm

Diepte	405 mm
Gewicht	31 kg
Hoogte verpakking	490 mm
Breedte verpakking	340 mm
Diepte verpakking	490 mm
Gewicht verpakking	35 kg

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)	mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe
2000/1400	6 / 33 / 67
1800/1260	7 / 39 / 77
1600/1120	8 / 45 / 87
1400/980	10 / 55 / 102
1200/840	13 / 67 / 125
1000/700	18 / 80 / 150
800/560	24 / 105 / 200
600/420	38 / 150 / 280
400/280	60 / 240 / 450
200/140	95 / 500 / 900