


ROLINE ProSecure II 1500

Art.nr.	19.40.1083
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1083
EAN (een stuk)	7611990154814

roline
Designed for Professionals

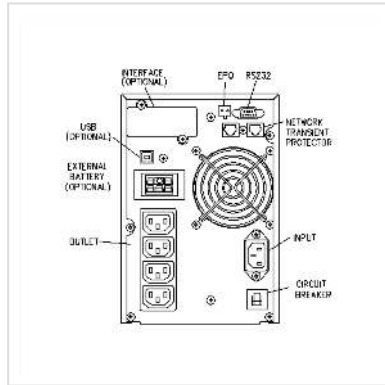

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	grijs
Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1500 / 1050
Bereik	95 %
Backup tijd	5 min
Backup tijd bij vol/half belast.	5 / 9 min
Afmeting (HxBxD)	235 x 155 x 410 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V

Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangsspannings regeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Hoogte	235 mm
Breedte	155 mm

Diepte	410 mm
Gewicht	20 kg
Hoogte verpakking	350 mm
Breedte verpakking	290 mm
Diepte verpakking	550 mm
Gewicht verpakking	18.614 kg

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)	mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe
1500/1050	5 / 13 / 28
1350/945	6 / 16 / 34
1200/840	7 / 20 / 40
1050/735	9 / 25 / 48
900/630	11 / 30 / 56
750/525	14 / 37 / 66
600/420	19 / 45 / 85
450/315	27 / 60 / 140
300/210	40 / 100 / 220
150/105	60 / 270 / 400