


# ROLINE Dubbele LCD-monitorstandaard

## Pneumatisch, bureaукlem, draaipunt, 2 gewrichten

<b>Art.nr.</b>	17.03.1148
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	17.03.1148
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990128129

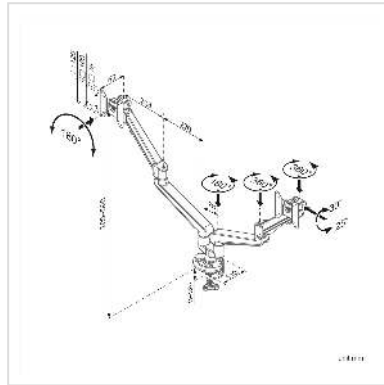

**De pneumatische LCD-monitorarm kan de monitoren dankzij de gasdrukveer in een optimale positie houden. Voor bevestiging van schermen met VESA 75 of 100. Draagvermogen tot 8 kg elk.**

De pneumatische monitorarm Pneumatic kan de monitor dankzij de gasveer eenvoudig in de optimale positie houden. Meer dan 5 draaipunten, de beste kijkhoek voor de kijker kan worden ingesteld.

- Draaifunctie (90 ° draaibaar, voor staand en liggend formaat)
- Met schroefklem voor tafelmontage
- Voor bevestiging van schermen met VESA 75 (75x75mm) of VESA 100 (100x100mm)
- Laadvermogen tot 8 kg

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Monitorarm, tafelmontage
Kleur	zilver
Draagkracht	16 kg
Aantal Draaipunten	5
Bevestiging	Tafelmontage
Armlengte maximaal	486 mm

Verstel mogelijkheid	Luchtveer
Onverbeterlijke	ja
In hoogte verstelbaar	ja
Draaibaar	ja
Aantal monitoren	2
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materiaalgroep	metaal
Technische bijzonderheden	Draaifunctie
Gewicht	5359.6 g
Hoogte verpakking	190 mm
Breedte verpakking	360 mm
Diepte verpakking	570 mm
Gewicht verpakking	6.675 kg