


# ROLINE FTP Cat.5e (Class D) patchkabel, geel, 0,5 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.0182
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.0182
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990134380

**roline**  
Designed for Professionals

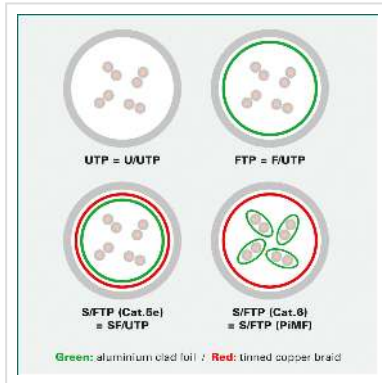

**Cat.5e**  
Class D

**F/UTP**

## Kant en klaar afgeschermd Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aan gespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA568.
- Opbouw: 8 aders soepel met afscherming van polysterfolie met aluminium
- Impedantie: 100 Ohm.
- Hoogwaardige vergulde contacten.

### Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

21.15.0010 ROLINE installatiekabel massief Cat.5e FTP 300m.

25.16.8487 ROLINE inbouwdozen Cat.5e STP.

26.11.0329 ROLINE 19" patchpanel Cat.5e STP.

21.15.0105 ROLINE patchkabel Cat.5e FTP.

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class D

in een Channel van 100 meter getest.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	FTP patchkabel
Kleur	geel
Lengte	0.5 m
Afschermings type	FTP
Overdracht kwaliteit	Cat5e / Class D
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	geel
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	24.3 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	80 mm
Diepte verpakking	120 mm
Gewicht verpakking	0.05 kg