


VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, rood, 1 m

Art.nr.	21.99.1531
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1531
EAN (een stuk)	7611990177738

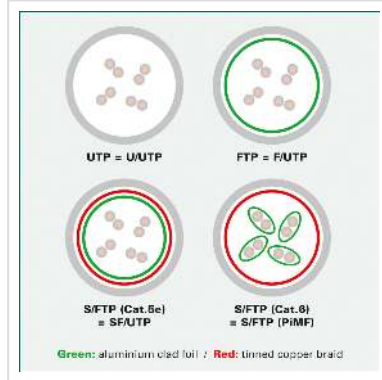

Kant en klare niet afgeschermd Twisted Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

Slijtvast dankzij de gegoten knikbescherming. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden. Constructie: 8 aders gestrand. Vergulde contacten.

Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.99.0995 VALUE UTP Cat.6 / Class E massief, installatiekabel LSOH
- 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Cat.6 /Class E op- en inbouwdozen
- 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Cat.6 /Class E 19" patchpanel zwart of grijs
- 21.99.0905 VALUE UTP Cat.6 patchkabel LSOH

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class E in een Channel van 100 meter getest.

Technische specificaties

Producent VALUE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	rood
Lengte	1 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	rood
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	31.5 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	100 mm
Diepte verpakking	130 mm
Gewicht verpakking	0.035 kg