


ROLINE PoE Fast Ethernet Switch, 8 Port, (8x PoE), 19" Inbouw

Art.nr.	21.13.1191
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.13.1191
EAN (een stuk)	7611990192540

roline
Designed for Professionals

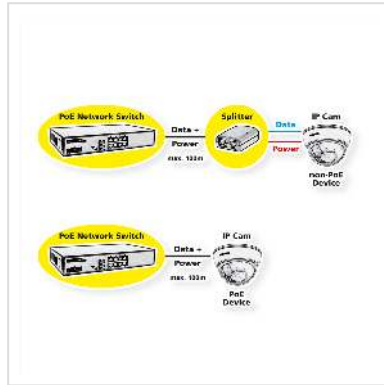

De ROLINE PoE Fast Ethernet Switch 8-Poort Fast Ethernet Switch

Ontwikkeld voor kleine en middelgrote netwerken

De Switch beschikt over acht IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)-Poorten met ieder 15,4 W per poort. Het kan een standaard 100 ~ 240 V AC Spanning in laagvolt gelijkstroom omzetten. Hierdoor kan men met een bestaande LAN-Kabel naar betreffende apparaat, zoals b.v. Workgroupswitches, Netwerk cameras, Access Points, IP-Telefoons etc.

- 8x 10/100 Mbit/s Fast Ethernet poorten
- Alle 8 Poorten zijn 802.3af-compatible PoE-enabled PSE poorten
- Iedere poort biedt tot 15.4W uitgangsspanning
- Auto-MDI/MDI-X
- Auto-Negotiation
- Ondersteunt 802.3x Flow control voor Full-Duplex en Backpressure tbv Half-Duplex
- Biedt Full wire speed forwarding
- Status LED
- Metalen behuizing
- Interne Stroomvoorzorging 230V, ventilator
- Ophang materiaal voor 19" inbouw inbegrepen
- Afmetingen (LxBxH): 266 x 160 x 44 mm

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-switches

Produkt type	PoE Fast Ethernet Switch
Kleur	zwart
Netwerk standaard	Fast Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100
Aantal Poorten	8
Fast Ethernet Ports RJ-45	8
Power over Ethernet (PoE)	PoE
Aantal Poorten PoE	8
Max. PoE uitgangsvermogen per poort	15.4 W
Max. PoE uitgangsvermogen (totaal)	130 W
Bouw type	Rack
Aansluiting op het lichtnet	Aansluiting voor koud toestel
Hoogte	44 mm
Breedte	160 mm
Diepte	266 mm
Gewicht	1938.6 g
Hoogte verpakking	70 mm
Breedte verpakking	230 mm
Diepte verpakking	300 mm
Gewicht verpakking	2.266 kg