


VALUE Beeldscherm Adapter USB Type C - VGA + HDMI + DVI

Art.nr.	12.99.3229
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	12.99.3229
EAN (een stuk)	7611990158584

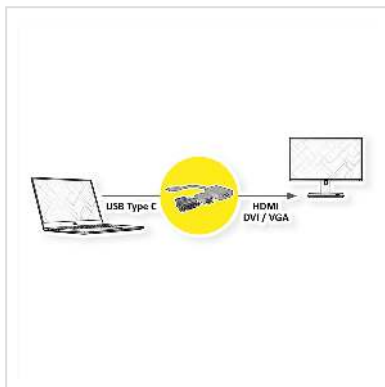

Sluit uw MacBook, Ultrabook, notebook/laptop of pc met USB Type C poort aan op elk VGA-, HDMI- of DVI weergaveapparaat!

- USB 3.1 type C naar VGA/HDMI/DP kabeladapter voor Macbook
- Sluit uw MacBook met USB C poort aan op elke monitor of projector met een VGA, HDMI of DVI poort naar keuze
- Deze adapter maakt het mogelijk uw MacBook scherm uit te breiden of te spiegelen
- Draagbaar compact design
- Geen voeding nodig
- Aansluiting: VGA/HDMI/DVI Female en USB type C Male
- Kabellengte: ca. 10 cm
- Maximale resolutie: 3840x2160 @60Hz

Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	USB grafische adapters
Kleur	zwart
Lengte	0.1 m

Aansluiting kant 1 (PC)	Typ C Male
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	VGA/HDMI/DVI Female
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA HDMI type A DVI-I 24+5
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Gewicht	65.1 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	170 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.11 kg