


ROLINE ProSecure II 1000

Art.nr.	19.40.1082
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1082
EAN (een stuk)	7611990154845

roline
Designed for Professionals

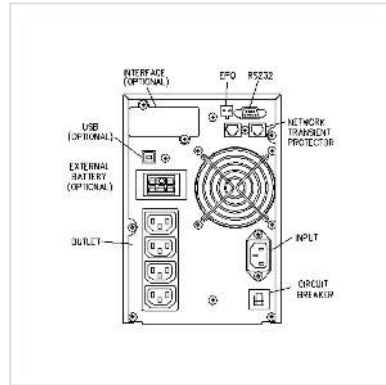

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	grijs
Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1000 / 700
Bereik	95 %
Backup tijd	6 min
Backup tijd bij vol/half belast.	6 / 10 min
Afmeting (HxBxD)	235 x 155 x 410 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230 V

Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangsspanningsregeling	$\pm 2\%$
Frequentie	50 Hz $\pm 3\%$
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Conformiteit	CE
Hoogte	235 mm

Breedte	155 mm
Diepte	410 mm
Gewicht	16 kg
Hoogte verpakking	350 mm
Breedte verpakking	290 mm
Diepte verpakking	550 mm
Gewicht verpakking	17.168 kg

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)	mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (min) nach Herstellerangabe
1000/700	6 / 33 / 67
900/630	7 / 39 / 77
800/560	8 / 45 / 87
700/490	10 / 55 / 102
600/420	13 / 67 / 125
500/350	18 / 80 / 150
400/280	24 / 105 / 200
300/210	38 / 150 / 280
200/140	60 / 240 / 450
100/70	95 / 500 / 900