


# ROLINE UTP Cat.5e (Class D) patchkabel, zwart, 1 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.0535
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.0535
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990134762

**roline**  
Designed for Professionals

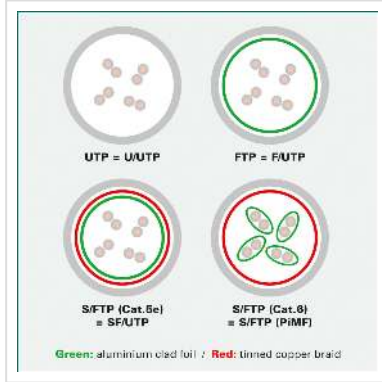

**Cat.5e**  
Class D

**U/UTP**

**Kant en klaar niet afgeschermd Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.**

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aan gespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA 568.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.

**Advies:**

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

21.15.0511 ROLINE installatiekabel massief Cat. 5e UTP 300mtr.

25.16.8506 ROLINE inbouwdozen Cat.5e UTP.

26.11.0349 ROLINE 19" patchpanel Cat.5e UTP.

21.15.0505 ROLINE patchkabel Cat.5e UTP.

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class D in een Channel van 100 meter getest.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	zwart
Lengte	1 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat5e / Class D
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	zwart
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	34.1 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	80 mm

Diepte verpakking	110 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.05 kg
--------------------	---------