


VALUE S/FTP-kabel Cat.7, met RJ-45-connectoren (500 MHz / Klasse EA), grijs, 0,5 m

Art.nr.	21.99.0850
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.0850
EAN (een stuk)	7611990139620

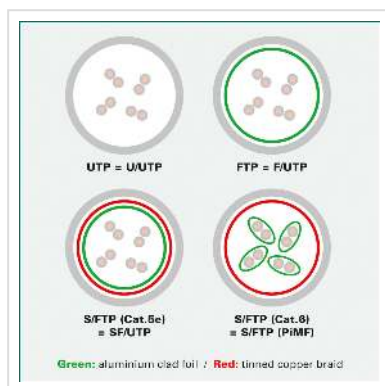

De voordelige oplossing voor netwerkbekabeling met datasnelheden tot 10 Gbit/s (bij een frequentie tot 500 MHz). Cat.7 dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair aansluitkabel met aan beide zijden afgeschermd RJ-45 connectoren (tot 500 MHz).

- Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel
- Slijtvast met gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 draden
- Structuur: 8 gevlochten draden, afscherming per paar in aluminium gelamineerde folie, gevlochten afscherming
- Impedantie: 100 ohm.

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	0.5 m

Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	24.7 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	110 mm
Diepte verpakking	180 mm
Gewicht verpakking	0.03 kg