


ROLINE DisplayPort Extender, 30m

Art.nr.	14.01.3473
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	14.01.3473
EAN (een stuk)	7630049612952

roline
Designed for Professionals

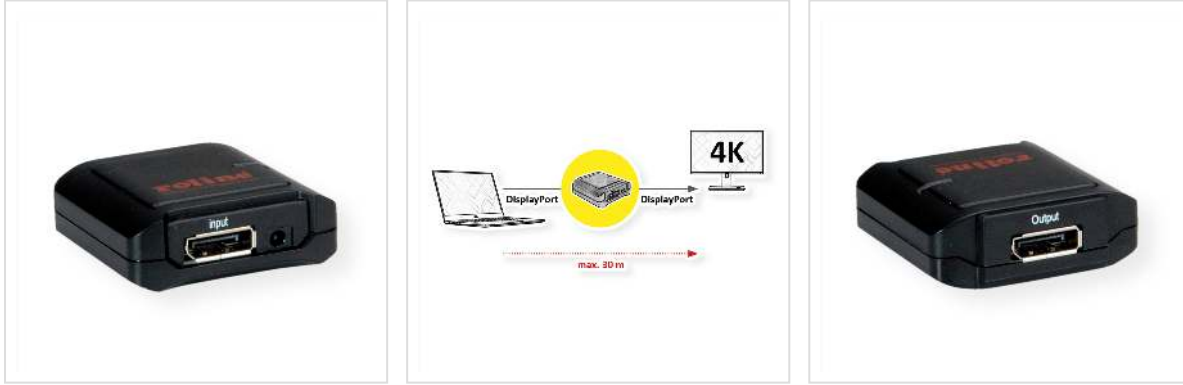

DisplayPort-repeater voor het maken van een punt-tot-puntverbinding om de kosten te verlagen voor toepassingen die een enkele DisplayPort-invoer- en uitvoerapparaat over lange afstanden vereisen - met een resolutie tot 3840x2160 @60Hz!

- Ideaal voor display-toepassingen in conferentieruimtes, klaslokalen & trainingsfaciliteiten, enz.
- Verleng het DisplayPort-sigitaal tot 30 meter
- Ondersteunt DisplayPort-resoluties tot 4K @60Hz
- Voldoet aan DisplayPort-specificatie v1.2
- Volgbaar met HDCP 2.2 & DPCP
- Ondersteunt 4K 60Hz (max. lengte: 5m in; 5m out); 4K 30Hz (max. lengte: 15m in; 15m out); 2560 x 1600 60Hz (max. lengte: 10m in; 20m out)
- Ondersteunt DP+++ Dual Mode, compatibel met HDMI-, DVI- of VGA-adapters
- HDTV-compatibel
- LED-indicator
- Plug & Play
- Stroomvoorziening inbegrepen in de leveringsomvang (5 VDC, 1A)

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Splitter en Selectoren
Produkt type	Versterker
Kleur	zwart

Leveringsomvang	DisplayPort v1.2 Repeater, Voeding (5V 1A), Snelle Installatiegids
Interface	DP
Max. Afstand	30 m
Ingang: Video	HDMI
Uitgang Video	HDMI
Video-Bandbreedte	1,65GBit/s
Max. Resolutie (nom.)	3840 x 2160 @60Hz
Max. Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Afmeting (HxBxD)	55 x 54 x 20 mm
Voeding	1
Spanningssterkte voeding	DC 5V; 1A
Hoogte	55 mm
Breedte	54 mm
Diepte	20 mm
Gewicht	102.4 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	100 mm
Diepte verpakking	100 mm
Gewicht verpakking	0.08 kg