


# ROLINE ProSecure II 3000

<b>Art.nr.</b>	19.40.1085
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1085
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990154821

**roline**  
Designed for Professionals

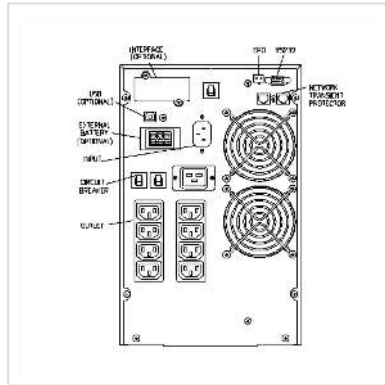

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	grijs
Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	3000 / 2100
Bereik	95 %
Backup tijd	5 min
Backup tijd bij vol/half belast.	5 / 9 min
Afmeting (HxBxD)	365 x 216 x405 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V

Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangsspanningsregeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	9
Aansluiting (Uitgang)	8 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40C
Hoogte	365 mm
Breedte	216 mm

Diepte	405 mm
Gewicht	37 kg
Hoogte verpakking	500 mm
Breedte verpakking	340 mm
Diepte verpakking	520 mm
Gewicht verpakking	32 kg

### Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)	mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (min)
3000/2100	5 / 13 / 28
2700/1890	6 / 16 / 34
2400/1680	7 / 20 / 40
2100/1470	9 / 25 / 48
1800/1260	11 / 30 / 56
1500/1050	14 / 37 / 66
1200/840	19 / 45 / 85
900/630	27 / 60 / 140
600/420	40 / 100 / 220
300/210	60 / 270 / 400