


# VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, wit, 0,5 m

<b>Art.nr.</b>	21.99.1526
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.99.1526
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990193745

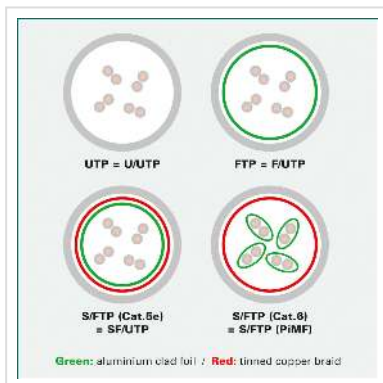

**Kant en klare niet afgeschermd Twisted Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.**

Slijtvast dankzij de gegoten knikbescherming. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden. Constructie: 8 aders gestrand. Vergulde contacten.

## Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.99.0995 VALUE UTP Cat.6 / Class E massief, installatiekabel LSOH
- 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Cat.6 /Class E op- en inbouwdozen
- 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Cat.6 /Class E 19" patchpanel zwart of grijs
- 21.99.0905 VALUE UTP Cat.6 patchkabel LSOH

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class E in een Channel van 100 meter getest.

## Technische specificaties

Producent

VALUE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	wit
Lengte	0.5 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	wit
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	20.2 g
Hoogte verpakking	1 mm
Breedte verpakking	50 mm
Diepte verpakking	50 mm
Gewicht verpakking	0.02 kg