


ROLINE UTP Cat.5e (Class D) patchkabel, blauw, 1 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.0534 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.0534 |
| EAN (een stuk) | 7611990134755 |

roline
Designed for Professionals

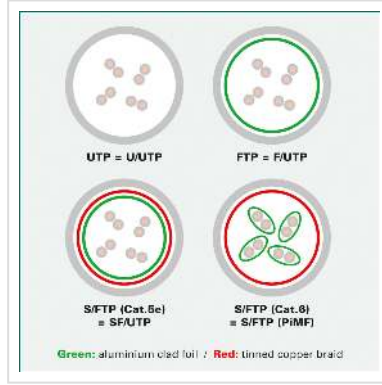

Cat.5e
Class D

U/UTP

Kant en klaar niet afgeschermd Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aan gespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA 568.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.

Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

21.15.0511 ROLINE installatiekabel massief Cat. 5e UTP 300mtr.

25.16.8506 ROLINE inbouwdozen Cat.5e UTP.

26.11.0349 ROLINE 19" patchpanel Cat.5e UTP.

21.15.0505 ROLINE patchkabel Cat.5e UTP.

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class D in een Channel van 100 meter getest.

Technische specificaties

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | UTP patchkabel |
| Kleur | blauw |
| Lengte | 1 m |
| Afschermings type | UTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat5e / Class D |
| Impedantie | 100 Ohm |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Kleur (Tule) | blauw |
| Kabel LSOH | nee |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Gewicht | 34.2 g |
| Hoogte verpakking | 20 mm |
| Breedte verpakking | 100 mm |

| | |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 120 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------------|----------|
| Gewicht verpakking | 0.034 kg |
|--------------------|----------|