


# VALUE glasvezelkabel 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss connector, turkoois, 2 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.99.8822    |
| Fabrikant         | VALUE         |
| Art.nr. fabrikant | 21.99.8822    |
| EAN (een stuk)    | 7630049616790 |

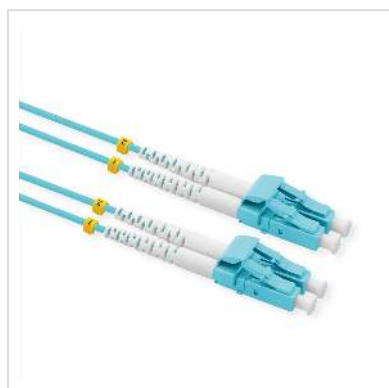

## VALUE patchkabel voor optische vezels in OM3-kwaliteit voor hoogwaardige glasvezelkabels in de beste VALUE-kwaliteit.

- Veilig de toekomst in! De OM3-vezelkwaliteit en connectoren met een bijzonder laag invoegverlies zorgen voor een uitstekende overdrachtskwaliteit, zelfs bij zeer hoge bandbreedtes.
- De kabels, geassembleerd met "low-loss" connectoren, behalen bijzonder goede waarden voor insteekverlies en reflectie. Ter vergelijking:
  - Typische demping van een standaard LC-connector: 0,5 dB
  - Typische demping van een verliesarme LC-connector: 0,15 dB
- Deze kabels worden geleverd als duplex kabels met vezeltype 50/125 µm
- Kleur turkoois

### Technische specificaties

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Producent     | VALUE                |
| Produkt groep | Fiber Optic Kabel    |
| Produkt type  | OM3 Fiber patchkabel |
| Kleur         | turkoois             |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lengte                      | 2 m           |
| Aantal Leidingen            | 2             |
| Kabel specs.                | Compacte ader |
| Kabel type                  | Duplexkabel   |
| Uitgangskabel               | nee           |
| Leidingdoorsnede            | 50/125µm OM3  |
| Aansluitingen               | LC / LC       |
| Type connector kant 1       | LC            |
| Connector kant 1<br>Ferrule | Low loss      |
| Type connector kant 2       | LC            |
| Connector kant 2<br>Ferrule | Low loss      |
| Aramid Trekontlasting       | ja            |
| Buiten Ø Kabel              | 2 x 4 mm      |
| Buitenmantel Kabel          | LS0H          |
| Kabel LSOH                  | ja            |
| Gewicht                     | 20.7 g        |
| Hoogte verpakking           | 10 mm         |
| Breedte verpakking          | 80 mm         |
| Diepte verpakking           | 80 mm         |
| Gewicht verpakking          | 0.02 kg       |