


# ROLINE LCD muurbeugel, 4 draaipunten, zwart

<b>Art.nr.</b>	17.03.1197
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	17.03.1197
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990142866

**roline**  
Designed for Professionals

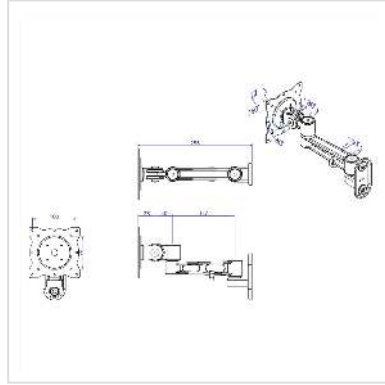

## Kantelbare en draaibare muurbeugel voor monitoren of tv

- De monitorarm kan flexibel worden aangepast aan de beste kijkhoek voor de kijker
- Voor montage van schermen met VESA 75 (75x75mm), VESA 100 (100x100mm)
- Voor wandmontage
- Draaibereik: 180° (90° links of rechts)
- Stevige zwart gelakte gietijzeren constructie
- De kleur zwart

Technische specificaties:

Draaipunten: 4

Maximale armlengte: 256 mm

Kantel omhoog en omlaag: 80°

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Beeldschermarm, wandhouder
Kleur	zwart
Draagkracht	10 kg
Aantal Draaipunten	4
Bevestiging	Wandmontage
Armlengte maximaal	256 mm

Verstel mogelijkheid	Mechanisch
----------------------	------------

Onverbeterlijke	ja
-----------------	----

Aantal monitoren	1
------------------	---

VESA 75 x 75 mm	ja
-----------------	----

VESA 100 x 100 mm	ja
-------------------	----

Materiaalgroep	metaal
----------------	--------

Gewicht	1072.4 g
---------	----------

Hoogte verpakking	115 mm
-------------------	--------

Breedte verpakking	125 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	220 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	1.3 kg
--------------------	--------