


# VALUE Video Splitter, DVI 2-port

<b>Art.nr.</b>	14.99.3501
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	14.99.3501
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990127085

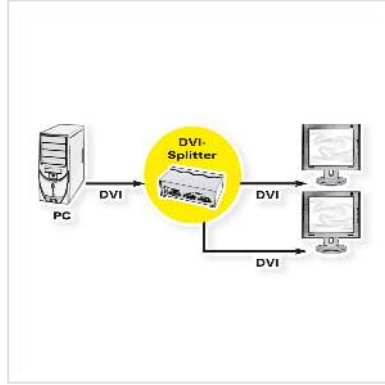

**De video splitter zorgt voor de video-uitvoer van een videobron op twee monitoren of projectoren.**

- Geschikt voor presentaties en scholingsdoeleinden
- Twee port DVI-Splitter, 2 monitoren laten hetzelfde beeld zien
- Maximale resolutie: 1920 x 1080 nominaal
- DVI-splitter: meerdere spitters kunnen gecascadeerd worden
- Goede beeld kwaliteit

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Splitter en Selectoren
Produkt type	DVI-Video-Splitter
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Splitter, voeding, handleiding
Interface	DVI
Eingänge	1
Ausgänge	2
Ingang: Video	1x DVI Female
Uitgang Video	2x DVI Female

Max. Resolutie (nom.)	1920 x 1080
-----------------------	-------------

Afmeting (HxBxD)	23 x 155 x 70 mm
------------------	------------------

Voeding	DC 5V, 2 A
---------	------------

Hoogte	23 mm
--------	-------

Breedte	155 mm
---------	--------

Diepte	70 mm
--------	-------

Gewicht	268 g
---------	-------

Hoogte verpakking	60 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	250 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	200 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.7 kg
--------------------	--------