
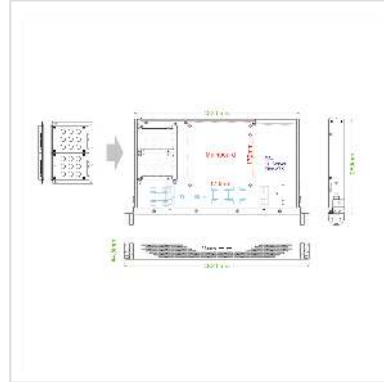


VALUE 19" Server behuizing, 1UH, zwart

Art.nr.	19.99.0115
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.0115
EAN (een stuk)	4260133125711

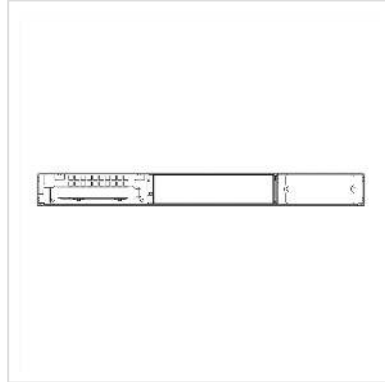

Klassieke, veelzijdige 19-inch behuizing met één hoogte-eenheid (1U) voor zware industriële omgevingen

- Veelzijdige 1U 19" industriële koffer
- Robuuste constructie en ontwerp voor ruwe industriële omgevingen
- Inbouwdiepte: 250mm
- Ondersteunt ITX moederbord
- Maximale grootte moederbord: 170x170mm
- Drie 40x40mm ventilatoren aan de voorkant voor betere ventilatie
- Ruimte voor 1x 3,5 of 2x 2,5 harde schijf
- Ruimte voor de installatie van een FLEX-ATX voeding (niet inbegrepen)
- Bedieningselementen: Aan/uit-knop / Reset-knop
- LED: voeding / activiteit harde schijf / netwerkactiviteit / oververhittingsalarm / stroomuitval
- Voorconnector: 2x USB3.0
- Kleur: Zwart

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	PC Behuizing
Produkt type	Industrie PC Behuizing
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Behuizing, schroefassortiment, montagebeugel voor optionele 1U voedingseenheid

5.25 Inschuiif	3x extern
3.5 Inschuiif	8x intern (HDD)
Afmeting (HxBxD)	44,5 x 482 x 278 mm
benodigde inbouw hoogte	1 HE
Voorzijde Aansluiting	2x USB 3.0
Voeding	zonder (Flex Standard ATX-voeding kan worden geïnstalleerd)
Cooler Front	3x 40mm, ingebouwd
Hoogte	44.5 mm
Breedte	482 mm
Diepte	278 mm
Gewicht	3.6 kg
Hoogte verpakking	110 mm
Breedte verpakking	380 mm
Diepte verpakking	570 mm
Gewicht verpakking	3.825 kg