


# ROLINE Industriële Gigabit Switch, 10 poorten, PoE+, Smart Managed

<b>Art.nr.</b>	21.13.1137
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.13.1137
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049614710

**roline**  
Designed for Professionals

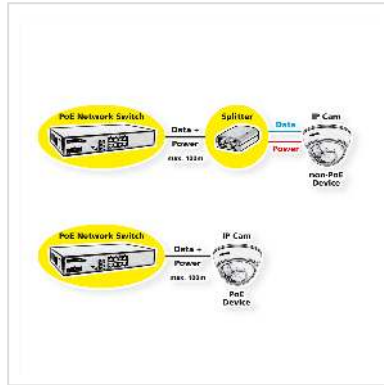

**De Gigabit Ethernet switch met 10 poorten (8x RJ45 + 2x SFP) is ontworpen voor industrieel gebruik. Dankzij gigabit poorten voor meer bandbreedte, overspanningsbeveiliging, geavanceerde Layer 2-functies en een reeks beveiligings- en beheertools is de switch perfect geschikt voor industrieel gebruik.**

- Acht poorten met 10/100/1000 Mbit/s koper
- 2x 100/1000 Mbit/s SFP-poorten (Dual Speed) en 1x RJ45-consolepoort
- Ondersteunt PoE op alle RJ45-poorten volgens IEEE 802.3af en IEEE 802.3at-standaard, PoE-budget 90W
- Automatische onderhandeling / Auto-MDI/MDI-X-detectie
- Ondersteunt IGMP Snooping, QoS, VLAN's
- Web/SNMP/Telnet-beheer
- Ondersteunt 802.3x flow control (full duplex) en tegendruk (half duplex)
- LED weergave eenheid: Voeding/Beheerstatus, per poort: Snelheid/Link/Activiteit
- DIN railmontage
- Voldoet aan de normen IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3at, 802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q
- Voeding (via klemmenblok): +12 tot +30 V DC (niet inbegrepen)
- Vermogen 14W max. @24V (vollast zonder PoE-uitgang)
- Vermogen 113W max. @24V (met volledige PoE-uitgang)
- Metalen behuizing (zonder ventilator)

Als geschikte voeding adviseren wij de DIN-railvoeding NDR-120-24 (21.13.1313).

**Technische specificaties**

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk componenten
Produkt type	PoE Gigabit Switch
Kleur	zwart
Netwerk standaard	Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100/1000
Aantal Poorten	10
Gigabit Ethernet Poort RJ-45	8
Vrije slot tbv SFPs	2
Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Aantal Poorten PoE	8
Max. PoE uitgangsvermogen per poort	30 W
Max. PoE uitgangsvermogen (totaal)	90 W
Afmeting (HxBxD)	60 x 106 x 140 mm
Aansluiting op het lichtnet	Losse kabel / schroefklemmen
Hoogte	60 mm
Breedte	106 mm
Diepte	140 mm
Gewicht	878.9 g
Hoogte verpakking	80 mm
Breedte verpakking	170 mm
Diepte verpakking	270 mm
Gewicht verpakking	0.8 kg