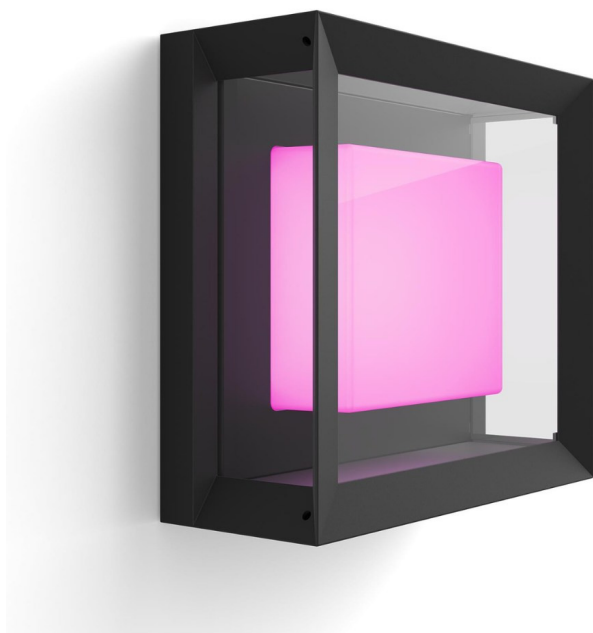


Philips Hue White & Color Ambiance Econic - Wandleuchte, schwarz - quadratis...

Wegeleuchten


UVP: 189,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

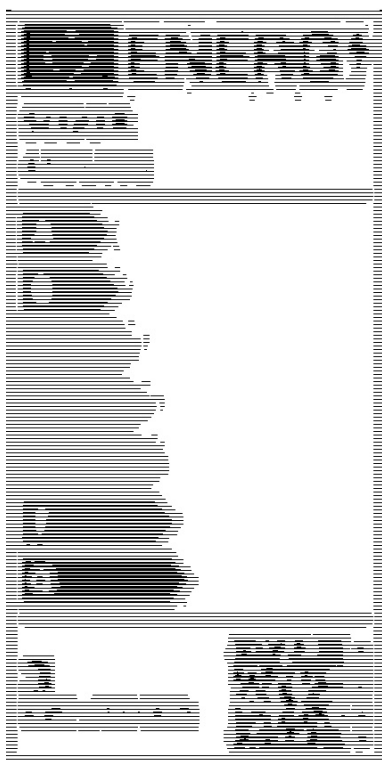

Artikelnummer	A-356112
Material	Aluminium, Glas, Kunststoff
Farbe	Schwarz, Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	15 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung
Dimmtechnologie	Standard
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	RGBW
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	1150 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	50000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Modern, Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	Philips Hue
Kompatibel mit	IKEA TRADFRI, Innr, SMART+, Paulmann Home, SLV Valetto
Sprachsteuerung	Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant
Protokoll	ZigBee
Weiteres	Hue Bridge erforderlich, Farbtemperatur: 2000 bis 6500 K
Produktmaße	(H) 260 mm (B) 260 mm (T) 115 mm