


ROLINE High Power PoE Splitter, 30W

Art.nr.	21.13.1175
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.13.1175
EAN (een stuk)	7630049623644

roline
Designed for Professionals

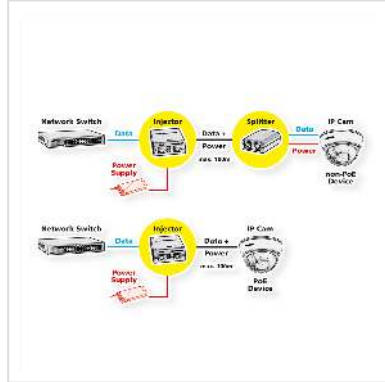

De ROLINE Gigabit PoE Splitter is een voedingsapparaat voor bijvoorbeeld bewakingscamera's of access points via ethernetkabel. Een PoE-splitter scheidt stroom en data die over de netwerkkabel komen en voert beide apart naar het aangesloten apparaat, dat dan geen eigen voeding meer nodig heeft.

- Scheiding van data en stroom van de netwerkkabel
- Connectoren: 1x RJ-45-poort (invoergegevens en voeding), 1x DC-barrelconnector (uitvoervoeding), 1x RJ-45-poort (uitvoergegevens)
- Ondersteunt Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Compatibel met 802.3at en 802.3af
- Ondersteunt PoE-invoer via alternatieve A- of B-TP-paren
- Biedt DIP-switches voor het instellen van de vermogensklasse zoals deze afkomstig is van de PSE
- Ondersteunt zowel Type 1 PSE (voor vermogen tot 13 watt) als Type 2 PSE 2 (voor vermogen tot 30 watt)
- Vaste spanningsgeregelde gelijkstroomuitgang: 12V
- LED-indicator voor PoE
- Metalen behuizing, montage op DIN-rail mogelijk
- Afmetingen (L x B x H): 73 x 85 x 24 mm
- Leveringsomvang: splitter, DC-kabel, gebruikershandleiding (op cd)

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	PoE adapters & injectoren
Produkt type	PoE-Splitter

Kleur	zwart
Leveringsomvang	Splitter, DC kabel, handleiding (op CD)
Netwerk standaard	Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100/1000
Aantal Poorten	1
Power over Ethernet (PoE)	PoE
Aantal Poorten PoE	1
Max. PoE uitgangsvermogen per poort	30 W
Max. PoE uitgangsvermogen (totaal)	30 W
Technische bijzonderheden	12 VDC (uitgangsspanning)
Aansluiting op het lichtnet	Losse kabel / schroefklemmen
Hoogte	24 mm
Breedte	85 mm
Diepte	73 mm
Gewicht	193.4 g
Hoogte verpakking	160 mm
Breedte verpakking	60 mm
Diepte verpakking	160 mm
Gewicht verpakking	0.34 kg