


DIR-170WA

Internet Radio with DAB+, FM and Bluetooth

More than
30,000
Radio Stations
from All Over
the World

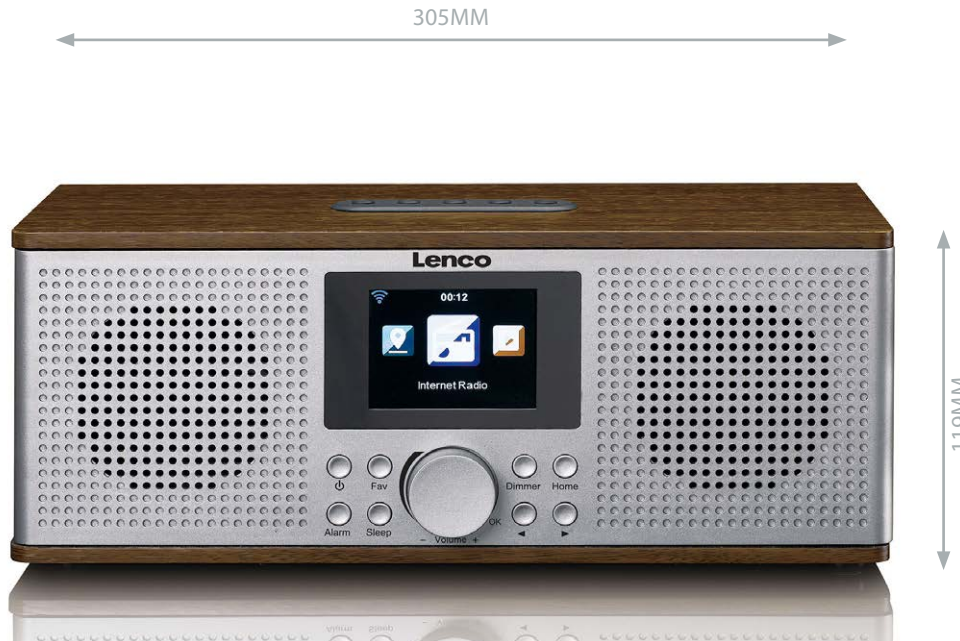

EN

- Internet radio for receiving radio stations from all over the world
- DAB+
- Bluetooth
- 2,8" (7cm) TFT LCD color display
- PLL FM radio
- 5 preset buttons
- WLAN connection
- USB playback
- Compatible with a UPnP multimedia server
- Dual alarm function
- Sleep timer
- Snooze function
- Multiple OSD languages
- Audio formats : MP3, WAV, AAC
- Output power : 2 x 10 Watt (RMS)
- OSD Weather forecast up to 5 days
- Equalizer
- Connections: Aux input, Line output, USB
- Included : Remote control, CE-UK multiplug AC Adapter

DE

- Internet Radio für Radiosender aus aller Welt
- DAB+
- Bluetooth
- 2,8" (7 cm) TFT LCD-Bildschirm
- PLL FM Radio
- 5 Stationsspeicher Taste
- WLAN-Verbindung
- Wiedergabe von USB
- Kompatibel mit UPnP WiFi Servern
- Zwei Weckzeiten
- Sleeptimer
- Schlummerfunktion
- Mehrere OSD-Sprachen
- Audioformate : MP3, WAV, AAC
- Ausgangsleistung: 2 x 10 Watt (RMS)
- OSD Wettervorhersage für bis zu 5 Tage
- Equalizer
- Anschlüsse: AUX-Eingang 3,5 mm, Line-Ausgang, USB
- Inklusiv : Fernbedienung, CE-UK-Netzadapter mit Multisteck

NL

- Internet radio voor ontvangst van radio zenders van de hele wereld
- DAB+
- 2,8" TFT LCD kleurenscherm (7 cm)
- PLL FM radio
- 5 preset knop
- WLAN verbinding
- Speelt vanaf USB
- Te gebruiken met een UPnP multimedia server
- Dubbel alarm
- Slaaptimer
- Snooze functie
- Meerdere OSD talen
- Ondersteunde audio formaten : MP3, WAV, AAC
- Uitgangsvermogen : 2 x 10 Watts (RMS)
- Weersverwachting tot 5 dagen zichtbaar op het scherm
- Equalizer
- Aansluitingen: AUX ingang van 3,5 mm, Lijnuitgang, USB
- Inclusief: Afstandsbediening, CE-UK multi-plug AC-adapter

FR

- Radio internet pour la réception de stations radios du monde entier
- DAB+
- Bluetooth
- Écran couleur TFT LCD de 2,8" (7 cm)
- Radio FM avec tuner PLL
- 5 preset bouton
- Port USB pour lecture de fichier mp3
- Compatible avec un serveur multimédia UPnP
- Connexion WLAN
- Fonction double alarme
- Mise en veille programmable
- Fonction snooze
- Affichage multi-langues
- Formats audio supportés : MP3, WAV, AAC
- Puissance de sortie: 2 x 10 Watts RMS
- Affichage météo à 5 jours en mode veille
- Égaliseur
- Connexions: Entrée AUX de 3,5 mm, Sortie ligne, USB
- Inclus: Commande à distance, Adaptateur AC CE-UK

ES

- Radio por Internet para recibir emisoras de radio de todo el mundo
- DAB+
- Bluetooth
- Pantalla TFT LCD de 2,8" (7 cm)
- Radio FM PLL
- 5 preset botón
- Conexión WLAN
- Reproducción USB
- Compatible con el servidor multimedia UPnP
- Función alarma dual
- Temporizador
- Función Repetición
- Idiomas múltiples OSD
- Formatos audio : MP3, WAV, AAC
- Potencia de salida: 2 x 10 Watt (RMS)
- Predicción meteorológica hasta 5 días, en pantalla
- Ecuualizador
- Conexiones : Entrada AUX 3,5 mm, Salida de línea, USB
- Incluye : Mando a distancia, Adaptador CA multitoma CE-UK

DATA

- Power source: AC 100-240V~50/60 Hz
- Power consumption max: 24 W
- Dim. unit : 305 x 146 x 119 (WxDxH)
- Gift box Dim. : 400 x 168 x 165 (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 2,15 kg / 2,72 kg
- Master carton quantity: 2pcs
- EAN-code : 871 190204181
- Custom code : 8527911900

- Container quantity :
20'ft : 2400pcs
40'ft : 4968pcs
40'HQ : 5028pcs

Subject to changes without prior notice

