

VALUE Stroomkabel geaard - IEC320-C19 16A, zwart, 0,8 m

Art.nr.

Fabrikant

Art.nr. fabrikant


EAN (een stuk)

19.99.1551

VALUE

19.99.1551

7630049639027

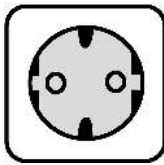

Aansluitkabel met IEC320 C19 female en geaarde stekker male

Aansluitkabel tot 16 A

- Toepassingen: UPS'en vanaf 3000VA of aansluiting van bladeservers

Technische specificaties	
Producent	VALUE
Product groep	Electriciteitssnoeren
Product type	Aansluitkabel
Kleur	zwart
Lengte	0.8 m
Aansluitingen	3P. German, CEE 7/7, Type-E/F Male / IEC320 C19, 16A Female
Max. Stroom	16 A
Max. Spanning	250V
Max. Spaningssterkte	3600W

Kabel mantel materiaal	H05VV-F
Kabeldoorsnede (mm ²)	1,5mm ²
Aantal aders	3
Kant 1 omschrijving	German Type
Kant 1 connector Type	CEE 7/7
Kant 1 Connector Buiten Ø (mm)	40 mm
Kant 2 omschrijving	Koude apparaten
Kant 2 Female Type	IEC320 C19
Kant 2 Female Buiten Ø (mm)	20 x 28 mm
Type connector kant 1	3P. German, CEE 7/7, Type-E/F
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC320 C19, 16A
M/F kant 2	Female
Regionaal gebruik	Duitsland, Oostenrijk, Nederland Frankrijk, Tsjechië, Slowakije
Gewicht	173 g
Hoogte verpakking	40 mm
Breedte verpakking	110 mm
Diepte verpakking	260 mm
Gewicht verpakking	0.22 kg