

# Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

**Naam van de leverancier of handelsmerk:** Technik

**Adres van de leverancier:** Nándor Monoki, Kassai út 131/b, 4028 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

**Typeaanduiding:** TSL-100WE27

**Lichtbrontype:**

|                                                                |        |                                 |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie:                             | andere | Niet-gericht of gericht:        | NDLS |
| Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting) | E27    |                                 |      |
| Netspanning of niet-netspanning:                               | MLS    | Geconnecteerde lichtbron (CLS): | Nee  |
| Lichtbron met regelbare kleur:                                 | Nee    | Omhulsel:                       | -    |
| Lichtbron met hoge luminantie:                                 | Nee    |                                 |      |
| Antiverblindingscherm:                                         | Nee    | Dimbaar:                        | Ja   |

## Productparameters

| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|-----------|--------|-----------|--------|
|-----------|--------|-----------|--------|


### Algemene productparameters:

|                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Energieverbruik in de gebruikstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal                                                                        | 100                 | Energie-efficiëntieklasse                                                                                                                                                                | G     |
| Nuttige lichtstroom ( $\phi_{\text{use}}$ ), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°) | 1 250 in Bol (360°) | Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld | 2 700 |
| Energie in gebruikstand ( $P_{\text{on}}$ ), uitgedrukt in W                                                                                                                      | 100,0               | Energie in stand-by (stand $P_{\text{sb}}$ ), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen                                                                                              | -     |
| Energie in netwerkgebonden stand-by ( $P_{\text{net}}$ ) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen                                                                  | -                   | Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar-                                                                                          | 100   |


|                                                                                                                                                             |         |    |                                                                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |         |    | den die kunnen worden ingesteld                                        |                                     |
| Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter) | Hoogte  | 98 | Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast | Zie afbeelding op laatste bladzijde |
|                                                                                                                                                             | Breedte | 55 |                                                                        |                                     |
|                                                                                                                                                             | Diepte  | 55 |                                                                        |                                     |
| Beweerd equivalent vermogen <sup>(a)</sup>                                                                                                                  |         | -  | Indien ja, equivalent vermogen (W)                                     | -                                   |
|                                                                                                                                                             |         |    | Kleurcoördinaten (x en y)                                              | 0,463<br>0,420                      |

(a) '-': niet van toepassing;

(b) '-': niet van toepassing;

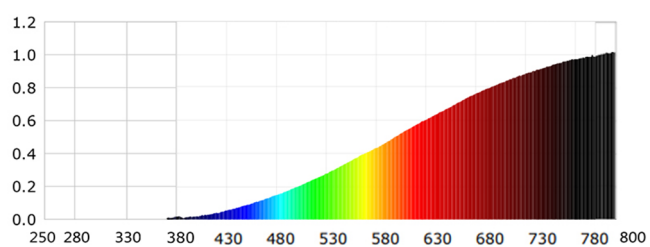

Model in de EU in de handel gebracht van 07/08/2020

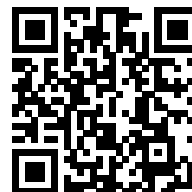

**EPREL-registratienummer:** 1533027

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1533027>

**Leverancier:** Smoking Acc. International Kft. (Importeur)

**Website:** [www.smokingacc.hu](http://www.smokingacc.hu)

**Dienst voor klantenservice:**

**Naam:** Nándor Monoki

**Website:** [www.smokingacc.hu](http://www.smokingacc.hu)

**E-mail:** [nandor.monoki@smokingacc.hu](mailto:nandor.monoki@smokingacc.hu)

**Telefoon:** +36706244460

**Adres:**

Kassai út 131/b  
4028 Debrecen  
Hongarije