


- Leistung: 1.400 ~ 4.200 Watt
- Für Räume bis max. 125 m³
- Variables Flammenkontrollsystem: die Flammenstärke kann manuell eingestellt werden
- Exklusives De'Longhi Doppelsicherheitssystem: zwei Sicherheitsmodule unterbrechen sofort den Gasfluss bei Fehlfunktionen der Flamme oder einem CO₂-Anteil > 1,5 % in der Luft.
- Inklusive doppelstufigen Druckregler F1-t nach Norm EN 12864 und DIN 4811
- Robustes Schutzgitter zum Schutz des Anwenders
- Metallrückwand für maximale Sicherheit
- Elegantes, lackiertes Metallgehäuse ohne scharfe Ecken
- Schwenkrollen und Tragegriffe

EAN: 8004399230156

Ausstattung entspricht
der gültigen TRF
(technische Regeln für Flüssiggas)
für den Einsatz in
Innenräumen.
(Unter Einhaltung der
Herstellerangaben zur Nutzung)

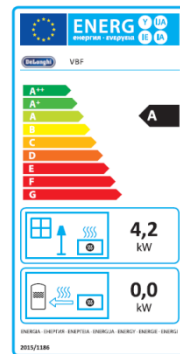

VARIABLES
FLAMMENKONTROLLSYSTEM

Thermostatische, automatische Regulierung – Flammenstärke wird entsprechend der gewählten Temperatur reguliert



HOHE SICHERHEIT

Metallrückwand für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.



DRUCKREGLER 424 DT

Inkl. doppelstufigem Druckregler Typ F1-t nach Norm EN 12864, DIN 4811

TECHNISCHE DATEN

Leistung (min./max.)	W	1.400 / 4.200
Für Räume bis zu	m ³	125
Sicherheitssystem		•
Abmessungen	HxBxT cm	78x48x43
Gewicht	kg	8,75



Better Everyday