

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Radio DAB Pure Chronos CD serii II

Nr produktu 351605




Instrukcje bezpieczeństwa

- Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła – ognia czy grzejników.
- Upewnij się, że urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację – minimum 10 cm miejsca wokół.
- Nie używaj radia w pobliżu wody.
- Chroń radio przed działaniem płynów.
- Nie umieszczaj na urządzeniu pojemników zawierających płyny.
- Gdy radio podłączone jest do gniazdka sieciowego, jest pod napięciem nawet w trybie standby, w którym wyświetlacz radia jest wyłączony.
- W celu całkowitego odłączenia radia, konieczne jest wyjęcie wtyczki zasilania z gniazda sieciowego.
- Upewnij się, że gniazdo sieciowe jest dobrze dostępne, w wypadku potrzeby nagłego odłączenia urządzenia od sieci.
- Nie rozkręcaj radia oraz nie otwieraj jego obudowy.
- Długotrwały odsłuch o wysokiej głośności z wykorzystaniem słuchawek może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Przegląd elementów obsługi oraz złącz


Panel przedni

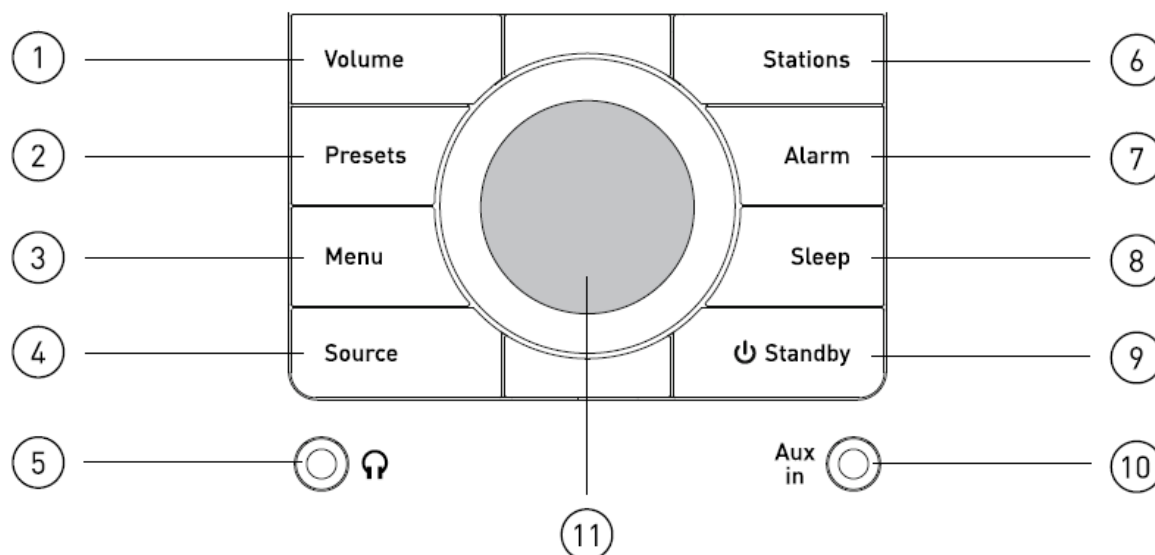


1. Ustawianie głośności
2. Lista i wybór zaprogramowanych stacji radiowych
3. Wejście do menu ustawień
4. Przełączanie między trybami DAB/FM/CD/urządzenie zewnętrzne
5. Gniazdo słuchawkowe mini jack 3,5mm

6. Lista stacji (DAB) oraz strojenie (FM)
7. Ustawienia alarmu
8. Ustawienia timera
9. Przełączanie między trybem Standby oraz On
10. Wejście audio mini jack 3,5 mm
11. Pokrętko nawigacji. Przekręć w celu dokonania wyboru, naciśnij w celu potwierdzenia wyboru

Panel górny

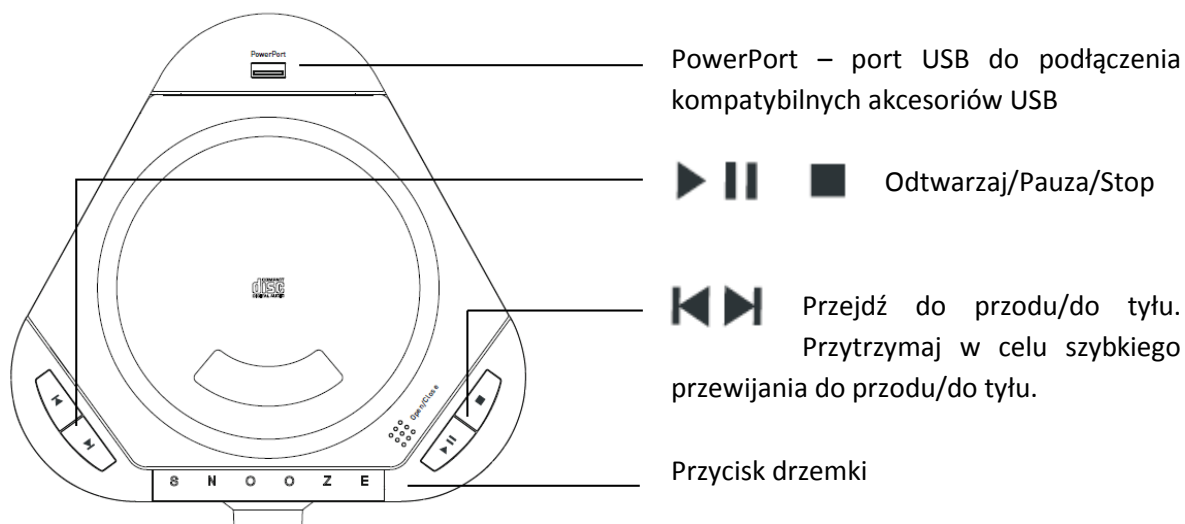

Spód

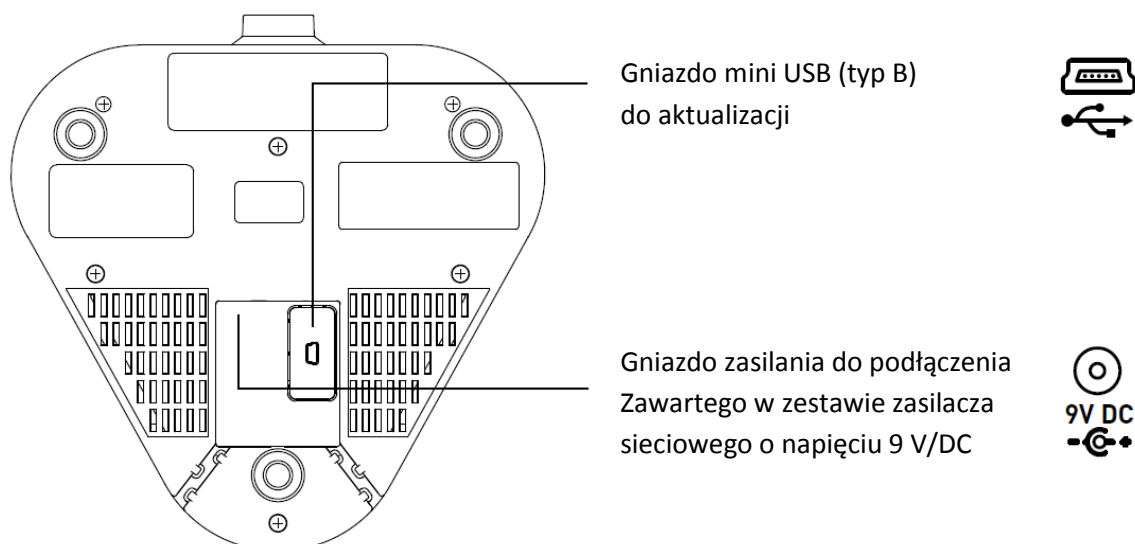


Wskazania wyświetlacza




Szybkie ustawienia


1. Rozwiń przewód antenowy i zawieś go pionowo. Następnie podłącz wtyk zasilacza sieciowego do gniazda zasilania umieszczonego na spodzie radia:

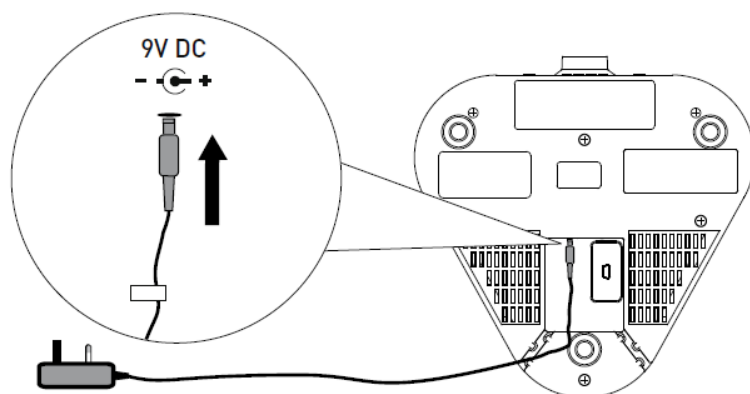

2. Włóż zasilacz do gniazdka sieciowego:

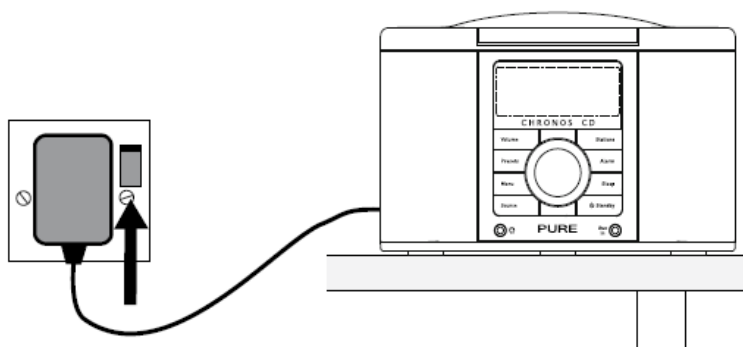


3. Zaczekaj około 1 minutę aż radio zakończy proces automatycznego skanowania stacji DAB:

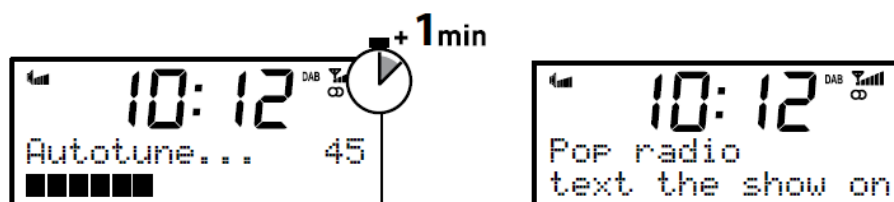

Wybór języka


Radio Chronos CD pozwala na wybór jednego z czterech języków: angielski, niemiecki, francuski i włoski.

1. Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz pozycję "Language" i potwierdź wybór poprzez wciśnięcie pokrętła.
2. Wybierz język za pomocą pokrętła nawigacyjnego i potwierdź wybór poprzez wciśnięcie pokrętła. Język zostanie zmieniony.

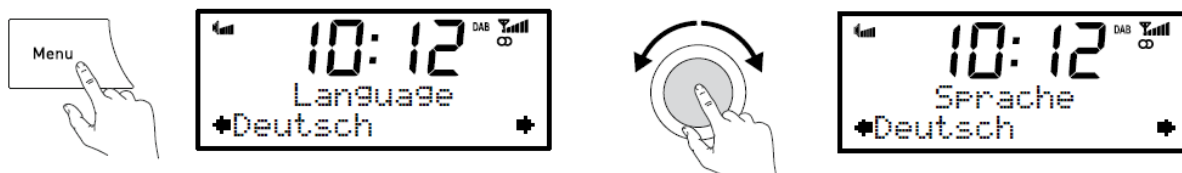

Wybór trybu pracy


Naciśnij przycisk **Source** i powtarzaj tę czynność aż wybrany zostanie pożądany tryb pracy: DAB/FM/CD/Auxiliary.

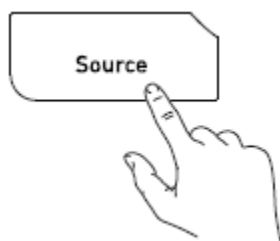

Słuchanie radia DAB

Zmiana stacji

1. Naciśnij przycisk **Stations** a następnie za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz pożądaną stację radiową.
2. Potwierdź wybór poprzez wciśnięcie pokrętła nawigacyjnego.

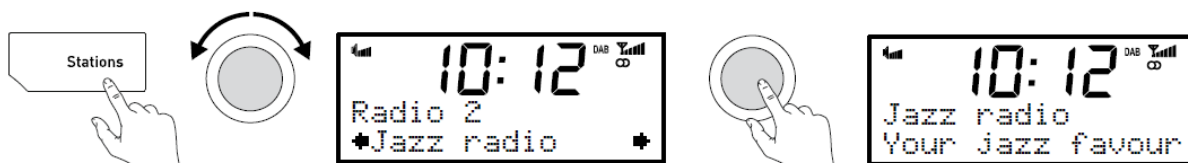

Zmiana informacji wyświetlanych na wyświetlaczu

Radio Chronos CD pozwala na wyświetlanie różnych informacji, zależnych od słuchanej stacji DAB.

Aby zmienić wyświetlane informacje:

1. Naciśnij przycisk **Menu** i wybierz opcję "Display"
2. Za pomocą pokrętła nawigacyjnego możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

Scrolling text – informacje nadawane przez słuchaną stację

Signal strength – informacja o sile sygnału DAB

Signal quality – informacja o jakości odbieranego sygnału

Date – obecna data

Automatyczne skanowanie

Jeżeli zostanie utracony sygnał stacji, lub chciałbyś zaktualizować swoją listę stacji DAB, możesz wybrać opcję automatycznego skanowania w celu uzyskania dostępu do wszystkich dostępnych stacji DAB. Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie za pomocą pokrętki nawigacyjnej wybierz pozycję "Autotune" i potwierdź wybór poprzez wciśnięcie pokrętki.

Słuchanie radia FM

Zmiana stacji


Aby zmienić słuchaną stację radiową, naciśnij przycisk **Stations**, a następnie użyj pokrętki nawigacyjnej w celu dokonania zmiany.

Podczas pracy w trybie FM są dwie możliwości strojenia stacji – ręczna (manual) oraz automatyczna (seek).


Ręczna – za pomocą pokrętki nawigacyjnej zmienia się w górę/dół wybraną częstotliwość co 0,05Hz

Automatyczna – za pomocą pokrętki nawigacyjnej zmienia się stację radiową na następną/poprzednią dostępną

Radio Chronos CD jest domyślnie ustawione na strojenie automatyczne.

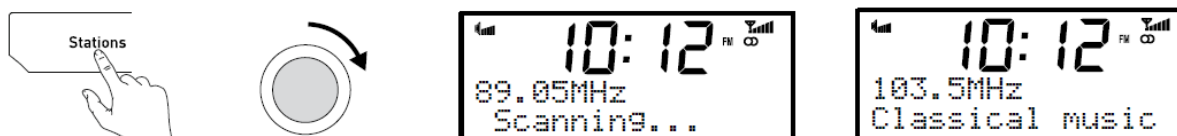

Aby zmienić sposób strojenia stacji, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie przejdź do opcji "FM tuning mode".

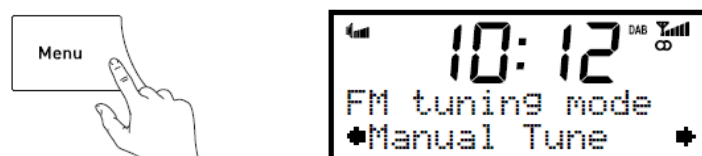

Zmiana informacji wyświetlanych na wyświetlaczu

Radio Chronos CD pozwala na wyświetlanie różnych informacji, zależnych od słuchanej stacji FM.

Aby zmienić wyświetlane informacje:

1. Naciśnij przycisk **Menu** i wybierz opcję "Display"
2. Za pomocą pokrętki nawigacyjnej możesz wybrać jedną z następujących pozycji:


Radio text – informacje nadawane przez słuchaną stację

Date – obecna data

Tryb FM Stereo

Wybierz tryb sygnału Stereo (domyślnie) lub Mono – gdy sygnał stereo jest słaby, zmiana na sygnał mono może poprawić czystość dźwięku.


Aby zmienić tryb, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie przejdź do opcji "FM stereo mode".

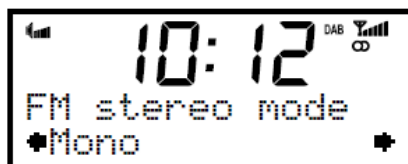



Słuchanie płyty CD

Radio Chronos CD pozwala na odtwarzanie tradycyjnych płyt audio CD, CD-R oraz CD-RW.



Przed odtwarzaniem płyty CD, usuń taśmę przyklepną zabezpieczającą klapkę odtwarzacza, a także wyjmij kartę zabezpieczającą napęd CD z komory napędu.

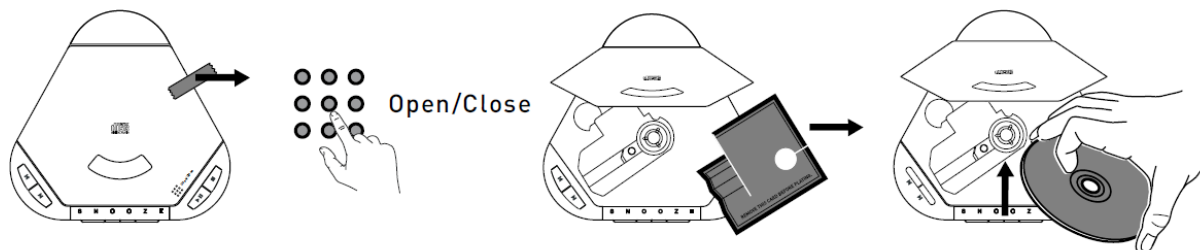



Odtwarzanie płyty audio

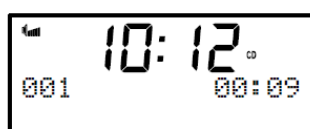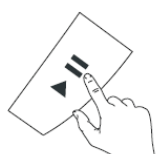

Odtwarzanie

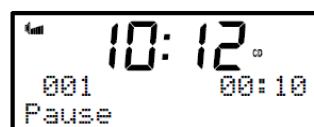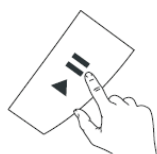

Pauza

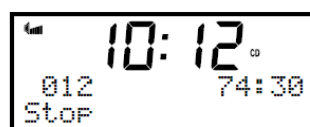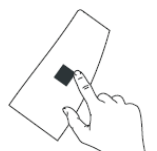


Stop

Wyświetlana jest ilość utworów i łączny czas odtwarzania.


Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Za pomocą pilota zdalnego sterowania możliwe jest kontrolowanie wszystkich funkcji radia Chronos CD.

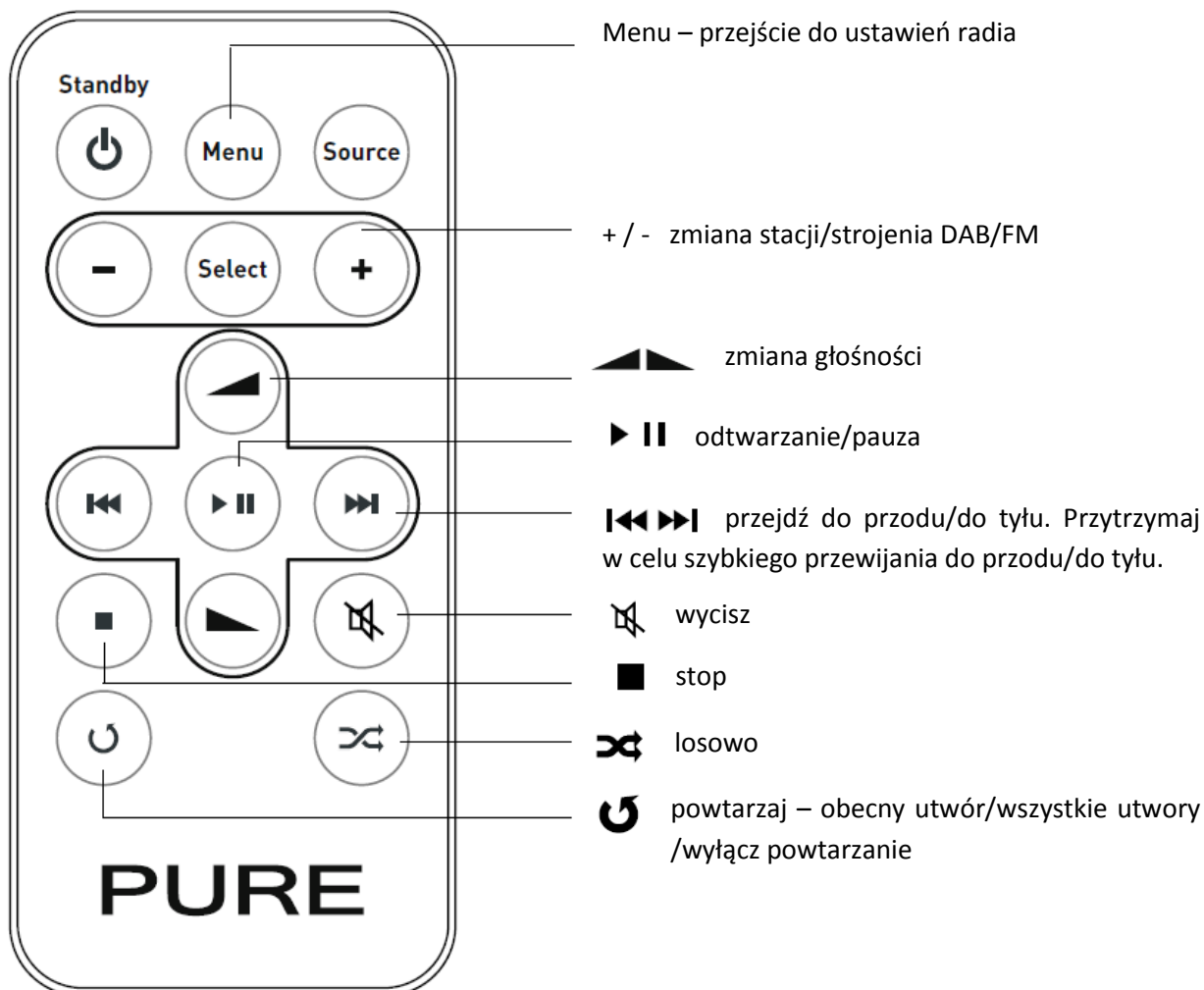

Odtwarzanie zewnętrznych urządzeń

Do radia Chronos CD, poprzez gniazdo wejściowe audio mini jack 3,5 mm, możesz podłączyć zewnętrzne urządzenia, np. odtwarzacze MP3. Dostosuj głośność odtwarzania za pomocą przycisków zmiany głośności radia, wybór słuchanych utworów kontroluj za pomocą podłączonego odtwarzacza.

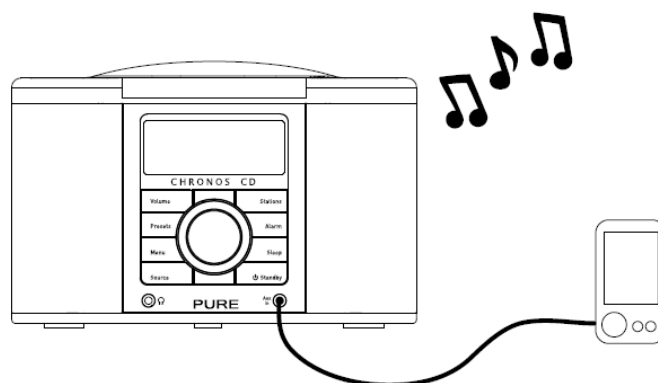


Wybór zaprogramowanych stacji (tylko w trybach DAB i FM)

Zapisuj do 15 stacji DAB i 15 stacji FM, w celu szybkiego dostępu do ulubionych programów.

Zapisywanie stacji

1. Wybierz/nastrój pożądaną stację radiową, a następnie przytrzymaj przycisk **Preset** aż na ekranie zostanie wyświetlona informacja "preset store".
2. Za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz numer, pod którym chciałbyś zapisać wybraną stację.
3. Wybór zatwierdź poprzez wciśnięcie pokrętła nawigacyjnego. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie zapisania stacji, np. "Preset 1 saved".

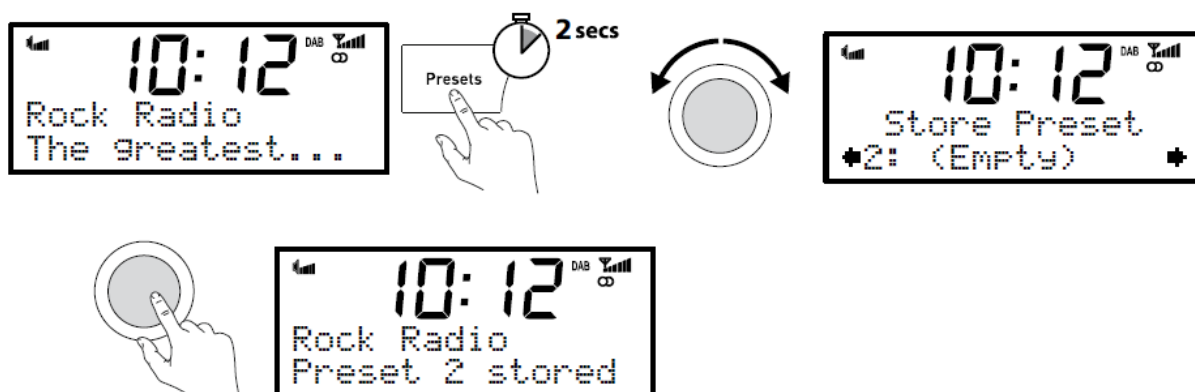

Wybór zapisanej stacji

Aby rozpocząć słuchanie jednej z zaprogramowanych stacji, naciśnij przycisk **Preset**, aby przejść do spisu stacji "preset recall". Wybierz pożądaną stację za pomocą pokrętła nawigacyjnego. Wybór zatwierdź poprzez wciśnięcie pokrętła.

Ustawienie zegara

Radio Chronos CD automatycznie ustawi czas na podstawie dostępnego sygnału DAB lub FM. Jeżeli żaden sygnał nie jest dostępny, w każdej chwili można przejść do ustawień ręcznych zegara. W tym celu z menu ustawień wybierz opcję "Clock". Ustaw format godziny na 12 lub 24 godzinny, wybierz datę, a także format daty (dzień-miesiąc-rok lub miesiąc-dzień-rok).

PowerPort

Radio Chronos CD posiada port zasilania USB PowerPort, który pozwala na ładowanie urządzeń USB, takich jak wentylatory, smartfony. W niedługim czasie w ofercie PURE dostępne będą również dodatkowe akcesoria dedykowane do współpracy z portem zasilania PowerPort.



Uwaga: PowerPort nie współpracuje z hubami USB.

Ustawienie alarmów

Radio Chronos CD pozwala na ustawienie 4 alarmów. Gdy alarm jest aktywowany, w trybie Standby uruchamia radio DAB/FM, rozpoczyna odtwarzanie płyty CD (jeżeli jest umieszczona w odtwarzaczu) lub odtwarza przerywany sygnał alarmu.

Ustaw alarm

1. Naciśnij przycisk **Alarm** i powtarzaj tę czynność w celu wybrania numeru alarmu. Zostanie rozpoczęte ustawianie alarmu.

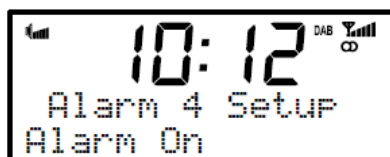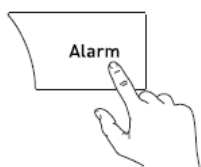


2. Za pomocą pokrętki nawigacyjnej wybierz następujące opcje alarmu:

- On/Off – włączenie lub wyłączenie alarmu
- On time – wybierz godzinę, o której alarm ma zostać aktywowany (godzina:minuta)
- Source – wybierz tryb pracy, jaki ma zostać uruchomiony po aktywowaniu alarmu (DAB/FM/CD lub dźwięk alarmu)
- Last Used/Preset - dla trybu DAB i FM, wybierz stację, która ma zostać włączona przy aktywacji alarmu. "Last Used" uruchomi ostatnio używaną stację, "Preset" pozwoli na wybór stacji spośród zaprogramowanych.
- Once – alarm będzie aktywowany jeden raz, o wybranej godzinie i nie będzie powtarzany
- Daily – alarm będzie aktywowany każdego dnia
- Weekdays – alarm będzie aktywowany w dni robocze (poniedziałek-piątek), każdego tygodnia
- Weekends – alarm będzie aktywowany jedynie w weekendy (sobota-niedziela)

Na koniec ustaw głośność alarmu (wskazanie widoczne na wyświetlaczu) za pomocą pokrętki nawigacyjnej. Wybór zatwierdź poprzez wciśnięcie pokrętki.



To wszystko! Obecnie możesz zobaczyć które alarmy są włączone na podstawie informacji widocznych na ekranie przy ikonie alarmów.

Przykładowo, gdy włączony jest alarm numer 1:

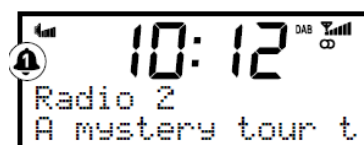


Drzemka

 Gdy dźwięk alarmu jest aktywny, naciśnij przycisk **Snooze** aby wyciszyć alarm na 10 minut (czas ustawiony domyślnie). Pozostały czas drzemki, po którym alarm zostanie ponownie aktywowany, jest wyświetlany na dole ekranu. Przytrzymaj przycisk **Snooze** aby anulować drzemkę.

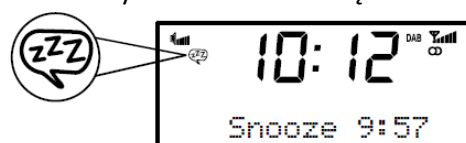

Zmiana czasu drzemki

Możesz ustawić czas drzemki, po którym alarm jest ponownie aktywowany. W tym celu naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz opcję "Snooze time". Za pomocą pokrętki nawigacyjnej wybierz czas drzemki z przedziału 5-30 minut.

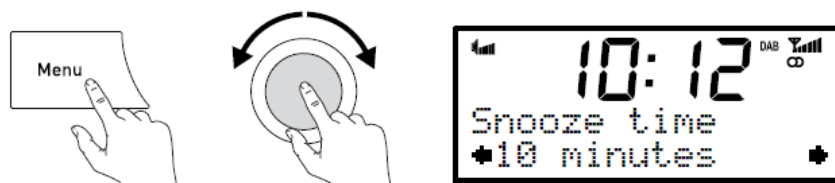


Wyłączenie alarmu

Gdy dźwięk alarmu jest aktywny, możesz nacisnąć przycisk **Standby** lub **Alarm**, aby wyłączyć alarm i przejść do trybu Standby.


Użytkowanie timera

Funkcja timera pozwala na wyłączenie odtwarzania i przejście do trybu standby po wybranym czasie. Naciśnij przycisk **Sleep** i powtórz tę czynność w celu wybrania pożądanego czasu timera (wyłączony/15/30/45/60/90 minut). Wybór potwierdź poprzez naciśnięcie pokrętki nawigacyjnej.

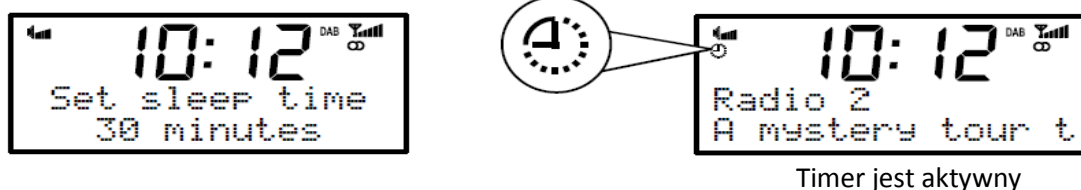

Wyłączenie timera


Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Sleep** przez 2 sekundy.

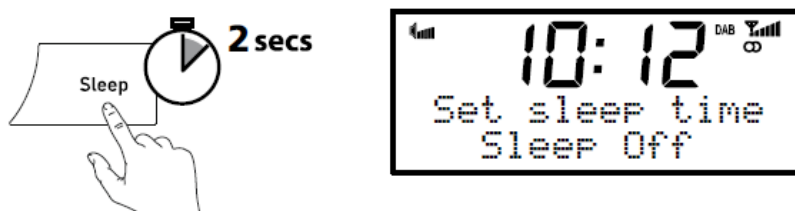

Główne ustawienia

Ustawienia dźwięku


W celu zmiany ustawień poziomu basów i wysokich tonów, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz opcję "Audio". Następnie przechodząc do funkcji "Bass" lub "Treble" zmień ustawienia w zakresie od -3 do +3, potwierdzając wybór wciśnięciem pokrętki nawigacyjnej.

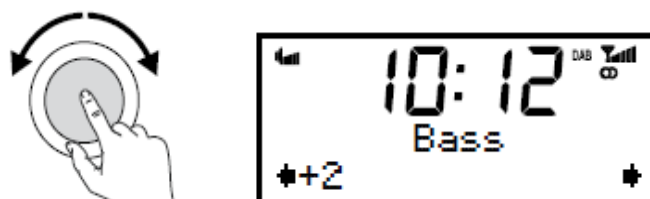


Podświetlenie wyświetlacza

Aby dostosować jasność wyświetlacza radia, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz opcję "Backlight". Menu ustawień podświetlenia posiada dwie opcje:

Timeout – ustaw czas, przez który ekran pozostanie podświetlony po naciśnięciu przycisku. Ustawienie podświetlenia można wybrać jako zawsze włączone (On) lub czasowe, do 180 sekund.

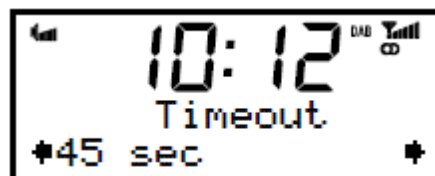


Level – ustaw intensywność podświetlenia ekranu w zakresie 1-5 lub w tryb Auto (domyślnie). W trybie Auto, intensywność podświetlenia ekranu będzie dostosowywana automatycznie, za pomocą czujnika światła zainstalowanego w radiu.

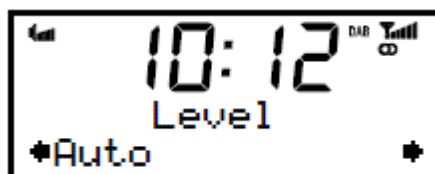

Wersja oprogramowania i aktualizacje

Aby sprawdzić jaką wersję oprogramowania posiada twoje radio, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz opcję "SW version". Na ekranie zostanie wyświetlona obecna wersja oprogramowania. Naciśnij jakkolwiek przycisk, aby wyjść.

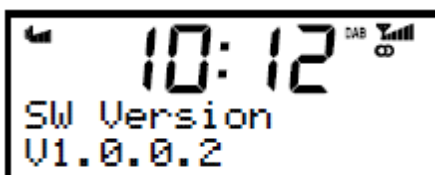

Aktualizacje oprogramowania mogą zostać wydane w celu rozszerzenia funkcjonalności i zwiększenia wydajności działania. W celu zaktualizowania urządzenia, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz opcję "Software upgrade". Dalej postępuj zgodnie z wyświetlanymi informacjami dotyczącymi aktualizacji. Zarejestruj swój produkt i podaj adres mailowy w celu otrzymywania informacji o najnowszych aktualizacjach, lub odwiedź naszą stronę: <http://support-uk.pure.com/>

Uwaga: Do aktualizacji wymagany jest komputer z systemem Windows XP/Vista i odpowiedni kabel USB (Nie zawarty w zestawie)

Porady i wskazówki

- Na ekranie wyświetlana jest informacja "No stations available"

Sygnal DAB nie jest wystarczająco silny, aby odbierać stacje. Sprawdź, czy antena jest całkowicie rozwinięta, a następnie wykonaj autoskanowanie w celu wyszukania stacji. Spróbuj zmienić położenie anteny lub radia.

- Ekran jest ciemny

Sprawdź ustawienia podświetlenia ekranu.

- Awaryjny sygnał alarmu

Jeżeli ustawisz tryb alarmu na CD, jednak zapomnisz włożyć płytę do odtwarzacza, dźwięk alarmu zostanie awaryjnie ustawiony na sygnał przerywany.

- Zresetowanie urządzenia

Zresetowanie urządzenia spowoduje skasowanie wszystkich zapisanych stacji radiowych, ustawień alarmów, a także przywróci wszystkie ustawienia radia do ustawień fabrycznych. Aby wykonać reset urządzenia:

1. Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz opcję "Factory reset".
2. Wybierz <Yes> i potwierdź wybór poprzez naciśnięcie pokrętła nawigacyjnego.




- Skróć listę stacji

Nazwy niedostępnych stacji DAB są poprzedzane znakiem "?" (np. ?Rock radio). Aby skrócić listę stacji o niedostępne pozycje:

1. Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz opcję "Trim stations".

2. Wybierz <Yes> i potwierdź wybór poprzez naciśnięcie pokrętła nawigacyjnego.

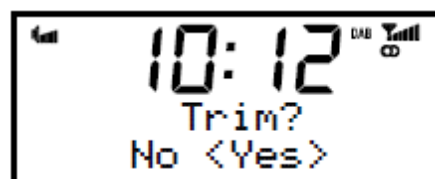

Dane techniczne

Specyfikacja:	Stereofoniczne radio cyfrowe odbierające pełny zakres III DAB oraz FM. Spełnia normę ETSI EN 300 401, umożliwia dekodowanie sygnału DAB i DAB+ o przepustowości 320kbps. Wspiera FM RDS oraz RadioText. (DAB+ dostępny jest jedynie w niektórych regionach)
Odtwarzacz CD:	Odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW
Zakres częstotliwości:	DAB zakres III 174-240 MHz, FM 87,5-108 MHz
Głośniki:	2 x 5 W z regulacją głośności
Złącza wejściowe:	gniazdo zasilania 9 V/DC; gniazdo AUX mini jack 3,5 mm; gniazdo mini USB typu B do aktualizacji oprogramowania
Złącza wyjściowe:	gniazdo słuchawkowe stereo mini jack 3,5 mm; złącze USB PowerPort dla urządzeń USB (5 V, maksymalnie 500 mA)
Pamięć:	15 stacji radiowych DAB, 15 stacji radiowych FM
Wyświetlacz LCD:	ekran LCD w formacie 16 x 2 znaków, duży zegar, ikony funkcyjne, czujnik światła
Zasilanie:	zasilacz sieciowy 100-240 V/AC na 9 V/DC (w zestawie)
Atesty:	certyfiakat CE, zgodność z EMC i dyrektywą niskonapięciową LDV (2004/108/EC and 2006/95/EC)
Wymiary:	125 x 195 x 185 mm (Wysokość x Szerokość x Głębokość)
Antena:	dołączona antena przewodowa
Zdalne sterowanie:	pilot zdalnego sterowania na podczerwień

<http://www.conrad.pl>