

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20

Nr produktu 000442238



Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo z radia po raz pierwszy, proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować ją na później. Postępując zgodnie z instrukcjami można optymalnie wykorzystać różnorodność funkcji radia DAB+/UKF.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu w obsłudze

- zgodnej z przeznaczeniem
- bezpiecznej
- korzystnej.

Użytkowanie RADIA DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Zakładamy, że użytkownik radia posiada ogólną wiedzę w zakresie obchodzenia się z urządzeniami elektroniki użytkowej.

Każda osoba, która

- montuje
- podłącza
- obsługuje
- czyści
- utylizuje

radio musi znać całą treść niniejszej instrukcji obsługi. Należy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi zawsze w pobliżu radia.

Słowo wstępne

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie należy użytkować tego radia w pobliżu wody.
2. Czyścić suchą szmatką.
3. Nie blokować otworów wentylacyjnych.
4. Nie użytkować w pobliżu gorących przedmiotów.


5. Stosować tylko akcesoria producenta.
6. Nie narażać urządzenia na działanie wody, pary, piasku lub innych zagrożeń środowiskowych.
7. Nie pozostawiać radia w miejscach, gdzie jest narażone na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego promieniowania słonecznego, np. w zaparkowanym samochodzie, gdzie wysoka temperatura mogłaby uszkodzić urządzenie.
8. Nie narażać na działanie deszczu lub wilgoci.


Dane techniczne

Model	IMPERIAL DABMAN 20
Radio	Odbiornik cyfrowy DAB+ & UKF
Wymiary	113 x 69 x 25 mm
Waga (netto)	ok. 120 g (wraz z bateriami)
Częstotliwość	DAB+ Pasma III 174.0 - 239.0 MHz
Częstotliwość FM	87.5 – 108 MHz z RDS
Miejsca w pamięci	99 DAB+ / 30 FM
Głośnik	4 omy, 1,5 W (RMS)
Wyjście prądu	32 omy 0,1 W (słuchawki)
Źródło prądu	Zasilacz DC (5V, 0,5A)
Czas ładowania	około 7 godzin
Czas pracy	około 10 godzin (głośnik) około 18 godzin (słuchawki)

Elementy obsługowe

Przód:

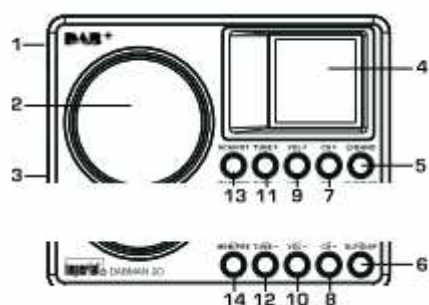

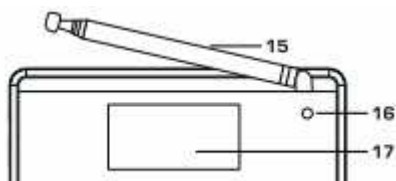Tył:

1. Gniazdo słuchawkowe
2. Głośnik
3. Ładowanie akumulatora
4. Wyświetlacz LCD
5. Przycisk wł./pasma
6. Przycisk drzemki/wyświetlacza (światło)
7. Przycisk kanał+
8. Przycisk kanał-
9. Przycisk głośność+
10. Przycisk głośność-
11. Przycisk szukaj+
12. Przycisk szukaj-
13. Przycisk miejsca w pamięci
14. Przycisk szukaj/stereo lub mono
15. Antena teleskopowa
16. Ustaw ponownie/reset
17. Kieszonka na baterie

Obsługa

Ładowanie urządzenia

Radio IMPERIAL DABMAN 20 posiada akumulator litowy 3.7 V, 2000 mAh, przeznaczony do wielokrotnego ładowania. W zestawie znajduje się kabel USB służący do ładowania. Przed pierwszym użyciem akumulator należy całkowicie naładować.

1. Kabel USB wetknąć w urządzenie, następnie podłączyć do źródła prądu, np. komputera czy zasilacza USB-DC.

2. Akumulator w radiu zostanie naładowany, czas ładowania wynosi około 7 godzin.
3. Symbol ładowania miga podczas procesu ładowania i wyłączy się, kiedy akumulator będzie w pełni naładowany.

Głośnik

Radio IMPERIAL DABMAN 20 posiada wysokiej jakości głośnik (4 Ω 2W).

Słuchawki

Radio IMPERIAL DABMAN 20 dostarczane jest z wysokiej jakości słuchawkami służącymi jednocześnie za antenę. Gniazdo 3,5 mm znajduje się z lewej strony urządzenia. W tym miejscu można podłączyć słuchawki stereo wzgl. słuchawki douszne.

Ważne: zbyt głośne ustawienie słuchawek może uszkodzić słuch.

Użytkowanie radia

Akumulator musi być w pełni naładowany.

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk „Wł./Pasma”, aby włączyć radio.
2. Na wyświetlaczu pojawi się logo ‘IMPERIAL’ i urządzenie przejdzie do trybu DAB+ (lub UKF, jeżeli ten tryb był ustawiony przed wyłączeniem).
3. Ustawić głośność (głośność: 0-32).

Obsługa

Wybór pasma DAB+/UKF

1. Nacisnąć przycisk „Wł./pasma”, aby wybrać tryb DAB+ lub UKF.
2. Podczas wyłączania radia zapisany zostanie tryb pasma.

Wyszukiwanie i ustawianie stacji:

Tryb DAB+

1. Ustawić tryb DAB+.
2. Nacisnąć przycisk „SCAN/ST”, aby rozpocząć szybkie wyszukiwanie.
3. Przytrzymać wciśnięty przycisk „SCAN/ST”, aby przeprowadzić pełne wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych i zapisać znalezione stacje na liście stacji radiowych.
4. Nacisnąć przycisk „CH+” lub „CH-”, aby ustawić pożądaną stację z listy.

Obsługa

Zapisywanie:

Tryb DAB+

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk „MEM/PRE”, na wyświetlaczu pojawi się „Null Memory 01”, jeżeli pozycja jest pusta, inaczej wyświetli się nazwa stacji. Nacisnąć przycisk „CH+” lub „CH-”, aby wybrać pozycję w pamięci, następnie w celu potwierdzenia nacisnąć jeszcze raz przycisk „MEM/PRE”.
2. W celu ustawienia zapisanej stacji nacisnąć przycisk „MEM/PRE” i wybrać zapisaną stację (wyświetli się nazwa stacji) naciskając przycisk „CH+” lub „CH-”, następnie w celu potwierdzenia jeszcze raz nacisnąć przycisk „MEM/PRE”.
3. Dostępnych jest maks. 99 miejsc w pamięci dla trybu radia DAB+

Informacje o stacjach radiowych: Tryb DAB+

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o aktualnym statusie ustawionej stacji. Wyświetlacz w trybie DAB+ wskazuje następujące dane, jeżeli są dostępne:

1. Typ programu
2. Nazwa multipleksu
3. Czas
4. Nazwa stacji
5. Częstotliwość
6. Głośność
7. Siła sygnału

Wyszukiwanie i ustawianie stacji:

Tryb UKF (automatycznie zapisane)

1. Ustawić tryb UKF.
2. Przytrzymać wciśnięte przyciski „TUNE+” oraz „TUNE-”, aby automatycznie wyszukać kolejną stację radiową.

Zmiana trybu audio

1. Nacisnąć przycisk „SCAN/ST”, aby przełączać pomiędzy trybami mono i stereo.
2. Wyświetli się „ST”, jeżeli wybrano tryb stereo.

Ręczne ustawianie:

Tryb UKF

1. Ustawić tryb UKF.
2. Nacisnąć przycisk „TUNR+” lub „TUNE-”, jeden raz, aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie.

Informacje o stacjach radiowych:

Tryb UKF

Wyświetlacz w trybie UKF wskazuje następujące dane, jeżeli są dostępne:

1. Typ programu
2. Częstotliwość
3. Nazwa stacji
4. Głośność
5. Siła sygnału
6. Stereo/Mono

Miejsca w pamięci: Tryb UKF

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „MEM/PRE”, na wyświetlaczu pojawi się „Null Memory 01”, wybrać miejsce w pamięci, naciskając przycisk „CH+” lub „CH-”, następnie w celu potwierdzenia jeszcze raz nacisnąć przycisk „MEM/PRE”.
2. Aby słuchać zapisanej stacji radiowej nacisnąć przycisk „MEM/PRE” i wybrać stację za pomocą przycisków „CH+” lub „CH-”, w celu potwierdzenia nacisnąć jeszcze raz przycisk „MEM/PRE”.
3. Dostępnych jest maks. 30 miejsc w pamięci w trybie UKF.

Antena radiowa:

1. Dla zapewnienia odbioru DAB+ oraz UKF urządzenie posiada antenę teleskopową.
2. Wyciągnąć antenę i ustawić, aby zoptymalizować odbiór.
3. W przypadku niezadowolającego odbioru rozłożyć całkowicie antenę.

Tryb Sleep (spania):

1. W trybie DAB+ lub UKF przycisk „SLP/DISP” aktywuje funkcję drzemki. Pierwszy czas grania wynosi 5 minut, za każdym kolejnym naciśnięciem przycisku przedłuża się on o 5 minut (z 5 do wył.), czas spania zostanie wyświetlony po środku, u góry wyświetlacza.
2. Nacisnąć przycisk „SLP/DISP”, aż czas spania zniknie, wtedy funkcja spania jest wyłączona.
3. Radio zostanie wyłączone, jeżeli timer dojdzie do 0.

Wybór języka

1. Ustawić języka wyświetlacza.
2. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski „MEM/PRE” oraz „VOL+”, pojawi się menu „Język”, nacisnąć „CH+” lub „CH-”, aby wybrać język.
3. Aby zapisać nacisnąć jeden raz przycisk „SLP/DISP”.

Podświetlenie

1. Ustawić czasu trwania podświetlenia.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk SLP/DISP, na wyświetlaczu pojawi się menu „BACKLIGHT”, za pomocą przycisków “CH+” lub “CH-” ustawić podświetlenie.
3. Aby zapisać nacisnąć jeden raz przycisk “SLP/DISP”.

Restart

1. Jeżeli urządzenie nie reaguje lub reaguje powoli, można wcisnąć przycisk „RESET” znajdujący się z tyłu, na urządzeniu, za pomocą cienkiego, zaizolowanego przedmiotu (np. wykałaczki), aby zrestartować urządzenie.

Ustawienia fabryczne

1. Nacisnąć jednocześnie przyciski “SLP/DISP” oraz “SCAN/ST”, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
2. Funkcja ta usuwa wszystkie zapisane stacje.

Wyłączanie, konserwacja

1. Proszę wyłączać urządzenie, jeżeli nie jest używane.
2. Nie wycierać szorstkimi materiałami.
3. Nie otwierać urządzenia i nie zmieniać żadnych elementów wewnętrznych.
4. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, proszę wyjąć baterie.

Serwis i pomoc techniczna

Dopuszczenia: CE, RoHS. Spełnia wymogi dyrektywy EMC oraz niskonapięciowej (2004/108/EC oraz 2006/95/EC)

Odpowiada ETSI EN300 401

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!

Bardzo dziękujemy za wybranie produktu z naszej oferty. Nasz produkt spełnia ustawowe wymogi i został wykonany pod stałym nadzorem jakości. Dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w momencie oddania do druku. Zmiany zastrzeżone.

<http://www.conrad.pl>