

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 00526925

**Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m**



Przeznaczenie

Należy używać tego produktu aby opcjonalnie wyłączyć gniazda sterowane radiowo. Produkt ten obsługuje gniazda sterowane radiowo z funkcją ściemniania. Jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy używać go na zewnątrz. Pod każdym pozorem należy unikać kontaktu z wilgocią na przykład w łazience. W celu bezpieczeństwa (CE), produkt nie może być modyfikowany ani przebudowywany. W przypadku korzystania urządzenia w celu innym niż powyżej produkt może zostać uszkodzony. Ponadto niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do przyszłego użycia. Produkt ten jest zgodny z wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania wraz z baterią typu CR2032
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa



Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje obsługi a w szczególności przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji na temat właściwego postępowania w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody mienia lub ciała. W takich przypadkach gwarancja będzie nieważna.

a) Osoby/produkt

- Nie należy używać tego produktu w szpitalach lub placówkach medycznych. Pomimo że produkt wysyła stosunkowo słabe sygnały radiowe, sygnały wysyłane mogą jednak spowodować nieprawidłowe działanie systemów podtrzymujących życie. To samo może dotyczyć również innych obszarów.
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie należy zostawiać opakowania produktu nieostrożnie. Może ono stać się niebezpieczną zabawką w rękach dzieci.
- Produkt należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, silnych wstrząsów, wysokiej wilgotności, wilgoci, gazów i rozpuszczalników.
- Nie należy poddawać urządzenia żadnym obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli nie jest dłużej możliwe bezpieczne korzystanie z produktu należy wyłączyć go z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczna praca nie może być gwarantowana jeśli produkt:
 - jest wyraźnie uszkodzony
 - nie działa prawidłowo

- Był przechowywany przez dłuższy czas w złych warunkach lub
- został poddany działaniu poważnego obciążenia związanego z transportem.
- Należy korzystać z produktu ostrożnie. Uderzenia czy upadek nawet z niewielkiej wysokości może uszkodzić produkt.
- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania innych urządzeń które są podłączone do urządzenia.

b) Baterie i akumulatory

- Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy przestrzegać prawidłowej polaryzacji
- Baterie i akumulatory powinny być usunięte z urządzenia jeśli nie były używane przez dłuższy okres czasu aby uniknąć uszkodzeń poprzez wyciekające baterie. Nieszczelne lub uszkodzona baterie / akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem przy kontakcie ze skórą dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych do obsługi uszkodzonych baterii / akumulatorów.
- Baterie i akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiaj baterii i akumulatorów leżących na ziemi ponieważ istnieje ryzyko że zostaną połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Baterie i akumulatory nie mogą być demontowane, zwarte lub wrzucane do ognia. Nie wolno ponownie ładować baterii. Istnieje ryzyko wybuchu!

c) Różne

- Należy skonsultować się z ekspertem w razie wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia.
- Konserwacje, naprawy i modyfikacje mogą być wykonywane wyłącznie przez eksperta lub w specjalistycznym sklepie.
- Jeśli masz pytania które pozostają bez odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub z wykwalifikowanym personelem.


Wkładanie i wymiana baterii

1. Zdejmij pokrywę komory baterii (4) z tyłu pilota.
2. Włóż jedną baterię guzikową typu CR2032 do komory baterii. Biegun dodatni powinien być skierowany do góry. (zobacz oznaczenia + na baterii). Dociśnij baterię aż znajdzie się w komorze.
3. Zamknij komorę baterii.



Baterie należy wymienić gdy zasięg pilota wyraźnie się zmniejszy lub gdy lampka kontrolna (1) nie zaświeci się gdy przycisk jest wciśnięty.

Elementy obsługi

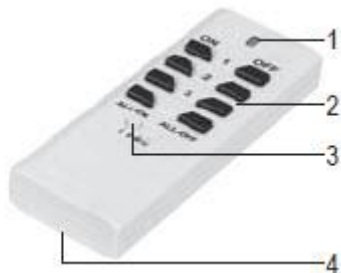

1. Wskaźnik kontrolny
2. Przyciski sterujące
3. Przełącznik grupy
4. Pokrywa komory baterii

Kluczowe funkcje

Użyj przełącznika grupy (3) aby wybrać jedną z czterech grup. Istnieją trzy kanały dostępne dla każdej grupy. Pilot posiada w sumie dwanaście kanałów.

Przyciski sterowania (2) są umieszczone w dwóch kolumnach: lewa kolumna ON (włączony) / prawa kolumna OFF (wyłączony)

Do aktywacji kanałów 1 do 3 użyj trzech przycisków na lewej kolumnie

Do wyłączenia kanałów 1 do 3 użyj trzech przycisków na prawej kolumnie

Użyj dolnego przycisku ALL ON na lewej kolumnie aby jednocześnie włączyć kanały 1-3

Użyj dolnego przycisku ALL OFF na prawej kolumnie aby jednocześnie wyłączyć kanały 1-3

Działanie

Konfiguracja i funkcja ściemniania zależy od gniazda elektrycznego sterowanego radiowo. Możesz znaleźć szczegółowe informacje w instrukcji obsługi Twojego gniazda elektrycznego sterowanego radiowo.



Pilot może sterować nieograniczoną liczbą gniazd elektrycznych sterowanych radiowo.

Czyszczenie i konserwacja

Nie należy stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowego działania.

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie
- Do czyszczenia produktu należy używać suchej miękkiej ściereczki. Nie naciskaj zbyt mocno na obudowę aby zapobiec zarysowaniom.
- Użyj miękkiej czystej szczotki lub odkurzacza aby usunąć kurz.

Dane techniczne

Kompatybilny z produktem nr . 526915 / 526916 / 526917 / 640302 / 640303 / 640304 / 640306/
640451 / 640453 / 640454 / 640455 / 640456 / 640462 / 640464/
640465 / 640466 / 640467 / 640552 / 640553 / 640579

Typ baterii – CR 2032

Ilość kanałów – 12

Częstotliwość - 433,92 MHz

Warunki robocze / przechowywania - 0 do 45 ° C, 10 - 90% wilgotności względnej

Wymiary - (S x W x D) x 15 x 95 mm

<http://www.conrad.pl>