

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Sterownik ścienny Westinghouse
Nr produktu 000560505



Westinghouse
Sterownik ścienny
Instrukcja instalacji i obsługi

UWAGA: ODŁĄCZ ZASILANIE NA SKRZYŃCE BEZPIECZNIKÓW
LUB PRZERYWNIKIEM OBWODU.

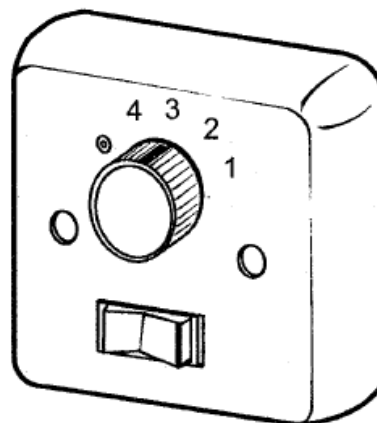



Środki bezpieczeństwa:

1. Uwaga: aby nie dopuścić do pożaru, porażenia prądem i poważnych obrażeń dokładnie przestrzegaj tych wskazówek. Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed instalacją sterownika wentylatora sufitowego. Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego wglądu.
2. Aby uniknąć porażenia prądem, upewnij się, że zasilanie zostało odłączone na skrzynce bezpieczników lub przerywnikiem obwodu, zanim przystąpisz do prac związanych z okablowaniem.
3. Sterownik przeznaczony jest do pracy wyłącznie z jednym wentylatorem sufitowym oraz mocowaniem oświetlenia. Jeśli wentylator sufitowy posiada prędkość zmienną a lampa sterowana jest za pomocą wyłącznika linkowego ON/OFF, przed instalacją sterownika ściennego ustaw prędkość wentylatora na najwyższy poziom a sterowanie oświetlenia na pozycję ON. Pozwoli to na uniknięcie niekontrolowanych prędkości i możliwości uszkodzenia wentylatora sufitowego.
4. Po podłączeniu przewodów upewnij się, że ze złączy sterownika ściennego nie wystają gołe kable.
5. Całość okablowania musi być zgodna z międzynarodowymi i krajowymi przepisami w zakresie elektryczności. Jeśli nie posiadasz wystarczającej wiedzy w zakresie instalacji elektrycznych, sterownik ścienny powinien zainstalować licencjonowany elektryk. Wszelkie prace elektryczne opisane w niniejszej instrukcji powinien wykonywać licencjonowany elektryk.
6. Użycie tego sterownika z niektórymi wentylatorami sufitowymi może powodować pożar, porażenie prądem i poważne obrażenia. Używaj sterownika wyłącznie z wentylatorami o prędkości sterowanej kondensatorem.

Uwaga: do instalacji sterownika potrzebny jest kabel trójżyłowy z przewodem uziemienia poprowadzonym od gniazda wyjściowego sterownika ściennego do gniazda wyjściowego wentylatora sufitowego.

Po odłączeniu zasilania na głównej skrzynce z bezpiecznikami lub panelu przerywnika obwodu, płytkę ścienną i przełącznik.

Podłączenia przewodów wykonaj zgodnie z kolejnym krokiem. Upewnij się, że przełączniki wentylatora i oświetlenia na sterowniku ściennym ustawione są w pozycji OFF.

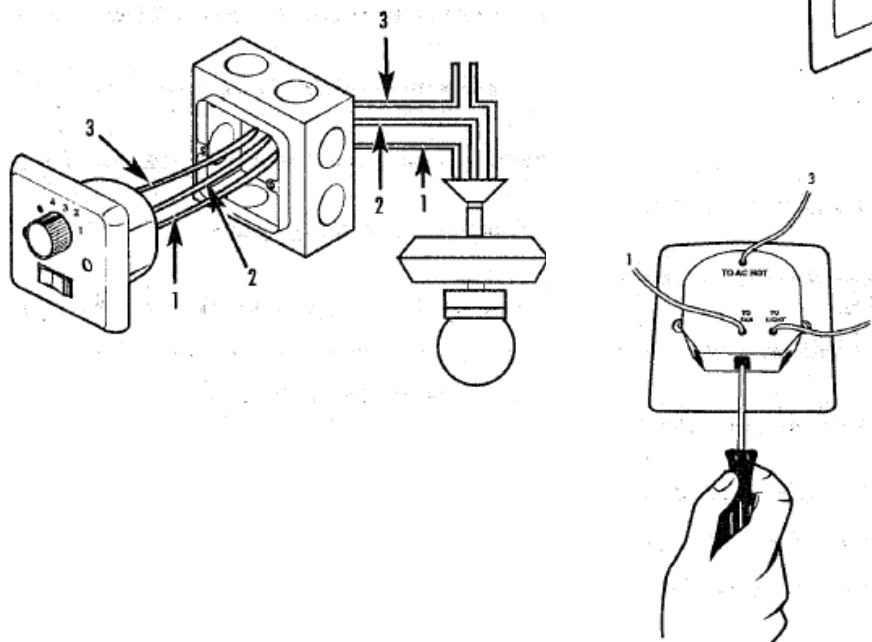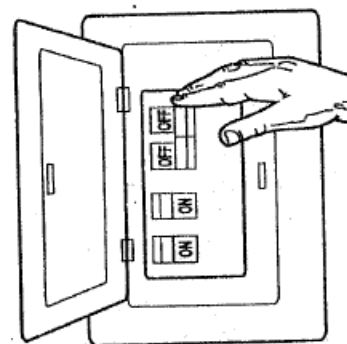

Podłącz kabel sterownia z wentylatora do zacisku oznaczonego "TO FAN" z tyłu sterownika ściennego (1). Podłącz kabel sterowania światła z wentylatora do zacisku oznaczonego "TO LIGHT" z tyłu sterownika ściennego (2). Podłącz przewód zasilania 230V AC do zacisku "TO AC HOT" z tyłu sterownika ściennego (3). Zabezpiecz przewody mocując oznakowanie przewodu i dokręcając zaciski śrubokrętem. Uwaga: dokładne instrukcje przedstawiono na ilustracjach.

Działanie

Pokrętko sterowania wentylatora

- ⊙ prędkość wentylatora OFF
- 4 prędkość wentylatora HIGH
- 3 prędkość wentylatora MEDIUM HIGH
- 2 prędkość wentylatora MEDIUM
- 1 prędkość wentylatora LOW


Przełącznik światła



światło włączone



światło wyłączone

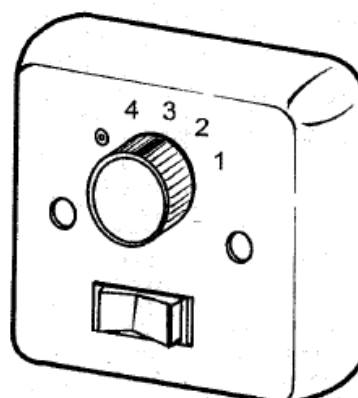

Ostrzeżenie. podłączać wyłącznie szeregowo!
Nie podłączaj przełącznika bezpośrednio do przewodów neutralnych obwodu elektrycznego.

Po zakończeniu okablowania, upewnij się, że gołe przewody nie wystają z podłączeń zacisków z tyłu układu sterowania wentylatora. Włóż przewody do ściiennej skrzynki gniazdkowej i przymocuj układ sterowania (1) do gniazdka wyjściowego (2) za pomocą dołączonych śrub. Zamocuj dekoracyjne osłonki śrub (3) na otwory śrub.

Prąd znamionowy 230V~50Hz
Światło maks. -400 W (M)
Silnik wentylatora maks. - 0.5A -&T3.15AH/250V

Publikacja: Angelo International Unit 2, Anglesey Business Park Littleworth Road, Hednesford Cannock, Staffordshire WS12 5NR, Anglia.
Podlega licencji: Westinghouse Electric Corporation



stanowi zarejestrowany znak towarowy Westinghouse Electric Corporation.
Wyprodukowano w Chinach.
© 2002 ANGELO BROTHERS COMPANY

<http://www.conrad.pl>