

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Chiasso Razor

Nr produktu 000585782




URZĄDZENIA TYPU KOMBI

CHIASO RAZOR



- I Bardzo dobre odtwarzanie dźwięku
- I Niski pobór prądu
- I Ekskluzywny design
- I 39 dźwięków do wyboru
- I Automatyczna synchronizacja
- I Alarm dwudźwiękowy
- I Regulacja głośności
- I Różnorodne możliwości zastosowania
- I Technologia LED
- I Zgłoszenie do VdS

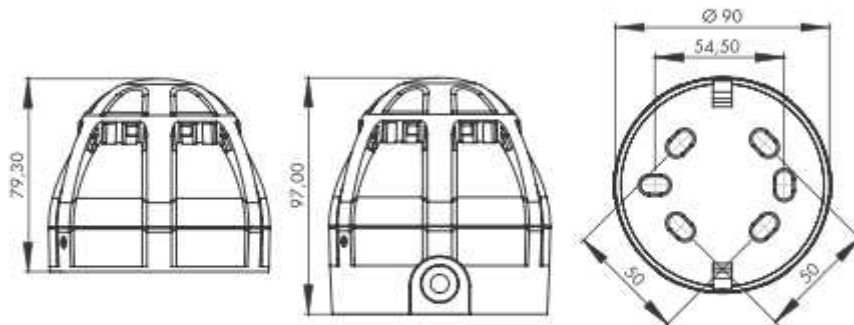

Ogień

Bezpieczeństwo

Przemysł

Kolej

Żegluga

Optyczne

Akustyczne

SPECYFIKACJE

MODEL	Chiasso Razor
Zakres napięcia	9-28VDC
Zużycie prądu	maks. 40mA / 40mA przy dźwięku DIN
Moc	67-100dB(A) / 97dB(A) przy dźwięku DIN
Dźwięki sygnałowe	39
Klasa bezpieczeństwa	Shallow Base: IP54, Deep Base: IP65
Zakres temperatur	-25°C do +70°C
Kolor obudowy	czerwony lub biały
Kolor soczewki	czerwony, żółty, zielony, niebieski, przezroczysty
Materiał	ABS FR

Materiał soczewki	PC
Dopuszczenia	VdS (zgłoszone)

Zmiany i błędy zastrzeżone

Dane, o ile nie podano inaczej, dot. 24 VDC. Tabele odcieni na zapytanie lub do ściągnięcia ze strony www.compro.de/tontabellen lub www.tontabellen.de

<http://www.conrad.pl>