

**Odstraszacz kretów i norników.****Nr art. 67 07 06  
Instrukcja obsługi.****Zastosowanie.**

Urządzenie do skutecznego odstraszania norników, ryjówek, mysz polnych i kretów.

**Opis funkcji.**

Odstraszacz, wetknięty w ziemi emituje dźwięk o częstotliwości 300Hz w odstępach osiemnastosekundowych. Dźwiękowi towarzyszą wibracje wewnątrz prętu. Urządzenie nie wpływa ujemnie na robaki i zwierzęta domowe.

**Obsługa.**

- Włóż baterie. Urządzenie będzie emitowało dźwięk we wszystkich kierunkach jednocześnie.
- Wetnij odstraszacz w ziemię. W przypadku twardej ziemi wykop otwór. Aby uniknąć uszkodzenia odstraszacza np. przy koszeniu trawy, umieść całe urządzenie w ziemi.

Zakres działania uzależniony jest od rodzaju ziemi. Suche, piaskowe podłoże gorzej przewodzi fale dźwiękowe. Najlepszy efekt uzyska się przy ziemi wilgotnej lub glinie.

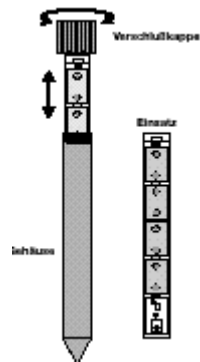
Działanie urządzenia widoczne jest już po 2 tygodniach. Zaleca się jednak dłuższe stosowanie odstraszacza, w celu uniknięcia powrotu szkodników.

Wyjmij urządzenie z ziemi przed wystąpieniem mrozów lub powodzi.

**Wymiana baterii.**

- Odkręć pokrywę.
- Włóż nowe baterie (4 x 1,5V), przestrzegając prawidłowego rozmieszczenia biegunów.
- Przykręć pokrywę.

Wymieniaj baterie co 4-6 miesięcy, najpóźniej przy braku dźwięku. Aby przedłużyć okres działania baterii, stosuj baterie alkaliczne.

**Dane techniczne.**

Zasilanie:	6VDC 4 x 1,5V (rozmiar D, LR20).
Okres działania baterii:	ok. 4-6 miesięcy.
Wymiary:	
Długość:	415mm
Średnica dróżka:	40mm
Średnica pokrywy:	51mm
Ciężar bez baterii:	380g
Zasięg działania:	ok.. 1250m <sup>2</sup> , zależnie od rodzaju podłoża.