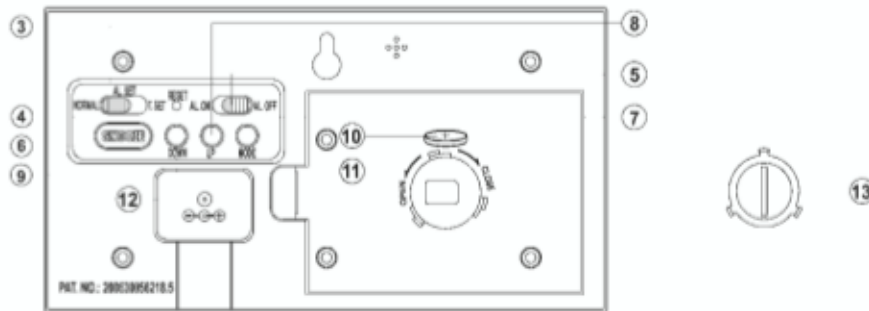


Zegar cyfrowy TFA

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 671680

**TFA**

1. Wskaźnik PM
2. Wskaźnik alarmu
3. Przełącznik FUNCTION
4. Otwór RESET
5. Przełącznik ALARM ON/OFF
6. Przycisk SNOOZE
7. Przycisk MODE
8. Przycisk UP
9. Przycisk DOWN
10. Bateria guzikowa CR2032 (dołączona)
11. Komora baterii
12. Gniazdo DC
13. Pokrywa komory baterii

1. FUNKCJE

- Kolorowy cyfrowy wyświetlacz LED
- Godzina, data i alarm
- Alarm z funkcją drzemki
- Zasilany przez zasilacz i baterie guzikową CR2032

2. KONFIGURACJA

- Najpierw podłącz zasilacz DC 6 V do gniazda DC (12). Wyświetlacz początkowo wskazuje „12:00”. Wyjmij pasek ochronny baterii znajdujący się w komorze baterii (11).

A: Ustawianie godziny

- Przewłącz przycisk FUNCTION (3) na „T.SET” (ustawianie godziny), godziny migają; naciśnij przycisk UP (8) (w górę) lub DOWN (9) (w dół) aby ustawić godzinę. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie AM (przed południem) lub PM (po południu). Jeśli PM zostało ustawione w trybie 12-godzinnym, na wyświetlaczu pojawia się podświetlony wskaźnik PM (1).
- Naciśnij przycisk MODE (7), minuty migają, naciśnij przycisk UP (8) (w górę) lub DOWN (9) (w dół) aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk MODE (7), tylko sekundy migają; naciśnij przycisk UP (8) (w górę) lub DOWN (9) (w dół) aby powrócić do ‘00’. krok ten zapewnia prawidłowe ustawienie zegara.
- Naciśnij przycisk MODE (7), migają 4 cyfry roku (rokiem początkowym jest 2006). Naciśnij przycisk UP (8) (w górę) lub DOWN (9) (w dół) aby ustawić rok (od 2000 do 2099).
- Naciśnij przycisk MODE (7), miesiąc miga. Naciśnij przycisk UP (8) (w górę) lub DOWN (9) (w dół) aby ustawić miesiąc.
- Naciśnij przycisk MODE (7), dzień miga. Naciśnij przycisk UP (8) (w górę) lub DOWN (9) (w dół) aby ustawić dzień.
- Przewłącz przycisk FUNCTION (3) na pozycję „NORMAL”; godzina i data zostały ustawione.

B: Ustawianie alarmu z funkcją drzemki

- Przewłącz przycisk FUNCTION (3) na „AL.SET” (ustawianie alarmu), godziny migają; naciśnij przycisk UP (8) (w górę) lub DOWN (9) (w dół) aby ustawić godzinę.
- Naciśnij przycisk MODE (7), minuty migają, naciśnij przycisk UP (8) (w górę) lub DOWN (9) (w dół) aby ustawić minuty.
- Naciśnij ponownie przycisk MODE (7), interwał drzemki w minutach miga; tutaj możesz ustawić interwał drzemki od 1 do 60 minut za pomocą przycisku UP (8) (w górę) lub DOWN (9) (w dół). Możesz zignorować ten krok, ustawieniem domyślnym jest 5 minut.
- Przewłącz przycisk FUNCTION (3) na pozycję „NORMAL”; alarm z drzemką został ustawiony.

C: Włączanie / wyłączenie alarmu z funkcją drzemki

- Przewłącz przycisk ALARM ON/OFF (5) na „AL.ON” (alarm włączony), wskaźnik alarmu (2) pojawi się na wyświetlaczu. Oznacza to aktywację alarmu z funkcją drzemki. O ustawionej godzinie rozlegnie się sygnał alarmu.
 - a) Naciśnij przycisk SNOOZE (6), alarm zostanie zatrzymany tymczasowo; dźwięk alarmu rozlegnie się ponownie po upływie ustawionego czasu. Po czwartym razie funkcja alarmu zostanie wyłączona automatycznie.

b) Jeśli dźwięk alarmu nie zostanie zatrzymany ręcznie, alarm będzie rozbrzmiewać przez 1 minutę po każdym interwale drzemki, cztery razy. Po ostatnim razie funkcja alarmu zostanie wyłączona automatycznie.

c) Naciśnij dowolny przycisk poza „SNOOZE” by wyłączyć funkcję alarmu.

d) Przetwórz przełącznik ALARM ON/OFF (5) na „AL.OFF” (alarm wyłączony), funkcja alarmu z drzemką zostanie wyłączona zupełnie.

3. TRYB 12/24 GODZINNY

- W normalnym trybie naciśnij przycisk DOWN (9) aby ustawić tryb 12 lub 24 godzinny.

4. ODCZYTYWANIE GODZINY ALARMU, DATY

- W normalnym trybie naciśnij przycisk SNOOZE (6) aby zobaczyć godzinę alarmu; naciśnij ponownie w przeciągu 3 sekund przycisk SNOOZE (6) aby zobaczyć datę; naciśnij ponownie przycisk SNOOZE (6) (lub pozostaw przez 3 sekundy), zegar powróci do normalnego trybu.

5. RESET

- Jeśli zegar nie odpowiada (wyświetlacz nie zmienia się) podczas ustawiania lub nie działa, użyj cienkiego, tępego przedmiotu (jak długopis kulkowy, wykałaczka, etc.) aby nacisnąć na otwór RESET (4); zegar powróci do trybu początkowego.

6. ZASILANIE DODATKOWE ZEGARA

- Bateria guzikowa CR2032 (10) jest baterią zapasową zapewniającą działanie zegara nawet w przypadku awarii zasilania. Normalnie może być eksploatowana przez 5-6 lat, w zależności od częstotliwości i czasu trwania awarii zasilania. Prosimy nie wyrzucać zużytych baterii wraz z odpadami domowymi. W celu ochrony środowiska należy zabrać zużyte baterie do punktu sprzedaży lub do najbliższego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektronicznych. Należy przestrzegać krajowych lub lokalnych przepisów prawnych dotyczących utylizacji.

7. KONSERWACJA

- Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, wibracje lub wstrząsy
- Czyść za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników lub środków żrących.
- Nie podejmuj prób naprawy urządzenia. Skontaktuj się z oryginalnym miejscem zakupu. Należy wymienić baterię przed złożeniem reklamacji. Gwarancja wygasa jeśli urządzenie nie było używane zgodnie z przeznaczeniem lub zostało otwarte.