


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Budzik cyfrowy Techno Line WT498, termometr, LED, biały

Numer produktu: 672150

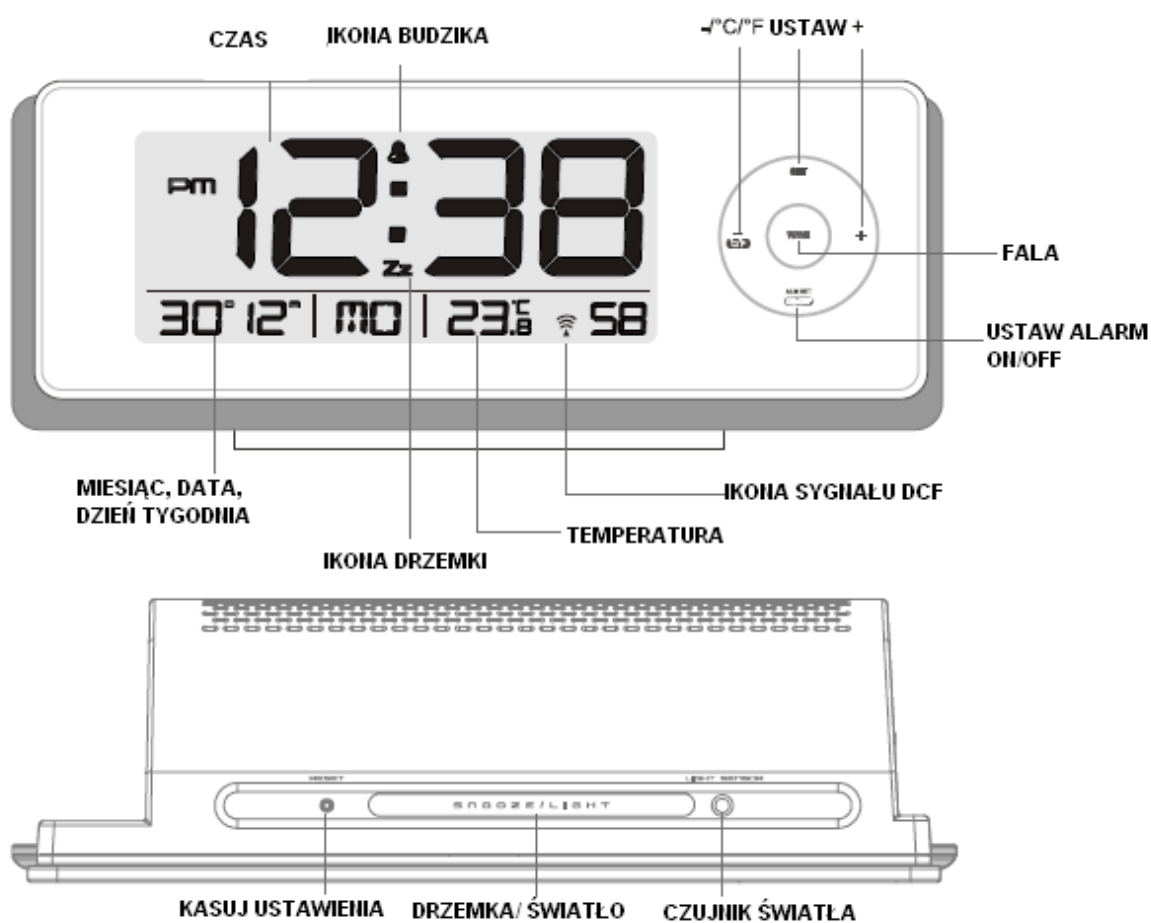

INSTALACJA POPRZEZ WTYCZKĘ AC


Dla lepszego odbioru sygnału radiowego należy ustawić urządzenie w pobliżu okna i możliwie daleko od metalowych powierzchni, urządzeń elektrycznych i pól magnetycznych. Włóż wtyczkę AC/DC do gniazda domowego AC, następnie włóż końcówkę DC do otworu zasilającego umieszczonego na odwrocie produktu. Urządzenie jest gotowe do użycia.

INSTALACJA POPRZEZ BATERIE

1. Przesuń pokrywę wnęki na baterie (na dole urządzenia) aby ją otworzyć.
2. Włóż 3 baterie typu AAA do wnęki na baterie zachowując poprawną biegunowość + / - wewnątrz wnęki.
3. Załóż ponownie pokrywę.
4. Jeżeli wyświetlacz budzika świeci zbyt mocno w nocy, można użyć samych baterii bez dodatkowego zasilania za pomocą wtyczki.

Kiedy używane są same baterie, wtedy ikona 'zawsze włączonego podświetlania' jest nieaktywna. Wciśnięcie przycisku DRZEMKA/ ŚWIATŁO rozświetli wyświetlacz na kilka sekund w celu pokazania czasu jeżeli to konieczne. Jeżeli użytkownik odłączy wejście DC, budzik przestaje działać nie pokazując ani czasu ani ustawionego czasu alarmu. Należy pamiętać o włożeniu baterii do urządzenia jeżeli zamierzamy odłączyć je od prądu.

ODBIÓR SYGNAŁU DCF ORAZ WSKAŹNIK SYGNAŁU

Po uruchomieniu budzika rozpoczyna się odbiór sygnału DCF. Ikona  zaczyna migać.

Słaby sygnał lub brak sygnału DCF

(miga tylko ikona )

Odbieranie silnego sygnału

(miga ikona )

Pomyślny odbiór

(ikona  stabilizuje się)

Nieudany odbiór

(ikona  znika)

Odbiór automatyczny oraz odbiór ręczny

Urządzenie rozpoczyna automatyczny odbiór codziennie o godzinie 1:00, 2:00, 3:00. Jeżeli nie uda się odebrać sygnału o 3:00, wtedy budzik ponownie próbuje o godzinie 4:00. Jeżeli ponownie nie uda się tym razem, wtedy kolejna próba o godzinie 5:00. Po kolejnej nieudanej próbie odbioru sygnału, budzik rozpocznie automatyczną próbę odbioru następnego dnia o godzinie 1:00.

Odbiór ręczny: wciśnij przycisk FALA raz aby rozpocząć odbiór ręczny. Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy aby zakończyć odbiór ręczny. Uwaga: kiedy budzik jest w trakcie pobierania sygnału radiowego, wszystkie przyciski z wyjątkiem drzemka/ światło nie działają.

USTAWIENIE KALENDARZA ORAZ CZASU 12/24

1. Wciśnij klawisz USTAW przez 2 sekundy, cyfry czasu zmieniają się na "24 H" i zaczynają migać, wciśnij +/- aby wybrać pomiędzy formatem czasu "12 H" lub "24 H".
2. Następnie wciśnij ponownie klawisz USTAW, cyfry czasu zmieniają się na "00" i zaczną migać. Wciśnij przycisk +/- aby wybrać strefę czasu:
 "00" = GMT +1 godzina (przykład: Niemcy)
 "01" = GMT +2 godziny (przykład: Finlandia)
 "-01" = GMT 00 godzin (przykład: Anglia)
3. Kolejno wciśnij USTAW ponownie, cyfry godziny zaczną migać. Wciśnij przycisk +/- aby ustawić godzinę.

4. Kolejno wciśnij USTAW ponownie, cyfry minut zaczną migać. Wciśnij przycisk +/- aby ustawić minuty.
5. Kolejno wciśnij USTAW ponownie, cyfry czasu zmienią się na rok "2009" i zaczną migać. Wciśnij przycisk +/- aby ustawić rok.
6. Kolejno wciśnij USTAW ponownie, cyfry miesiąca zaczną migać. Wciśnij przycisk +/- aby ustawić miesiąc.
7. Kolejno wciśnij USTAW ponownie, cyfry daty zaczną migać. Wciśnij przycisk +/- aby ustawić datę.
8. Kolejno wciśnij USTAW ponownie, dni tygodnia zaczną migać. Wciśnij przycisk +/- aby wybrać język w którym wyświetlane będą dni tygodnia.

EN = Angielski
 GE = Niemiecki
 FR = Francuski
 IT = Włoski
 NE = Holenderski
 ES = Hiszpański
 DA = Duński

9. Wciśnij USTAW aby powrócić do normalnego trybu lub jeżeli żaden z przycisków nie zostanie wciśnięty, budzik sam powróci do trybu normalnego po około 30 sekundach.


USTAWIENIE CZASU ALARMU

Wciśnij raz i przytrzymaj przycisk USTAW ALARM ON/OFF, cyfry czasu zmienią się na cyfry alarmu "0:00 AL" i cyfry godziny zaczną migać. Następnie wciśnij przycisk +/- aby ustawić pożądaną godzinę czasu alarmu.

Wciśnij raz USTAW ALARM ON/OFF, cyfry minut zaczną migać. Następnie wciśnij przycisk +/- aby ustawić pożądaną minutę czasu alarmu.


Wciśnij raz USTAW ALARM ON/OFF aby powrócić do trybu normalnego lub jeżeli żaden z przycisków nie zostanie wciśnięty, budzik sam powróci do trybu normalnego po około 30 sekundach.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ALARMU


Wciśnij raz USTAW ALARM ON/OFF aby włączyć lub wyłączyć alarm dzienny. Kiedy funkcja alarmu jest włączona, ikona  pojawia się pomiędzy cyfrą godziny a minut.

FUNKCJA DRZEMKI

Kiedy aktualny czas zrówna się z ustawionym czasem alarmu, zacznie rozbrzmiewać sygnał dźwiękowy.

Ikona  zacznie migać.

1. Wciśnij raz przycisk DRZEMKA na górze aby tymczasowo zatrzymać budzik, ikony "dzwonek" i "Zz" zaczną migać. Alarm uruchomi się ponownie za 5 minut.

2. Aby wyłączyć alarm, wciśnij raz USTAW ALARM ON/OFF, sygnał dźwiękowy wyłączy się i ikona  ustabilizuje się, alarm uruchomi się ponownie następnego dnia, o tym samym czasie.

Czas trwania alarmu: 2 minuty.

AUTOMATYCZNY CZUJNIK ŚWIATŁA

Budzik wyposażony jest w automatyczny czujnik światła na górze, po prawej stronie, obok przycisku drzemka/ światło. Jasność podświetlania może być ustawiona na niższy poziom kiedy pomieszczenie w którym przebywasz jest stosunkowo ciemne. Należy umieścić budzik tak, aby żaden przedmiot niepotrzebnie nie zakłócał jego działania od góry (wolna przestrzeń min. 30 cm od góry).

WYŚWIETLANIE TEMPERATURY W °C LUB °F

Wystarczy tylko wcisnąć przycisk – (°C/°F) aby wyświetlić temperaturę w °C lub °F.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Kiedy budzik pokazuje nieistotne informacje lub cyfry, może to być spowodowane wyładowaniem elektrostatycznym lub zakłóceniami z innych urządzeń. Wciśnij przycisk KASUJ USTAWIENIA na górze budzika. Urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych czasu i kalendarza oraz ponownie rozpocznie odbiór sygnału radiowego.

DBAŁOŚĆ O PRODUKT

1. Nie należy wystawiać produktu na ekstremalne temperatury, wodę oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
2. Należy unikać kontaktu z jakimikolwiek materiałami korozyjnymi.
3. Nie należy poddawać produktu zbyt mocnej sile, kurzowi lub wilgoci.
4. Nie należy otwierać wewnętrznego, tylnego pojemnika lub ingerować w części składowe produktu.

SPECYFIKACJA TECHNICZA

Zakres temperatury wewnętrznej	-10°C do +50°C (+14,2°F do +122°F)
Rozdzielczość temperatury	0,1°C
Czas trwania alarmu	2 minuty



<http://www.conrad.pl>