


Budzik radiowy Light WT 499 z budzeniem i lampką Instrukcja obsługi

Nr produktu: 672745

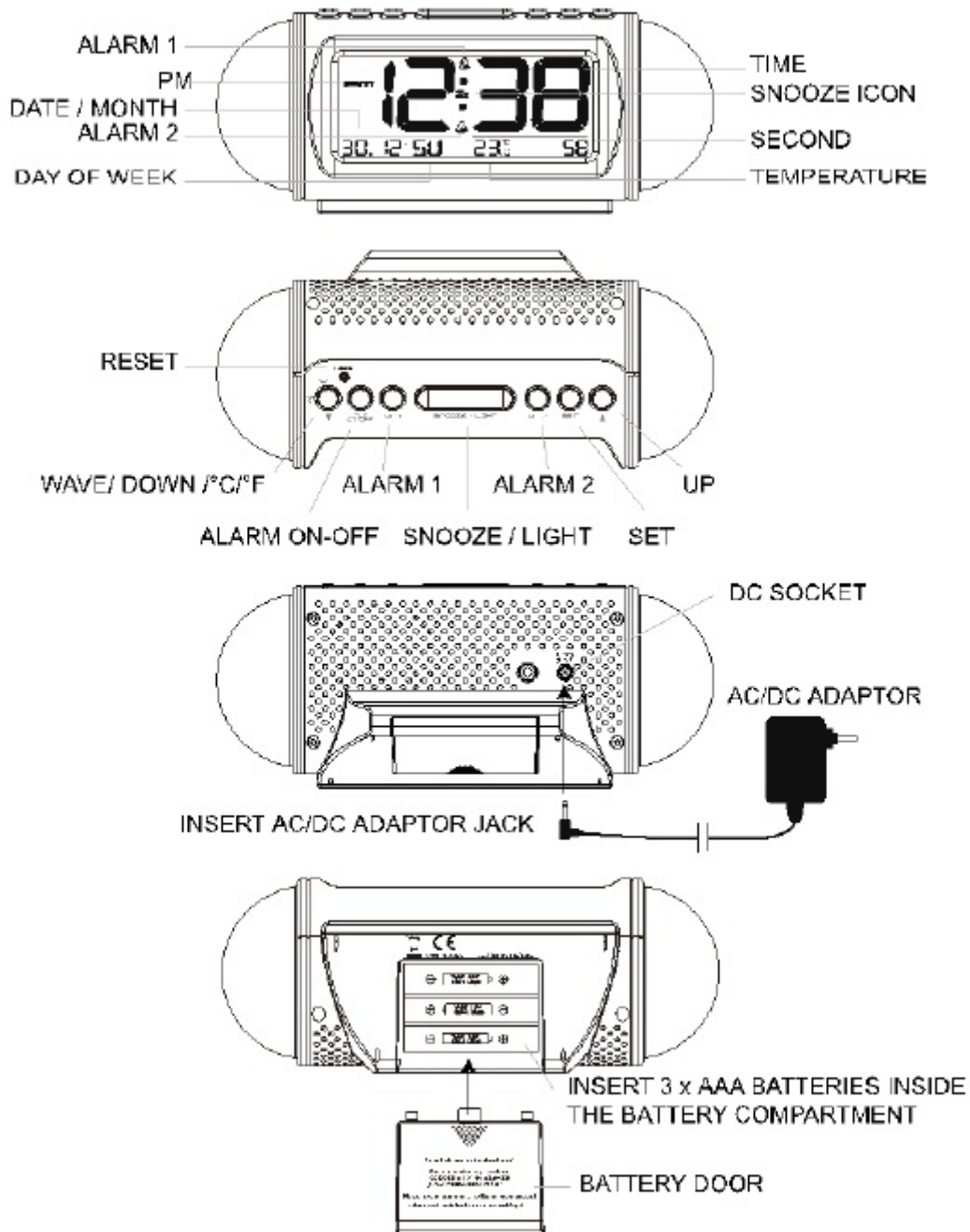

P. 1

Opis obrazka

Angielski	Polski
Date of week	Dzień tygodnia
Alarm 2	Budzik 2
Date/Month	Dzień/Miesiąc
PM	Skrót: Po południu
Alarm 1	Budzik 1
Time	Godzina
Snooze Icon	Symbol drzemki
Second	Sekunda
Temperature	Temperatura
Up	Wyżej
Set	Zatwierdź
Alarm 2	Budzik 2
Snooze / Light	Funkcja drzemki / światło
Alarm 1	Budzik 1
Alarm On/Off	Budzik wł. / wył.
Wave / Down / °C / °F	Wyszukiwanie sygnału radiowego / Niżej / °C / °F
Reset	Reset
DC Socket	Wejście DC
AC/DC Adapter	Adapter AC/DC (zasilacz)
Insert AC/DC Adaptor Jack	Włóż gniazdo adaptera AC/DC
Insert 3 x AAA batteries inside the battery compartment	Włóż 3 baterie AAA do schowka na baterie
Battery door	Pokrywa schowka na baterie

Funkcje

- budzik radiowy DC,
- miękkie światło rozświetlane 15 lub 30 minut przed czasem budzenia,
- energooszczędne, bardzo jasne, białe światło LED z 15 stopniami jasności,
- nastrojowe światło z funkcją zmiany światła,
- 2 budziki,
- format wyświetlania godziny 12 h/24 h,
- temperatura wewnątrz w °C / °F,
- automatyczne ściemnianie podświetlenia tła za pomocą czujnika światła,
- programowanie interwałów drzemki od 5 - 60 min.,
- zapasowa bateria (3 x bateria AAA, brak w zestawie),
- zewnętrzne zasilanie z adapterem AC/DC (zasilacz) (w zestawie).

Podłączanie

Aby uzyskać możliwie najlepszy sygnał radiowy urządzenie należy umieścić w pobliżu okna zachowując odstęp od powierzchni metalowych, urządzeń elektrycznych i pól magnetycznych. Odległość między urządzeniem i wtyczką powinna wynosić min. 1 metr. Zasilacz proszę

podłączyć do gniazdka i urządzenia zachowując poprawność zakończeń. Budzik radiowy jest gotowy do użycia.

Instalacja zapasowych baterii

1. Proszę otworzyć schowek na baterie na spodzie budzika.
2. Proszę włożyć do schowka 3 baterie AAA zachowując poprawne ułożenie biegunów.
3. Proszę zamknąć schowek na baterie.
4. Jeśli do zasilania używane są tylko baterie, oświetlenie tylne, światło budzenia oraz światło nastrojowe pozostaną nieaktywne.

Ograniczenie odbioru sygnału radiowego


Budzik radiowy pokazuje dokładną godzinę.

Jak w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych tak i w przypadku budzika radiowego odbiór sygnału może/mogą ograniczać:

- długa droga transferu,
- bliskie położenie gór i dolin,
- położenie między wysokimi budynkami,
- pobliskie szyny, kable wysokiego napięcia,
- pobliskie autostrady, lotniska,
- pobliskie budowle,
- umieszczenie w betonowych budynkach,
- umieszczenie w pobliżu urządzeń elektrycznych,
- umieszczenie w pobliżu komputera, telewizora,
- umieszczenie w poruszających się pojazdach,
- umieszczenie w pobliżu powierzchni metalowych.

Urządzenie należy umieścić w miejscu, w którym jest optymalny zasięg radiowy, np. w pobliżu okna. Proszę zachować odpowiednią odległość od powierzchni metalowych, urządzeń elektrycznych i pól magnetycznych.


Odbiór sygnału DCF oraz symbole

Jeśli urządzenie jest gotowe do użycia, automatycznie uruchomi się wyszukiwanie sygnału radiowego. Mruga symbol .


Słaby sygnał lub brak sygnału DCF

mruga symbol 


Silny sygnał DCF

mruga symbol 

Prawidłowy odbiór

świeci się symbol 

Brak odbioru



znika symbol 

Odbiór automatyczny lub ręczny

Codziennie o godz. 1.00, 2.00 i 3.00 uruchamiane jest automatyczne wyszukiwanie sygnału. Jeśli wyszukiwanie nie zakończy się do godz. 3.00, kolejne wyszukiwanie rozpocznie się o godz. 4.00. Jeśli znów nie będzie odbioru, ostatnie wyszukiwanie rozpoczyna się o godz. 5.00.

Jeśli i tym razem nie będzie poprawnego odbioru, kolejne wyszukiwanie rozpocznie się dopiero następnego dnia o godz. 1.00.

Ręczny odbiór sygnału radiowego

Proszę wcisnąć ▼ /  i przytrzymać do momentu, gdy da się słyszeć krótki sygnał dźwiękowy. Rozpoczyna się wyszukiwanie sygnału radiowego. Aby przerwać wyszukiwanie proszę wcisnąć ▼ / .

Wskazówka: Podczas wyszukiwania sygnału radiowego wyłączane jest światło budzenia, światło nastrojowe oraz wszystkie przyciski nie posiadające przypisanej funkcji.

Ustawianie kalendarza, 12/24 h, wyświetlanie i godzina

1. Proszę przez 2 sek. przytrzymać wciśnięty przycisk SET. Na ekranie mruga 24 h. Aby przejść między wyświetlaniem godziny w formacie 12 h i 24 h proszę wcisnąć przycisk ▲ / ▼. Wybierając format 12 h dodatkowo obok godziny wyświetli się AM lub PM.

2. Proszę ponownie wcisnąć przycisk SET. Na ekranie mruga 00. Aby wybrać strefę czasową, proszę wcisnąć przycisk ▲ / ▼.

00 = GMT +1 godzina (np. Niemcy)

01 = GMT +2 godziny (np. Finlandia)

-01 = GMT 00 h (np. Wielka Brytania)

3. Proszę ponownie wcisnąć przycisk SET. Cyfry godzin mrugają. Aby ustawić godzinę, proszę wcisnąć ▲ / ▼.

4. Proszę ponownie wcisnąć przycisk SET. Cyfry minut mrugają. Aby ustawić minutę, proszę wcisnąć ▲ / ▼.

5. Proszę ponownie wcisnąć przycisk SET. Mruga Zz oraz 05. Aby ustawić interwał dla drzemki do budzika (50-60 minut), proszę wcisnąć ▲ / ▼.

6. Proszę ponownie wcisnąć przycisk SET. Mruga rok 2011. Aby ustawić rok, proszę wcisnąć ▲ / ▼.

7. Proszę ponownie wcisnąć przycisk SET. Cyfry miesiąca mrugają. Aby ustawić miesiąc, proszę wcisnąć ▲ / ▼.

8. Proszę ponownie wcisnąć przycisk SET. Cyfry dni mrugają. Aby ustawić dzień, proszę wcisnąć ▲ / ▼.

9. Proszę ponownie wcisnąć przycisk SET. Mruga dzień tygodnia. Aby ustawić dzień tygodnia, proszę wcisnąć ▲ / ▼ i wybrać język:

EN - angielski

GE - niemiecki

FR - francuski

IT - włoski

DU - niderlandzki

SP - hiszpański

DA - duński

10. Aby zakończyć tryb ustawień, proszę ponownie wcisnąć SET. Jeśli przez 10 sek. nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wróci do wyświetlania godziny.

Ustawianie budzika 1 i 2





Proszę trzymać wciśnięty przycisk AL1 dopóty, dopóki na dole wyświetlacza nie pojawi się 6.00 oraz A1. Cyfry godzin mrugają. Aby ustawić godzinę budzenia, proszę wcisnąć ▲ / ▼ .

Proszę ponownie wcisnąć AL1. Cyfry minut mrugają. Aby ustawić minutę budzenia, proszę wcisnąć ▲ / ▼ .



Aby zakończyć tryb ustawień, proszę ponownie wcisnąć AL1. Jeśli przez 10 sek. nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wróci do wyświetlania godziny.

Aby ustawić drugi budzik, proszę trzymać wciśnięty przycisk AL2 dopóty, dopóki na dole wyświetlacza nie pojawi się 6.00 oraz A2. Aby ustawić AL2 proszę powtórzyć kroki podane dla AL1.



Włączanie i wyłączenie budzika

Aby włączyć lub wyłączyć budzik 1 lub 2 proszę wcisnąć przycisk ALM ON.OFF. Jeśli budzik jest włączony, między cyframi godzin i minut pojawi się  oraz . Aby wyłączyć obydwa budziki, proszę wcisnąć przycisk ALM ON.OFF tak, żeby zniknęły obydwa symbole  oraz .

Funkcja drzemki


Sygnal budzika rozbrzmiewa o określonej godzinie. Symbole  i/lub  mrugają.

1) Aby wyłączyć na chwilę sygnał budzenia, proszę wcisnąć przycisk SNOOZE znajdujący się na górze pośrodku urządzenia. Sygnal Zz mruga. Sygnal budzenia rozbrzmiewa ponownie po upłynięciu wcześniej zdefiniowanego czasu.

2) Aby wyłączyć budzik podczas dzwonięcia, proszę wcisnąć przycisk ALM ON.OFF. Alarm zatrzymuje się, a symbole  i/lub  przestają mrugać. Budzik rozbrzmiewa na następny dzień o tej samej porze.

Czas trwania sygnału budzenia: 2 minuty

Włączanie i wyłączenie światła budzenia

Proszę trzymać wciśnięty przycisk **SNOOZE/ LIGHT**, dopóki na ekranie nie zacznie migać symbol  i OFF. Proszę wcisnąć ▲ / ▼ i wybrać:

- 15: Światło zapala się 15 minut przed czasem budzenia i jest coraz jaśniejsze.
- 30: Światło zapala się 30 minut przed czasem budzenia i jest coraz jaśniejsze.
- OFF: Światło nie zapala się.

Aby wrócić do wyświetlania godziny, proszę ponownie wcisnąć przycisk **SNOOZE/ LIGHT**.

Białe światło LED lub funkcja zmiany koloru


1. Aby włączyć białe światło LED, proszę wcisnąć przycisk **SNOOZE/ LIGHT**. Na ekranie pojawi się L09 - ustawiony wcześniej poziom jasności białej diody LED. Aby podnieść/obniżyć poziom jasności w przedziale między 0 (najniższy), a 15 (najwyższy), proszę wcisnąć przycisk ▲ / ▼.
2. Aby włączyć światło i zmianę barw, proszę ponownie wcisnąć **SNOOZE/ LIGHT**.
3. Aby wybrać i włączyć dowolny kolor światła, proszę ponownie wcisnąć **SNOOZE/ LIGHT**.
4. Aby wyłączyć wszystkie funkcje oświetlenia, proszę ponownie wcisnąć **SNOOZE/ LIGHT**.

Jeśli przez 10 sek. nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wróci do wyświetlania godziny.

Automatyczny czujnik światła

Urządzenie wyłącza się przy pomocy automatycznego czujnika światła (prawa strona). Jak tylko w otoczeniu/w pomieszczeniu zrobi się ciemno, jasność podświetlenia tła zostaje zredukowana.

Urządzenie należy umieszczać w odległości min. 10 cm od obiektów, które przewyższają czujnik.

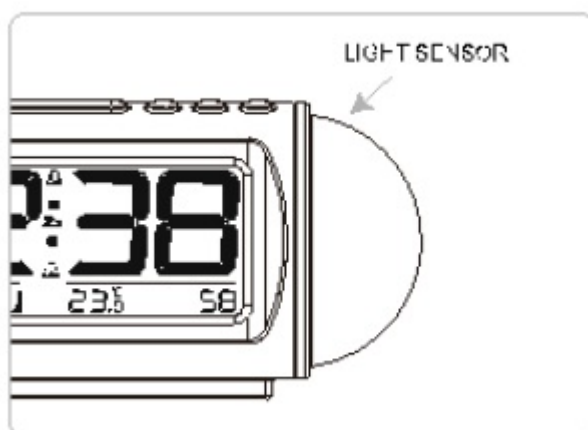

Wyświetlanie temperatury °C lub °F

Aby zmienić format wyświetlania temperatury z °C na °F, proszę wcisnąć przycisk ▼ (°C / °F).

Wyszukiwanie błędów

Przyczyną pokazywania przez urządzenie błędnych informacji lub cyfr może być rozładowanie elektrostatyczne lub źródło zakłóceń. Proszę wcisnąć przycisk Reset. Urządzenie ustawia się zgodnie z wcześniejszą definicją godziny i daty. Automatycznie rozpoczyna się wyszukiwanie sygnału radiowego.

Zabezpieczenie urządzenia

1. Urządzenia nie należy wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur, wody ani bezpośrednio działanie promieni słonecznych.
2. Zaleca się unikanie kontaktu ze środkami żrącymi.
3. Urządzenie nie może być poddawane działaniu dużej siły, narażone na wysychanie lub zawilgocenie.
4. Nie należy otwierać obudowy wewnętrznej ani manipulować przy elementach składowych urządzenia.

Dane techniczne

Zakres temperatury	0°C do +50°C (32°F do +122°F)
Rozdzielczość temperatury	0,1°C
Czas trwania alarmu	2 minuty
Drzemka	5-60 minut