

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 000672851




**Zegarek 62528, Sterowany radiowo, 3 ATM,
(ØxW) 40 mmx11 mm**



1. Opis funkcji

- Funkcja automatycznego otrzymywania fal radiowych

2. Opis produktu

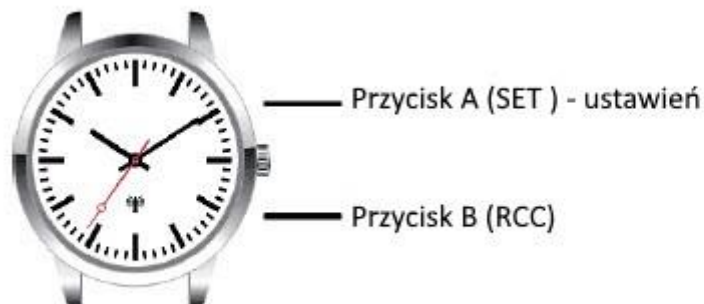

Pierwsze użycie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 3 sekundy, aby włączyć automatyczny odbiór sygnału.

Ponieważ funkcja automatycznego odbierania zostanie wyłączona po 3 dniach bez odbioru sygnału.

3.

- Naciśnij przycisk A przez 6 sekund, aby wprowadzić ustawienie czasu. Zatrzymaj czas, a następnie naciśnij przycisk B, aby ustawić czas, naciśnij przycisk B przez dwie sekundy wskazówki zaczną się ruszać, naciśnij przycisk B, aby ustawić sekundy. Następnie naciśnij przycisk B. Naciśnij przycisk A aby powrócić do normalnego trybu

- Jeśli nie otrzymasz ani nie wprowadzisz czasu wcześniej, nie wskaże żadnych innych informacji o czasie.

- Naciśnij przycisk A przez 6 sekund, wprowadź :godzinę, minuty, stan korekcji zerowej sekundy zgodnie z przyciskiem B.

4. Ręczne ustawienie czasu

W trybie ręcznego ustawienia czasu



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 6 sekund aby wejść do trybu ustawień czasu a wskazówki sekund przestaną się obracać.

- Naciśnij jeden raz przycisk B aby ustawić sekundy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 3 sekundy wskazówki sekund zaczną się obracać bardzo szybko.

- Naciśnij jeden raz przycisk B aby zatrzymać i naciśnij przycisk A jeden raz a następnie naciśnij przycisk B aby ustawić czas przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

- Jeśli jesteś blisko poprawnego czasu, możesz nacisnąć przycisk B raz za razem aby ustawić czas
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy aby zakończyć. Zegarek powróci do normalnego trybu czasu jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 1 minutę.

5. Czas letni

- Naciśnij przycisk A lub B przez 3 sekundy aż wskazówka sekund zatrzyma się, a następnie wejdź do trybu ustawień DST.
 - Naciśnij przycisk A aby ustawić tryb DST , a następnie naciśnij przycisk B raz za razem aby ustawić tryb DST (AUTO-ON-OFF) (automatyczny-włączony-wyłączony)
 - Gdy wskazówka sekund pokaże 53 sekundy oznacza to że czas zmieni się automatycznie gdy przyjdzie lato.
 - Gdy wskazówka sekund wskaże 55 sekund, oznacza to aktywację trybu DST
 - Gdy wskazówka sekund wskaże 57 sekund , oznacz to wyłączenie trybu DST
- Uwaga: gdy włączysz tryb DST, czas letni automatycznie przesunie ustawienia czasu o jedną godzinę.
- Po ustawieniach czasu letniego, naciśnij przycisk A, a wskazówka powróci do normalnego trybu czasu.



Ilustracja 1: Automatyczny DST



Ilustracja 2: włączenie DST



Ilustracja 3: wyłączenie DST

6. Ręczny odbiór czasu

W normalnym trybie ustawień



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 3 sekundy aby otrzymać sygnał radiowy. Wskazówki sekund pokażą pozycję „29 sekund”.
- W trybie wyszukiwania sygnału pozycja „29 sekund” – wskazówki sekund wskażą dobry obszar sygnału na pozycji „31 sekund”.
- Odebranie sygnału zawsze zajmuje od 3 do 7 minut. Po poprawnym odbiorze sygnału zegarek

pokaże lokalny czas. Wszystko będzie się odbywać automatycznie. Jakkolwiek, twój zegarem można również ustawić ręcznie.

- Naciśnij przycisk B aby zamknąć obowiązkowe 3 sekundy i powrócić do normalnego trybu wyświetlania czasu.

7. Automatyczny odbiór sygnału

- Zegarek odbiera sygnał automatycznie w godzinach 3:00, 4:00, 5:00 w nocy każdego dnia.
- Sygnał powinien być zawsze dobry w nocy, nie w trakcie dnia. Jeśli Twój zegarek nie będzie odbierał sygnału w trakcie dnia, po prostu zostaw do w pobliżu okna w trakcie nocy, gdzie sygnał powinien być mocniejszy.



- Przez odstanie 24 godziny naciśnij przycisk B aby zobaczyć czy odbiór został odebrany poprawnie, jeśli zostanie odebrany poprawnie pokaże „14 sekund” jeśli nie wskaże „16 sekund”.
- Naciśnij przycisk A lub B aby powrócić do normalnego trybu pracy, naciśnij przycisk B aby otworzyć odbiór radiowy.
- Automatyczna funkcja powrotu: 5 sekund bez naciskania przycisków spowoduje automatyczny powrót do normalnego trybu.

8. Kalibracja

Upewnij się, że zegarek działa normalnie przed ponowną kalibracją przesuniętej wskazówki sekund.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 3 sekundy aby sprawdzić pozycję wskazówki sekund
- Naciśnij równocześnie przycisk A i B przez więcej niż 7 sekund. Wskazówka sekund zacznie biec z dużą szybkością.
- Naciśnij przycisk B jeden raz aby zatrzymać wskazówki. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B aby przesunąć wskazówki o 3 sekundy.
- Gdy wskazówki osiągną okolice godziny 12:00, naciśnij przycisk B raz za razem aby ustawić sekundy aby mieć pewność że 3 wskazówki są wyrównane na poziomie godziny 12:00 – i tym samym zakończyć kalibrację.

Gdy kalibracja zostanie zakończona, zegarek wejdzie w ręczny tryb odbioru (działanie jest opisane w 5 punkcie tej instrukcji). Bez jakiegokolwiek działania, po upływie jednej minuty, zegarek będzie wyszukiwał sygnał automatycznie. Zegarek potrzebuje zawsze około 3-7 minut aby powrócić do normalnego trybu czasu.

9. Zasilanie – reset za pomocą ostrego przedmiotu

- Gdy zasilanie zostanie wstrzymane, wyjmij baterię. Zobacz szczegóły kalibracji w powyższym rozdziale.

10. Specyfikacja techniczna

- Bateria guzikowa : 1 x CR2016, DC 3V



11. Ostrzeżenie

- Zawsze upewnij się że koronka zegara zawsze wróci do obudowy aby zapewnić wodoodporność
- Nie używaj koronki ani przycisków w wodzie ani gdy zegarek jest mokry
- Aby przedłużyć dobry wygląd zegarka unikaj kontaktu ze zegarkiem następujących rzeczy: perfumy, lakiery do włosów, kosmetyki, detergenty, kleje i farby które mogą spowodować odbarwienie, pogorszenie działania i uszkodzenie zegarka.
- Aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu spowodowanemu przez pot. kurz i wilgoć. okresowo wytrzyj zegarek miękką, suchą ściereczką.
- Aby zapewnić trwałą trwałość, zwróć uwagę na następujące punkty: nigdy nie próbuj otwierać obudowy swojego zegarka. Baterie powinny zostać wymienione przez wykwalifikowanego technika.
- Twój zegarek jest odporny na wstrząsy, jednak uważaj, aby nie upuścić ani nie uderzyć zegarka o twarde powierzchnie, ponieważ spowoduje to uszkodzenie.

12. Uwagi dotyczące baterii

- Nigdy nie mieszaj baterii alkalicznych. standardowe (węgiel-cynk) i wielokrotnego ładowania (wodorek niklu).
- Nie mieszaj nowych i zużytych baterii.
- Nie próbuj ładować nieładownych baterii.
- Wyjmij akumulatory z urządzenia (jeśli to możliwe) przed ich naładowaniem.
- Akumulatory należy zawsze ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
- Usuń zużyte baterie.
- Nigdy nie zwieraj styków zasilania.
- Zawsze używaj zalecanych lub równoważnych rodzajów baterii.
- Zawsze zwracaj uwagę na biegunowość baterii.

13. Ustawienia strefy czasowej



Pozycja wskazania lokalnej strefy czasowej.

- Przytrzymaj i naciśnij przycisk A oraz B przez 3 sekundy aż wskazówka sekund przestanie się obracać i wejdź do trybu ustawienia strefy czasowej. Po wejściu do strefy czasowej, i gdy wskazówka sekund zatrzyma się naciśnij aktualne strefę czasową.
- Naciśnij przycisk B raz za razem aby wybrać aktualną strefę czasową
- Naciśnij dwa razy przycisk A aby powrócić do normalnego trybu czasu.
- Wybierz strefę czasową jedną z 24 dostępnych

Tabela stref czasowych

Miasto	Skrót miasta	Strefa czasowa	Pozycja wskazująca wskazówki sekund	Odebrany numer
Midway	MDY	-11	37 sekund	
Honolulu	HHL	-10	39 sekund	
Anchorage	ANC	-9	41 sekund	WWVB
Los Angeles	LAX	-9	43 sekundy	WWVB
Denver	DEN	-7	45 sekund	WWVB
Chicago	CHI	-6	47 sekund	WWVB
Nowy York	NYC	-5	49 sekund	WWVB
Caracas	CCS	-4	51 sekund	
Rio De Janeiro	RIO	-3	53 sekundy	
Recife	REC	-2	55 sekund	
Azory	AZO	-1	57 sekund	
Londyn	LON	0	59 sekund	MSF/DCF
Paryż	PAR	+1	1 sekunda	DCF/MSF
Kair	CAI	+2	3 sekundy	DCF
Moskwa	MOW	+3	5 sekund	
Dubaj	DXB	+4	7 sekund	
Karachai	KHI	+5	9 sekund	
Dhaka	DAC	+6	11 sekund	
Bangkok	BKK	+7	13 sekund	
Pekin	BJS	+8	15 sekund	BPC
Tokio	TYO	+9	17 sekund	JJY60
Sydney	SYD	+10	19 sekund	JJY60/JJY40
Numea	NOU	+11	21 sekund	
Auckland	AKL	+12	23 sekundy	

Utylizacja**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie.

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

Rozpatrzenie obowiązku zgodnie z prawem baterii

Wyładowane baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą powodować szkody dla zdrowia i środowiska. Możesz zwrócić zużyte akumulatory/ baterie do punktu sprzedaży lub punktu zbiórki.

Jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo do zanieśienia zużytych baterii do dystrybutorów lub punktów zbiórki.

<http://www.conrad.pl>