

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



**Radio rowerowe BR 28**


Produkt nr: 1093177



## Instrukcja obsługi BR 28

Obudowa:

1. Wyświetlacz LCD
2. Złącze USB
3. Złącze SD
4. Przycisk UHR
5. Przycisk MIN
6. Przycisk STUNDE
7. Przycisk UP
8. Przycisk DOWN
9. Przycisk ZEIT
10. Przycisk Play/Pause
11. Przycisk Sender ▼
12. Przycisk Sender ▲
13. Głośnik
14. Śruba zabezpieczająca pokrywę baterii
15. Kontrola głośności
16. Uchwyt mocujący do kierownicy
17. Przełącznik funkcji
18. Dioda statusu ładowania

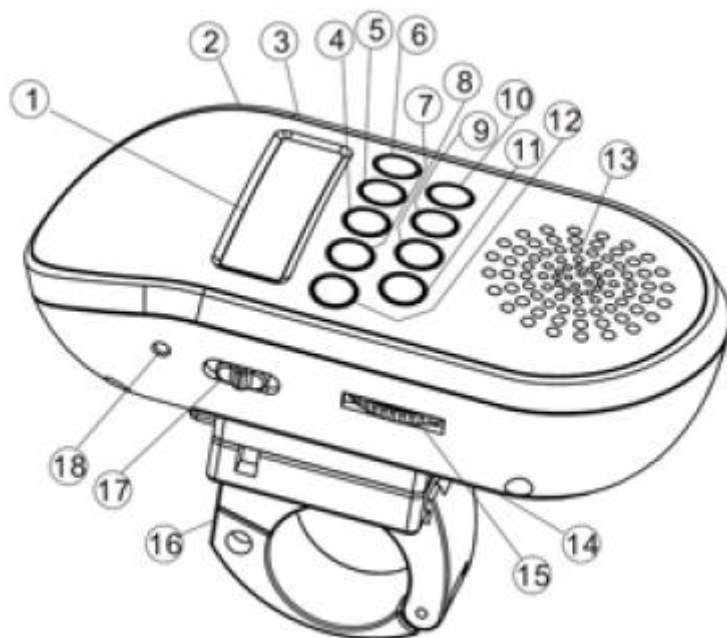

## Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie korzystaj z BR 28 w trakcie jazdy w ruchu ulicznym. Wzmożony ruch wymaga szczególnego skupienia na otoczeniu. Słuchanie muzyki i radia może rozpraszać Twoją uwagę.
- Dbaj o środowisko. Nie wyrzucaj baterii razem z innymi odpadami domowymi. Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.
- BR 28 jest zaprojektowany do użytku zewnętrznego. Jednak nie powinien być narażany na długotrwałe oddziaływanie intensywnego deszczu lub wysokiej temperatury.

## Przed pierwszym użyciem należy włożyć akumulatorki i naładować je:

- BR 28 jest zasilany akumulatorkami Li On 3.7 V / 800 mAh (w zestawie)
- Poluzuj śrubę zabezpieczającą (14) pokrywę baterii np. przy pomocy monety, następnie zdejmij pokrywę
- Następnie włóż akumulatorki do obudowy, z zachowaniem polaryzacji pokazanej na oznaczeniu w obudowie
- Zamknij obudowę i zabezpiecz za pomocą śruby (14)
- Dla ładowania akumulatorków podłącz przewód ładowania USB do slotu USB oraz podłącz do komputera lub innego urządzenia z gniazdem USB z możliwością ładowania. W trakcie ładowania wskaźnik ładowania (czerwona dioda) zapali się na czerwono. Po naładowaniu wskaźnik zmieni kolor na zielony.
- Jeśli BR 28 nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij akumulatorki

## Mocowanie do roweru

- Zamocuj uchwyt mocujący (16) po prawej lub lewej stronie kierownicy roweru. Poluzuj wkręt zaciskający całkowicie i otwórz obejmę mocującą. Następnie umieść obejmę w pożądanym miejscu na kierownicy, otwarta część obejmy powinna być skierowana w stronę przednią (przednie koło roweru). Upewnij się że wewnątrz obejmy umieszczony jest gumowy pierścień zabezpieczający, musi on być dopasowany do wewnętrznej krawędzi obejmy tak aby chwyt obejmy nie uszkodził kierownicy i zapewnij lepszą przyczepność mocowania.
- Zaciśnij obejmę dokręcając mocno śrubę.
- Wepnij radio w mocowanie na kierownicy przesuwając je aż do momentu zatrzaśnięcia mocowania.
- Aby zdjąć BR 28 z obejmy, naciśnij zacisk obejmy i wysuń radio.

### Korzystanie z radia BR 28

- Przełącz przycisk (17) w pozycję 'Radio', wyświetlacz (1) pokaże aktualnie wybraną częstotliwość.
- Ustaw przycisk kontroli głośności do pożądanego poziomu
- Wybierz kanał radiowy za pomocą przycisków (11) i (12)
- Dokładne stronienie częstotliwości jest możliwe poprzez dłuższe wciśnięcie przycisków (11) i (12)

### Odtwarzanie z USB / SD

- Przełącz przycisk (17) w pozycję 'USB/SD', wyświetlacz (1) pokaże aktualną godzinę.
- Aby odtwarzać sygnał z USB lub SD wsuń dysk USB lub kartę SD z plikami muzycznymi. Wciśnij przycisk UP (7) aby przejść do kolejnego pliku. Wciśnij przycisk DOWN (8) aby przejść do poprzedniego pliku.

### Sprawdzanie godziny

- W trybie radia na wyświetlaczu pokazywana jest częstotliwość aktualnie odtwarzanego kanału radiowego. Aby wyświetlić aktualną godzinę wciśnij przycisk UHR (4). Na wyświetlaczu przez 4 sekundy będzie wyświetlana godzina.

### Ustawianie godziny

- Zegar posiada wyświetlacz 24 godzinny. Wciśnij przycisk ZEIT (9) i ustaw czas za pomocą przycisków STUNDE (6) oraz Minute (5), następnie aby zakończyć wciśnij ponownie przycisk ZEIT.

### Podświetlenie LCD

- Podświetlenie wyświetlacza LCD będzie działać przez 3 sekundy po wciśnięciu dowolnego przycisku.

### Utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenia podlegające procesom utylizacji i recyklingu są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. "o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Oznakowanie takie oznacza, że sprzęt po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami organicznymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty prowadzące zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

#### **Wskazówki dotyczące użytkowania i utylizacji akumulatorów**

- Nie zostawiaj akumulatorów leżących bez opieki, mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta. Jeśli dojdzie do połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem jeśli zetkną się ze skórą, należy zatem stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Akumulatory nie powinny być połączone w zwarcie, otwarte lub wrzucone do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji!
- Nie należy ładować normalnych, zwykłych baterii, istnieje ryzyko wybuchu! Ładuj tylko te akumulatory, które są przeznaczone do tego celu. Należy zastosować odpowiednią ładowarkę do ładowania akumulatorów.
- Nigdy nie należy mieszać standardowych baterii z akumulatorami, powinny być używane standardowe akumulatory.
- Nie należy mieszać akumulatorów o różnym poziomie naładowania ( np. pełna i do połowy pełna ).
- Należy zawsze wymieniać cały komplet akumulatorów.
- Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa po włożeniu akumulatorów (uwaga na plus / + i minus / -).