


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **1175108**

Alarm drzwiowy PENTATECH DG6 33609 z kluczem 95 dB

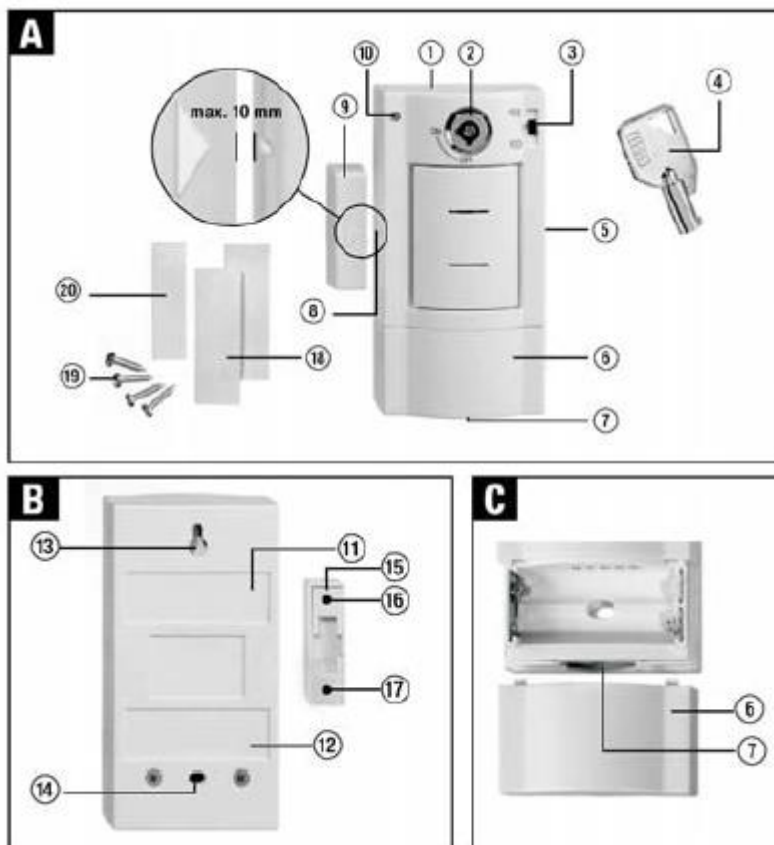



Poprawne użycie

Ten alarm drzwiowy nadaje się do monitorowania drzwi. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w suchych, zamkniętych pomieszczeniach w gospodarstwach domowych. Ten produkt może być zasilany wyłącznie dwiema bateriami typu LR03 – 1,5 V (AAA). Każde inne użycie lub modyfikacja urządzenia jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem i stwarza poważne ryzyko wypadku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia.

Przed pierwszym uruchomieniem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zapoznanie się ze stroną zawierającą ilustracje. Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Prosimy o przekazanie wszystkich dostarczonych dokumentów wraz z urządzeniem każdej osobie zamierzającej z niego korzystać.

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część tego produktu i zawiera ważne instrukcje dotyczące jego obsługi i obsługi. Należy zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. Jeżeli mają Państwo pytania lub nie są pewni obsługi urządzenia prosimy o kontakt z biurem serwisowym.

Obszar zastosowania

Alarm drzwiowy przeznaczony jest do monitorowania zamkniętych drzwi i emituje sygnał dźwiękowy w przypadku ich otwarcia. Montuje się go wewnątrz domu i nadaje się do drzwi otwieranych na prawą lub lewą stronę. Alarm drzwiowy włącza się i wyłącza za pomocą kluczyka. Za pomocą przełącznika funkcji można wybrać 2 różne tryby pracy:

- Kiedy jesteś w domu, wybierz tryb „Natychmiastowy alarm”.
- Kiedy wychodzisz, wybierz „Opóźniony alarm”. Dzięki temu masz wystarczająco dużo czasu na opuszczenie lub wejście do domu bez włączania alarmu. Alarm emituje głośny sygnał.

Zawartość opakowania

Dostarczamy alarm do drzwi z następującymi komponentami (patrz rys. A)

- 1 x alarm drzwiowy
- 1 x magnes
- 2 x klucze przełączające
- 3 x taśma klejąca
- 4 x śruby mocujące
- 1 x instrukcja obsługi

Opis

Na przodzie obudowy (patrz rys. A)

- [1] Alarm drzwi
- [2] Przełącznik kluczykowy
- [3] Przełącznik funkcji
- [4] Klucz
- [5] Oznaczenie przedstawiające prawy wyłącznik magnetyczny
- [6] Pokrywa komory baterii
- [7] Śruba mocująca pokrywę komory baterii
- [8] Oznaczenie przedstawiające lewy wyłącznik magnetyczny
- [9] Magnes
- [10] Dioda elektroluminescencyjna (LED)

Z tyłu obudowy (patrz rys. B)

- [11] Górna powierzchnia montażowa
- [12] Dolna powierzchnia montażowa
- [13] Górne mocowanie śrubowe
- [14] Dolne mocowanie śrubowe

Z tyłu obudowy magnesu (patrz rys. B)

[15] Płyta podstawowa

[16] Montaż śrubowy

[17] Montaż śrubowy

Materiał mocujący

[18] Podkładka samoprzylepna 3x

[19] Śruby mocujące 4x

[20] Podkładka samoprzylepna 1x

Dane techniczne

Napięcie robocze.....3 V DC

Pobór prądu.....maks. 200 mA

Zasilanie.....2 x baterie typu LR03 – 1,5 V (AAA)

Czujniki.....2 x przełączniki magnetyczne w bocznych obszarach obudowy urządzenia

Odległość przełączania maks.....ok. 10 mm

Poziom dźwięku sygnału alarmowego.....90 dB (± 5 dB) w odległości 1 m

Czas trwania alarmu.....maks. 90 sek

Tryby pracy:

Natychmiastowy alarm 

Opóźniony alarm 

Materiał obudowy.....Tworzywo ABS

Wymiary obudowy alarmu drzwiowego.....54 x 104 x 26 mm (szer. x wys. x gł.)

Wymiary obudowy magnesu.....12 x 40 x 13 mm (szer. x wys. x gł.)

Waga.....99 g Alarm drzwiowy z akcesoriami (baterie nie wchodzą w skład zestawu)

Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższe instrukcje służą Twojemu bezpieczeństwu i satysfakcji podczas obsługi urządzenia. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do poważnego ryzyka wypadku

Objaśnienie użytych symboli i terminów:



Niebezpieczeństwo: nieprzestrzeganie tej instrukcji zagraża życiu i zdrowiu.



Uwaga: nieprzestrzeganie tej instrukcji stwarza zagrożenie dla mienia.



Wskazówka: przestrzeganie tych rad pomoże Ci osiągnąć optymalny rezultat

**Niebezpieczeństwo**

Nie pozostawiaj małych dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Niebezpieczeństwo uduszenia.

Trzymaj dzieci z dala od urządzenia. Sygnał alarmowy jest głośny. Zagrożenie życia i ryzyko obrażeń.

Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru z urządzeniem. Zagrożenie życia i ryzyko obrażeń.

Nie używaj urządzenia w obecności osób chorych lub niepełnosprawnych oraz zwierząt. Wstrząs spowodowany sygnałem alarmowym może zagrażać życiu i stwarzać ryzyko obrażeń.

Podczas montażu urządzenia nie wolno uszkodzić przewodów gazowych, elektrycznych ani telekomunikacyjnych. Zagrożenie życia oraz ryzyko obrażeń i uszkodzeń.

Nie dopuszczaj do kontaktu nieszczelnych lub uszkodzonych baterii ze skórą lub oczami. Stosować odpowiednie rękawice i odzież ochronną. Zagrożenie życia i ryzyko obrażeń przez żrący kwas.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia, ciepła lub temperatur powyżej 50°C przez dłuższy czas. Zagrożenie życia na skutek eksplozji.

Nie zwieraj akumulatorów i nie ładuj ich. Zagrożenie życia na skutek eksplozji.

Upewnij się, że Twój słuch nie jest narażony na działanie głośnego sygnału alarmowego przez dłuższy czas. Może to spowodować poważne uszkodzenie słuchu.

Upewnij się, że sygnał alarmowy nie włącza się w pobliżu uszu. Może to spowodować poważne uszkodzenie słuchu.

**Uwaga**

Używaj urządzenia wyłącznie z bateriami typu LR03 1,5 V (AAA).

Upewnij się, że wkładasz baterie z zachowaniem właściwej polaryzacji.

Wyjmij baterie z urządzenia w przypadku dłuższych okresów nieużywania.

Używaj wyłącznie nowych baterii i w żadnym wypadku nie używaj baterii.

Upewnij się, że oba akumulatory są naładowane do tego samego poziomu.

Należy uważać, aby urządzenie nie miało kontaktu z wilgocią.

Chroń urządzenie przed silnymi polami magnetycznymi lub elektrycznymi.

Chroń urządzenie przed silnymi obciążeniami mechanicznymi i wstrząsami.

Używaj urządzenia wyłącznie z dostarczonymi oryginalnymi częściami.

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zmontowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed montażem i pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić czy dostawa jest kompletna i nieuszkodzona.

Podczas mocowania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić szklanych lub lustrzanych powierzchni skrzydła drzwi.

Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Niezastosowanie się do tej instrukcji stwarza ryzyko uszkodzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania i utraty gwarancji.

Uruchomienie wstępne

Wkładanie baterii



Uwaga: używaj wyłącznie nowych baterii i w żadnym wypadku nie używaj baterii. Upewnij się, że oba akumulatory są naładowane do tego samego poziomu.



Wskazówka: do wkręcania/wykręcania śrub potrzebny będzie śrubokręt krzyżowy, a do podważania śrubokręt płaski.

Przed włożeniem baterii należy upewnić się, że funkcja alarmu jest wyłączona.

Włóż kluczyk [4] do stacyjki [2] i obróć go do pozycji WYŁĄCZONEJ.

Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Strzałka wskazuje pozycję WYŁ. Alarm drzwi jest wyłączony.

Odkręć śrubę mocującą [7] na pokrywie komory baterii [6] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys. C).

Pociągnij pokrywę komory baterii w dół i zdejmij ją z alarmu drzwiowego.

Włóż dwie nowe baterie typu LR03 1,5 V (AAA) do komory baterii.

Upewnij się, że baterie są włożone z zachowaniem właściwej polaryzacji.

Włączanie/wyłączanie funkcji alarmowych

W alarmie drzwi można ustawić dwie różne funkcje alarmu:

Alarm natychmiastowy  i alarm opóźniony .

Czujniki magnetyczne włączonego alarmu drzwi reagują, gdy odległość od magnesu stanie się większa niż ok. 10 mm. Po zadziałaniu alarmu rozlega się głośny sygnał alarmowy przez ok. 90 sek. Po uruchomieniu alarmu dioda LED [10] świeci na zielono. Gdy tylko drzwi zostaną ponownie całkowicie zamknięte, funkcja alarmu zostaje ponownie aktywowana.

Aby zmienić tryb pracy, należy najpierw przełączyć kluczyk w pozycję „OFF”, a następnie w pozycję „ON”, aby włączyć funkcję.

Nie zostawiaj kluczyka w stacyjce, gdy włączona jest funkcja alarmu.

Włączenie funkcji alarmu

Użyj funkcji alarmu (), aby alarm drzwiowy emitował sygnał alarmowy natychmiast po otwarciu drzwi.

Całkowicie zamknąć drzwi.

Przełączyć przełącznik funkcji [3] do pozycji .

Umieść kluczyk [4] w stacyjce [2] i obróć go do pozycji ON.

Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Strzałka wskazuje pozycję ON

Funkcja alarmu zostaje natychmiast aktywowana, a dioda LED gaśnie. Po otwarciu drzwi włącza się sygnał alarmowy.

Dezaktywacja funkcji alarmu

Włóż kluczyk do stacyjki i obróć go do pozycji WYŁĄCZONEJ. Funkcja alarmu jest wyłączona.

Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Strzałka wskazuje pozycję OFF. Dioda LED jest wyłączona.

Włączenie funkcji alarmu

Użyj funkcji alarmu , aby można było wyłączyć alarm drzwi za pomocą klawisza ok. 10 sekund po otwarciu drzwi. Jeżeli w tym czasie alarm drzwi nie zostanie wyłączony, załączy się sygnał alarmowy informujący o otwarciu drzwi.

Całkowicie zamknij drzwi.

Ustaw przełącznik funkcji [3] w pozycji 

Umieść kluczyk [4] w stacyjce [2] i obróć go do pozycji ON.

Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Strzałka wskazuje pozycję ON, a dioda LED świeci na zielono przez ok. 12 - 18 sek. W tym czasie możesz opuścić pokój.

Funkcja alarmu jest aktywowana w momencie zgaśnięcia diody LED. W czasie opóźnienia po otwarciu drzwi dioda LED świeci się na czerwono przez 12 sekund. Jeżeli w tym czasie alarm drzwi nie zostanie wyłączony, załączy się sygnał alarmowy i zgaśnie dioda LED.

Dezaktywacja funkcji alarmu

Umieścić kluczyk w stacyjce i obrócić go do pozycji WYŁĄCZONEJ. Alarm jest wyłączony.

Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Strzałka wskazuje pozycję WYŁ.

Przegląd wskazań diod LED

Zielona dioda LED 12 – 18 s..... czas, w którym aktywowany jest alarm opóźniony 

Czerwona dioda LED 12 sek..... okres dezaktywacji opóźnionego alarmu 

Miga na zielono.....Zadziałał alarm

Miga na czerwono.Baterie należy wymienić

Miga na przemian na zielono/czerwono.....Zadziałał alarm

Test

Testowanie działania alarmu drzwiowego

Do testu połóż alarm na drzwiach i magnes na blacie stołu. Upewnij się, że odległość pomiędzy grotem strzałki na magnesie a znacznikiem na jednym z dwóch przełączników magnetycznych [5] lub [8] wynosi 10 mm.

Aktywuj funkcję natychmiastowego alarmu . Należy pamiętać, że w kolejnym etapie testu zostanie wyemitowany bardzo głośny sygnał alarmowy.

Zwiększ odległość między magnesem a alarmem drzwiowym. Jeżeli zabrzmi sygnał alarmowy, test zakończył się pomyślnie.

Instalacja



Uwaga: Podczas montażu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić szklanych lub lustrzanych powierzchni skrzydła drzwi. Ryzyko uszkodzenia.

Alarm do drzwi można zamontować do drzwi z zawiasem po lewej lub prawej stronie. Przymocuj urządzenie za pomocą taśmy samoprzylepnej lub śrub mocujących. W przypadku drzwi metalowych skuteczność magnesu może być zmniejszona. W takim przypadku należy zmniejszyć odległość magnesu od alarmu drzwiowego poniżej 10 mm.

Będziesz potrzebował długopisu z wymiennym tuszem, aby zaznaczyć punkty mocowania.

Umieścić magnes [9] pionowo na wysokości ok. 150 cm na ościeżnicy, bezpośrednio przy krawędzi skrzydła.

Upewnij się, że symbol strzałki na magnesie jest skierowany w stronę skrzydła drzwi (patrz także rys. A).

Upewnij się, że magnes nie dotyka skrzydła drzwi.

Zaznacz obrys obudowy magnesu na ościeżnicy drzwi.

Całkowicie zamknij drzwi.

Ustaw alarm drzwiowy na maks. Odległość od magnesu 10 mm na krawędzi skrzydła drzwi.

Upewnij się, że oznaczenie na czujniku magnetycznym [5] lub [8] znajduje się bezpośrednio obok symbolu strzałki na magnesie (patrz także rys. A).

Upewnij się, że alarm drzwiowy nie dotyka magnesu.

Na skrzydle drzwi zaznaczamy obrys obudowy sygnalizatora drzwiowego.

Taśma klejąca

Za pomocą podkładek samoprzylepnych [18] + [20] przymocuj alarm drzwiowy i magnes np. do drzwi. drzwi szklane i plastikowe.

Usuń folię ochronną z jednej strony podkładki samoprzylepnej.

Przyklej podkładkę samoprzylepną [18] równo i całkowicie do powierzchni montażowych obudowy alarmu drzwiowego [11] + [12].

Usuń folię ochronną z drugiej strony podkładki samoprzylepnej.

Zamocuj alarm na drzwiach w zaznaczonym miejscu na skrzydle drzwi.

Usuń zaznaczony kontur osłonki.

Usuń folię ochronną z jednej strony podkładki samoprzylepnej [20]

Przyklej podkładkę samoprzylepną równo i całkowicie do płyty podstawy [15] magnesu.

Usuń folię ochronną z drugiej strony podkładki samoprzylepnej.

Przymocuj magnes w zaznaczonym miejscu na ościeżnicy, tak aby strzałka wskazywała alarm drzwi.

Usuń zaznaczony kontur osłonki.

Śruby mocujące



Wskazówka: do wkręcania/wykręcania śrub potrzebny będzie śrubokręt krzyżowy, a do podważania śrubokręt płaski.

Za pomocą śrub mocujących [19] przymocuj alarm drzwiowy i magnes np. do drzwi. drzwi drewniane. Z tyłu obudowy alarmu drzwiowego znajdują się otwory do montażu śrubowego [13] + [1] . Otwory te należy zaznaczyć wewnątrz oznaczenia obrysu obudowy.

Alarm drzwi

Odkręć śrubę mocującą [7] pokrywy komory baterii [6] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zdejmij pokrywę komory baterii z obudowy alarmu drzwiowego i wyjmij baterie.

Zaznaczyć otwory wewnątrz oznaczenia na skrzydle drzwi.

Wkręć jedną śrubę mocującą ok. 9 mm w skrzydło drzwi w miejscu zaznaczonym otworem na górną śrubę mocującą [13].

Zamontuj czujnik drzwiowy na łbie górnej śruby mocującej poprzez otwór na górną śrubę mocującą.

Wkręć śrubę mocującą ok. 9 mm w skrzydło drzwi przez dolny otwór montażowy śruby [14] .

Upewnij się, że czujnik drzwiowy jest przykręcony równo do skrzydła drzwi.

Wymień baterie.

Zamocuj pokrywę komory baterii na obudowie alarmu drzwiowego.

Dokręć śrubę mocującą pokrywę komory baterii w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Usuń zaznaczony kontur osłonki.

Magnes

Otwory do montażu śrub [16] + [17] znajdują się na spodniej stronie obudowy magnesu. Otwory te należy zaznaczyć wewnątrz oznaczenia obrysu obudowy.

Ostrożnie wyjmij płytę podstawy [15] z obudowy magnesu.

Zaznaczyć otwory wewnątrz oznaczenia na ościeżnicy.

Wkręcić jedną śrubę mocującą ok. 9 mm w ościeżnicy przez każdy otwór do montażu śrubowego [16] + [17] płyty podstawy.

Upewnij się, że płyta podstawy jest przykręcona równo z ościeżnicą drzwi.

Całkowicie dociśnij obudowę magnesu do płyty podstawy.

Usuń zaznaczony kontur osłonki.

Rozwiązywanie problemów

Nie można dezaktywować funkcji alarmowych.	Nie można znaleźć kluczy.	Wyjmij baterie z komory baterii i skontaktuj się z serwisem
Funkcja alarmu jest włączona, ale nie reaguje na otwarcie drzwi.	Odległość między magnesem a przełącznikiem magnesu jest zbyt duża (lub strzałka wskazuje niewłaściwy kierunek).	Zmniejsz odległość.
Sygnal alarmowy jest słaby, a dioda LED miga na czerwono.	Baterie się wyczerpały.	Włóż nowe baterie.
Urządzenie nie działa lub nie działa prawidłowo.	- Baterie się wyczerpały - Baterie włożono z niewłaściwą polaryzacją - Strzałka na magnesie nie wskazuje oznaczenia na jednostce alarmowej.	Włóż nowe baterie. Sprawdź, czy baterie mają właściwą polaryzację i czy mają ze sobą kontakt.

Konserwacja i czyszczenie

Regularnie sprawdzaj bezpieczeństwo techniczne i działanie urządzenia.

Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć baterie.

Do czyszczenia powierzchni plastikowych i metalowych należy używać szmatki i łagodnego środka (bez rozpuszczalników).

Utylizacja

Prosimy o oddanie wszystkich materiałów opakowaniowych i baterii do najbliższego punktu utylizacji. Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz jej wdrożeniem do prawa krajowego, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i poddawać recyklingowi.

Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć baterie. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany (rozporządzenie w sprawie baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii. Baterii nie należy wyrzucać do śmieci domowych.

Gwarancja

Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu. Urządzenie zostało wyprodukowane z należytą starannością i dokładnie sprawdzone przed dostawą. Proszę zachować paragon jako dowód zakupu. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie pierwszego nabywcę i nie podlega przeniesieniu.

Ponadto gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne. Nie dotyczy nie dotyczy części ulegających zużyciu lub uszkodzeń części delikatnych np. przełączniki lub baterie. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. W przypadku włamania nie przysługuje żadne roszczenie o odszkodowanie. Alarm nie zastępuje ochrony ubezpieczeniowej i nie zastępuje obowiązku zachowania ostrożności. W przypadku nieprawidłowej i/lub niewłaściwej obsługi, użycia siły lub jakichkolwiek prac przy urządzeniu nie wykonanych przez serwis, gwarancja wygasa. Niniejsza gwarancja nie ogranicza Twoich praw ustawowych.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>