


SPEED 50-G CH #305008  
 Obudowa, pokrętło i rama z błyszczącego chromu, Kolor wentylatora: czarny

- Nowoczesne techniczne wzornictwo
- Do montażu na ścianie i odpowiednim łańcuchu
- Super silny powiew powietrza

**DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO**

Certyfikowany do użytku w przemyśle zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EC

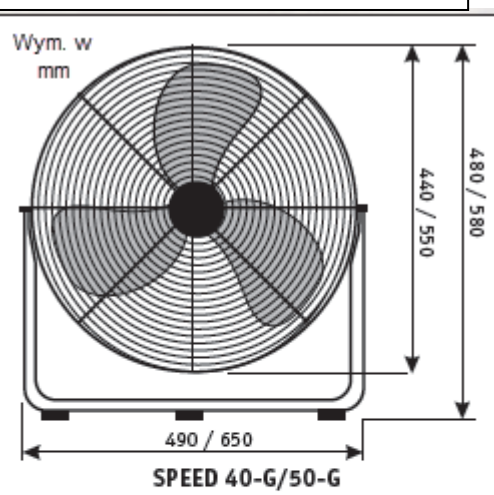

Model SPEED-G	40	50
Śred. wentylatora (mm):	400	500
Moc silnika (W):	110	120
Zasilanie (V/Hz):	220-240/~50	
Ilość biegów:	3	
Prędkość obr.	1.305	1.310
Przepływ pow. (m3/ min):	5.685	7.860
Waga (kg):	4,6	5,5

SPEED 40-G CH #304008  
 Obudowa, pokrętło i rama z błyszczącego chromu, Kolor wentylatora: czarny

Gwarancja  
 jakości  
 CasaFan  
 3 lata

The practitioner - the wind, where you need it

Solidna chromowana klatka chroni przed kontuzją.

3 prędkości za pomocą pokrętła. Możliwość regulacji pionowej.

Do montażu ściennego i podwieszenia na łańcuchu (łańcuchy nie są częścią zestawu).

Stabilna podstawa z rury stalowej z gumowymi stopkami. Wygodna obsługa i przechowywanie kabla z tyłu ekranu ochronnego.

Potężny aluminiowy wentylator.

Przewód H05RN-F 3x1,0 mm<sup>2</sup>, 2,5 m z wtyczką uziemioną do dużych obciążeń mechanicznych, do użytku w przemyśle.

Wykorzystując opcjonalny transformator ETWZ 1.0 (#891020) możliwość cichej 5-stopniowej regulacji.

Artykuł	Nr artykułu	Kolor obudowy	Kolor wentylatora	Średnica obudowy (mm)
SPEED 40-G CH	304008	Chrom błyszczący	Lakier czarny	440
SPEED 50-G CH	305008	Chrom błyszczący	Lakier czarny	550