

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 001231097

Transmitter sieciowy powerline Devolo 9320 dLAN® 1200+




dLAN® 1200+ WiFi ac



Installation

devolo

The Network Innovation

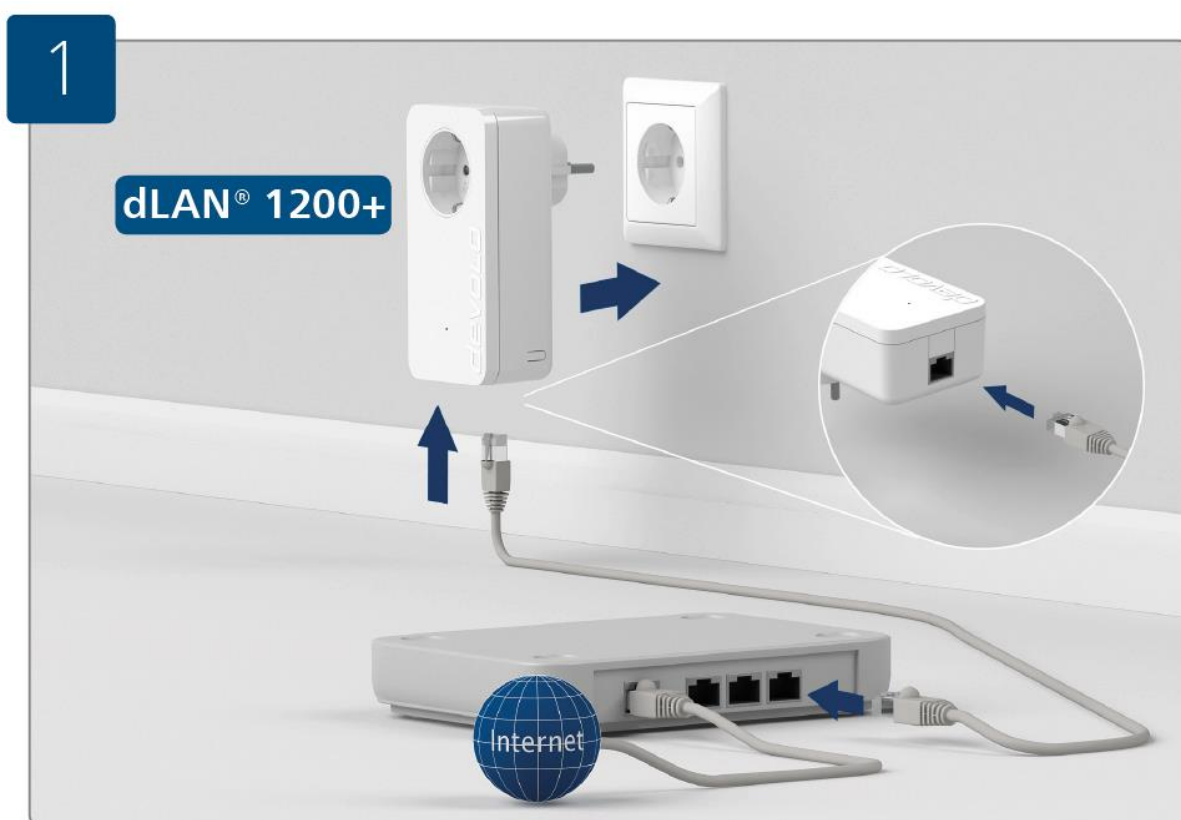

Pierwsze kroki:

Podłącz adapter dLAN® 1200+ do gniazdka sieciowego i podłącz go do routera za pomocą dołączonego kabla LAN.






Pierwsze kroki:

Zanotuj klucz Wi-Fi (klucz Wi-Fi) z tyłu zasilacza dLAN® 1200+ WiFi.



Zabezpiecz swoją sieć dLAN® (szyfrowanie):

Podłącz zasilacz sieciowy dLAN® 1200+ WiFi do dostępnego gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż zaświeci się dioda  (około 50 sekund). Naciśnij przycisk  na podłączonym zasilaczu sieciowym dLAN® 1200+ WiFi.

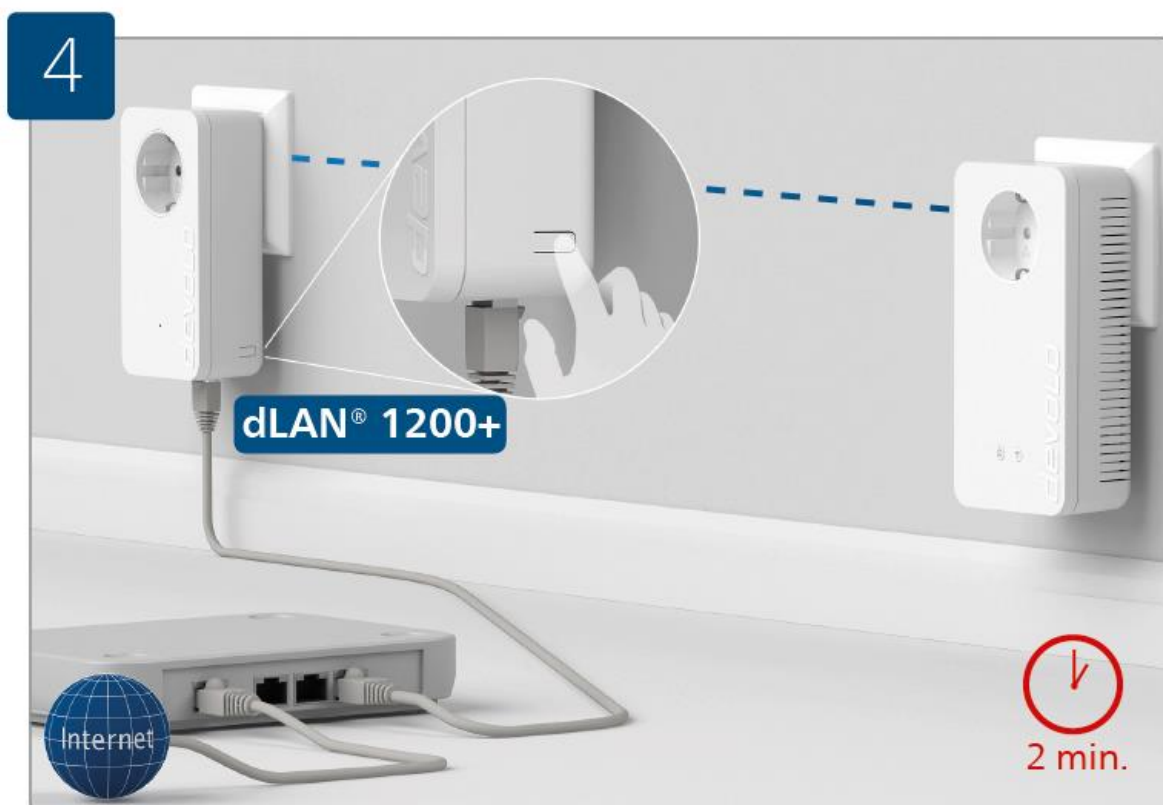


Zabezpiecz swoją sieć dLAN® (szyfrowanie):

W ciągu 2 minut naciśnij przycisk szyfrowania danych z boku karty dLAN® 1200+, która jest podłączona do routera.



Połącz urządzenie Wi-Fi z Internetem:

Skonfiguruj połączenie Wi-Fi na swoim smartfonie i/lub tablecie...

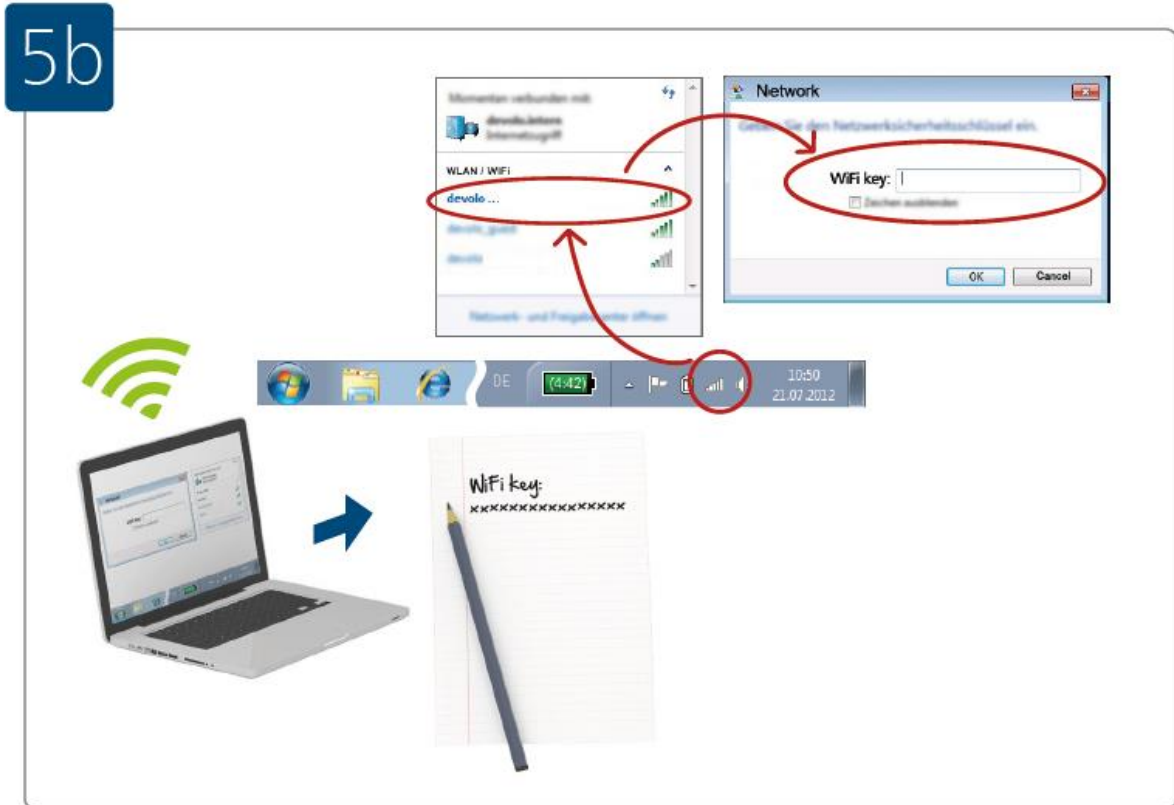

Połącz urządzenie Wi-Fi z Internetem:
 ...lub skonfiguruj połączenie Wi-Fi na swoim laptopie.



🇩🇪 Fertig!

🇬🇧 That's it!

🇫🇷 Terminé !

🇳🇱 Klaar!



To wszystko





Use the devolo Cockpit software for a simple monitoring of your dLAN® home network.



www.devolo.com/cockpit

(Użyj oprogramowania devolo Cockpit do prostego monitorowania sieci domowej dLAN®)


Use the devolo Cockpit App for a simple monitoring of your dLAN® home network.



devolo Cockpit App



Użyj aplikacji devolo Cockpit do prostego monitorowania sieci domowej dLAN®.

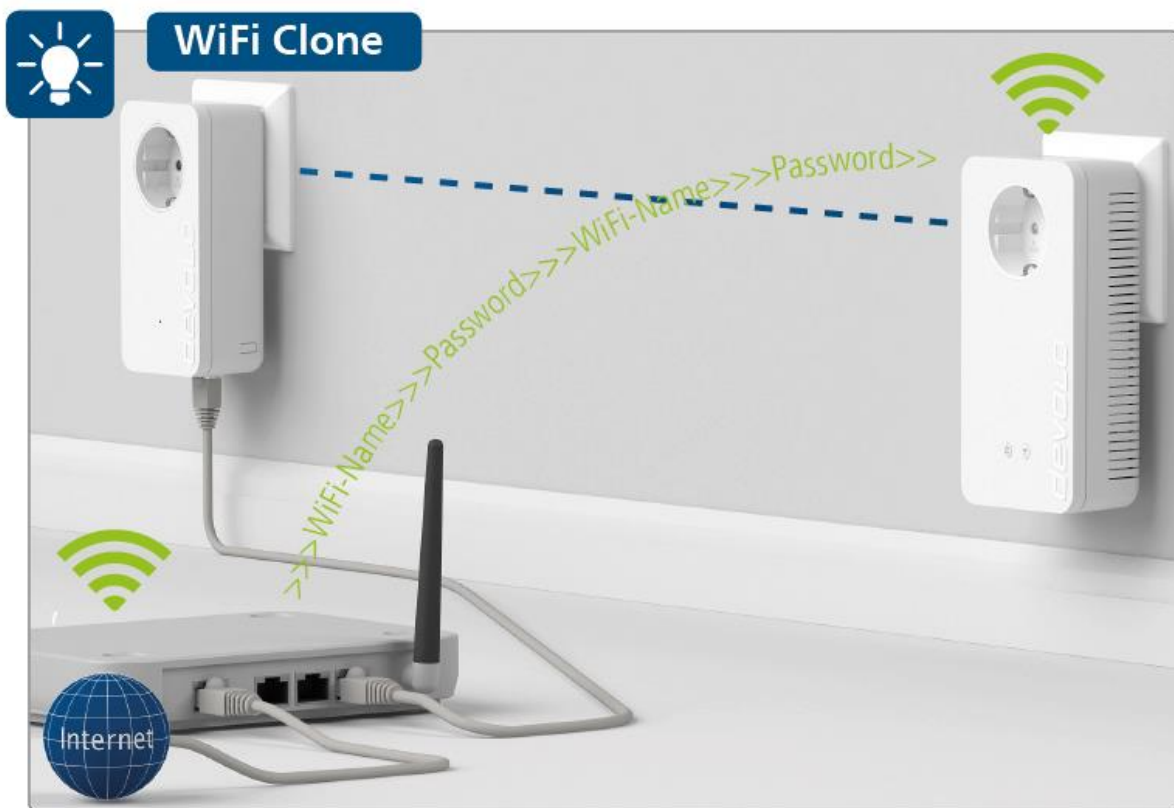


WiFi Clone pozwala uprościć i rozszerzyć sygnał Wi-Fi routera dzięki dLAN® 1200+ WiFi ac. W ten sposób dane dostępne Wi-Fi zostaną bezpiecznie przesłane z routera Wi-Fi do dLAN® 1200+ WiFi ac za naciśnięciem jednego przycisku. Wi-Fi jest wtedy dostępne w każdym pomieszczeniu w najwyższej jakości.




Skonfiguruj clone Wi-Fi:


Weź zasilacz sieciowy dLAN® 1200+ WiFi, podłącz go do dostępnego gniazdka elektrycznego w pobliżu routera (maks. odległość 10 metrów) i odczekaj ok. 1 godz. 50 sekund, aż zaświeci się dioda



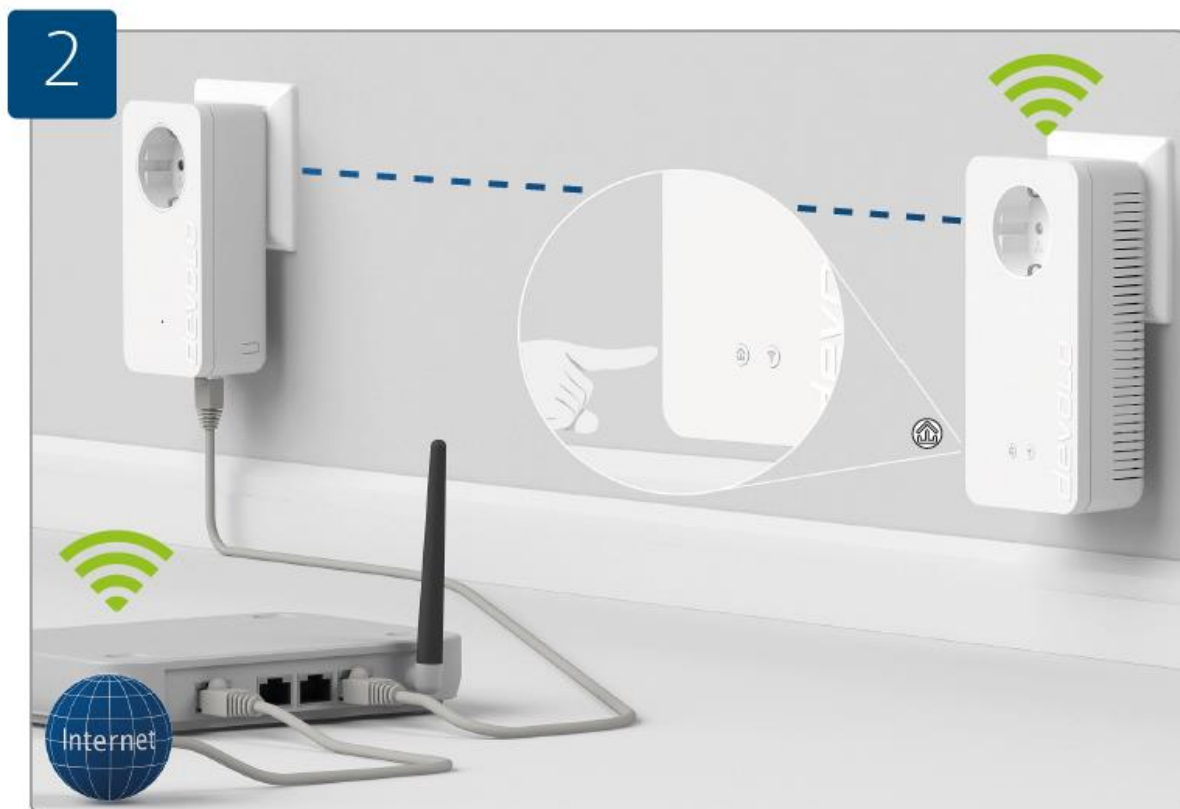

Skonfiguruj clone Wi-Fi:

Naciśnij przycisk  na zasilaczu sieciowym dLAN® 1200+ WiFi.

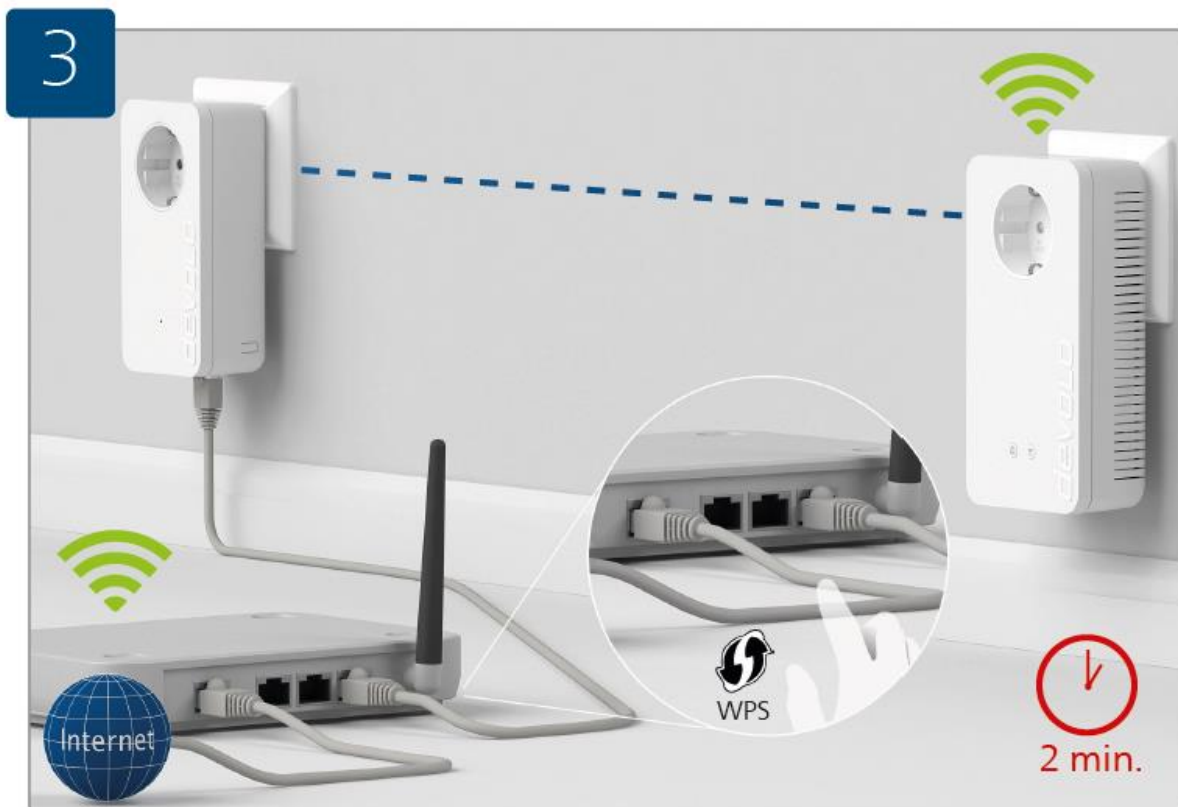


Skonfiguruj clone Wi-Fi:

Naciśnij klawisz WPS na routerze w ciągu 2 minut.


Aby dowiedzieć się, jak długo nacisnąć przycisk, zapoznaj się z instrukcją routera Wi-Fi.

4

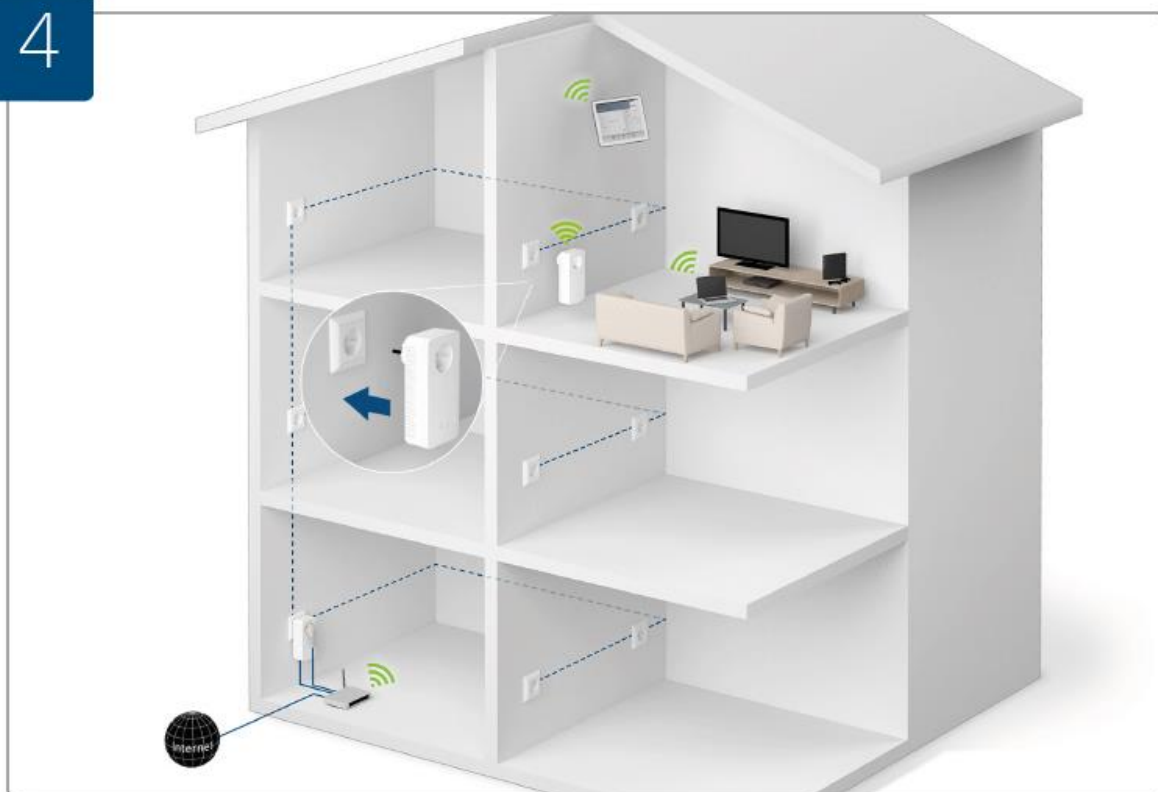

Skonfiguruj clone Wi-Fi:

Możesz teraz odłączyć zasilacz sieciowy dLAN® 1200+ WiFi i umieścić go w wybranym miejscu.

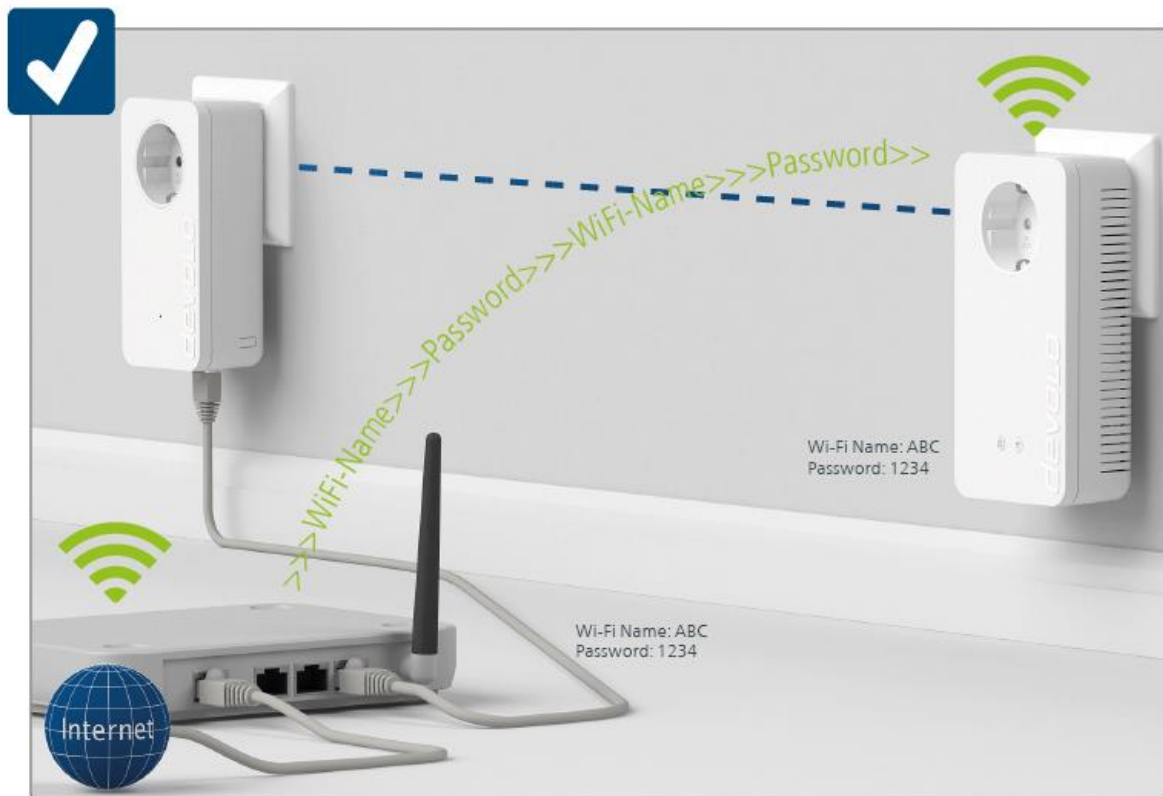

To wszystko!

Teraz Twój clone WiFi jest skonfigurowany, a Twoje Wi-Fi jest dostępne w każdym pomieszczeniu w najwyższej jakości.

Gwarancja: 3 lata

Jeśli urządzenie devolo okaże się wadliwe podczas początkowej instalacji lub w okresie gwarancyjnym, należy skontaktować się ze sprzedawcą, który sprzedał produkt. Sprzedawca zajmie się naprawą lub roszczeniem gwarancyjnym za Ciebie. Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.devolo.com/warranty.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>