

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wideodomofon Smartwares VD36W


Nr produktu **1232131**



UWAGA


1. Proszę przeczytać dokładnie instrukcję obsługi przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Nie przecinaj kabla zasilania, aby go przedłużyć; transformator nie będzie działał z dłuższym kablem. Nie wkładaj transformatora do gniazdka elektrycznego przed ukończeniem okablowania.
3. To urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
4. Nie używaj urządzeń elektrycznych w atmosferach wybuchowych, np.: w obecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłu. Urządzenia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
5. Ostrzeżenia, uwagi dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje zawarte w tej instrukcji użytkownika nie omawiają wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą się wydarzyć. Należy zrozumieć, iż oczekuje się, że użytkownik zachowa zdrowy rozsądek i ostrożność - czynniki, których nie można wbudować w to urządzenie.
6. Nie wystawiaj zasilacza urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Woda, która dostanie się do zasilacza zwiększy ryzyko porażenia prądem.
7. Nie korzystaj niewłaściwie z kabla zasilania. Nigdy nie ciągnij za kabel, aby wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Trzymaj kabel z dala od gorąca, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Zniszczone lub poplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
8. Zasilacz musi pasować do gniazdka elektrycznego. Nigdy w żaden sposób nie modyfikuj wtyczki. Niezmienione wtyczki i odpowiednie gniazdka elektryczne obniżają ryzyko porażenia prądem.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

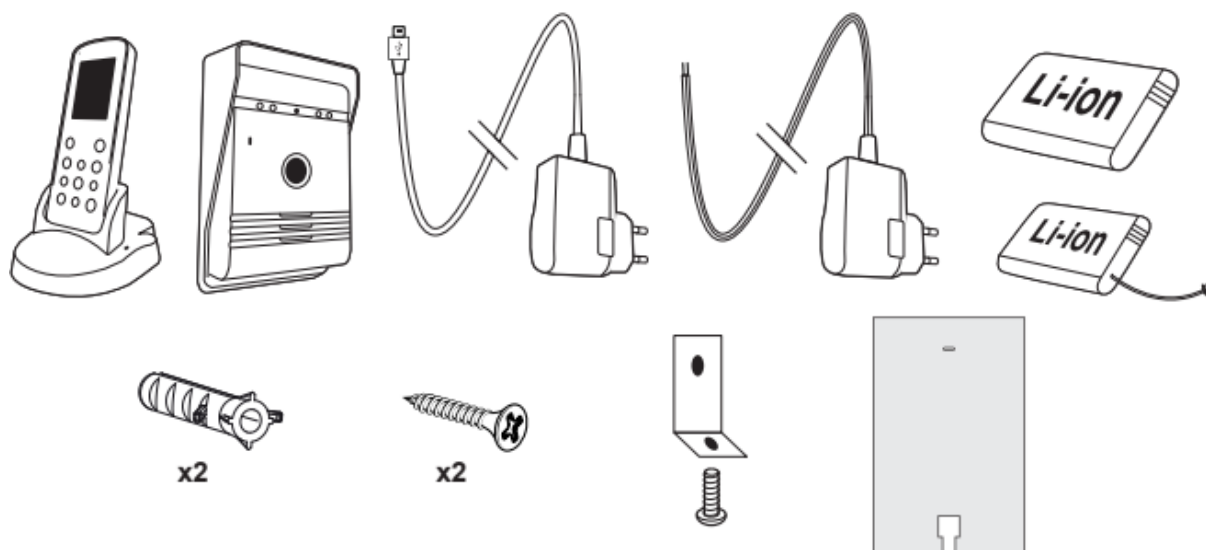


OPIS PRODUKTU

Jednostka wewnętrzna

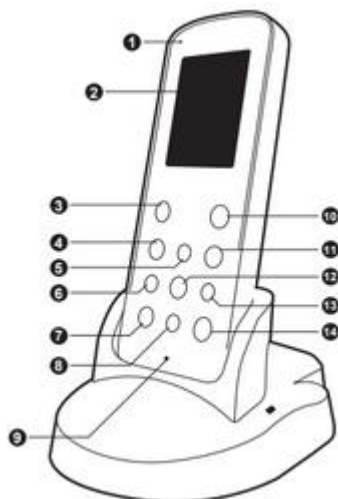


1. Dioda ładowania
2. Ekran
3. Przycisk interkomu
4. Przycisk wyjścia
5. Przycisk w górę
6. Przycisk w lewo
7. Przycisk monitoruj / usuń
8. Przycisk w dół
9. Mikrofon
10. Przycisk otwierania
11. Włącznik / Wyłącznik
12. Przycisk zdjęcia / potwierdzenia
13. Przycisk w prawo
14. Przycisk odtwarzania / ustawiania

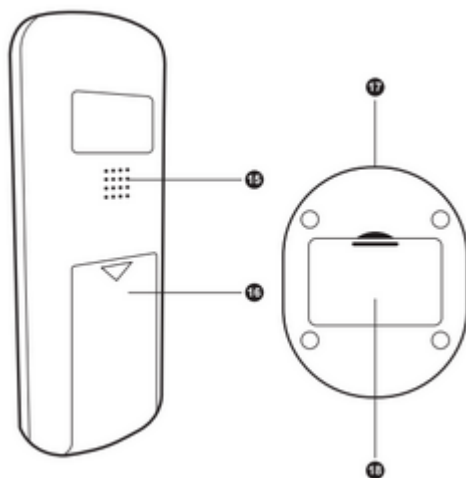

15. Głośnik
16. Komora baterii
17. Gniazdo DC
18. Ładowarka baterii jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna

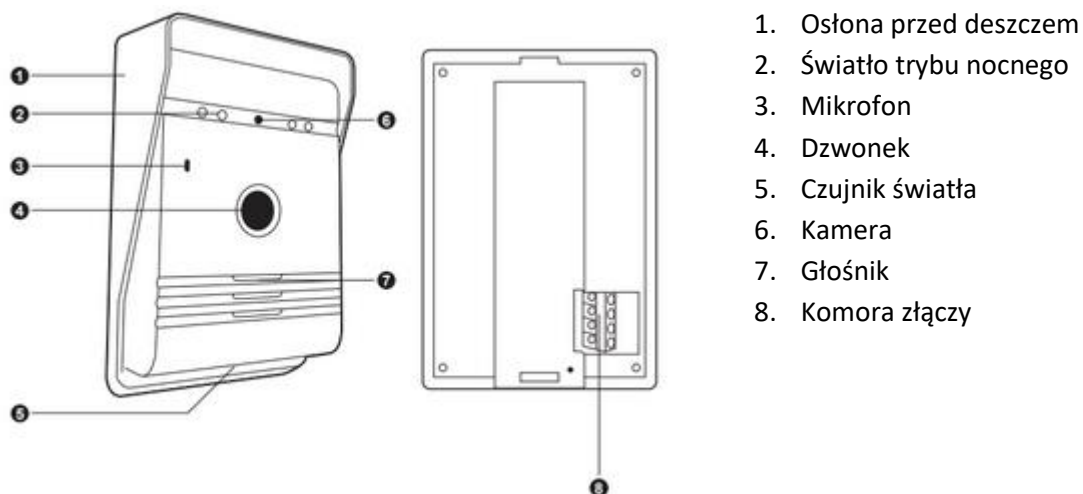

1. Osłona przed deszczem
2. Światło trybu nocnego
3. Mikrofon
4. Dzwonek
5. Czujnik światła
6. Kamera
7. Głośnik
8. Komora złączy

INSTALACJA I KONFIGURACJA

Przed montażem urządzenia w miejscu docelowym, najpierw je przetestuj. Pamiętaj, że różne materiały pomiędzy zewnętrznym interkometem, a jednostką domową będą miały wpływ na działanie urządzenia. Aby przetestować produkt, zastosuj się do wskazówek dotyczących okablowania i parowania. O ile to możliwe, zamontuj interkom zewnętrzny w suchym miejscu. Zamontuj interkom na właściwej wysokości i w miejscu pozwalającym kamerze na uchwycenie odwiedzającego.


MONTAŻ BATERII

Jednostka zewnętrzna

1. Z boku zewnętrznego interkomu znajduje się przegródka na baterie. Aby otworzyć klapkę, przesunij ją do góry.
2. Włóż zestaw baterii do przegródki, upewniając się, że tekst „Li-ion rechargeable battery” skierowany jest na zewnątrz.
3. Przesunij klapkę w dół, aż zablokuje się na swoim miejscu.


Jednostka wewnętrzna

1. Otwórz komorę baterii (16), przesuwając ją w dół.
2. Włóż zestaw baterii do przegródki, upewniając się, że jest właściwie podłączony.
3. Przesunij klapkę do góry, aż zablokuje się na swoim miejscu.

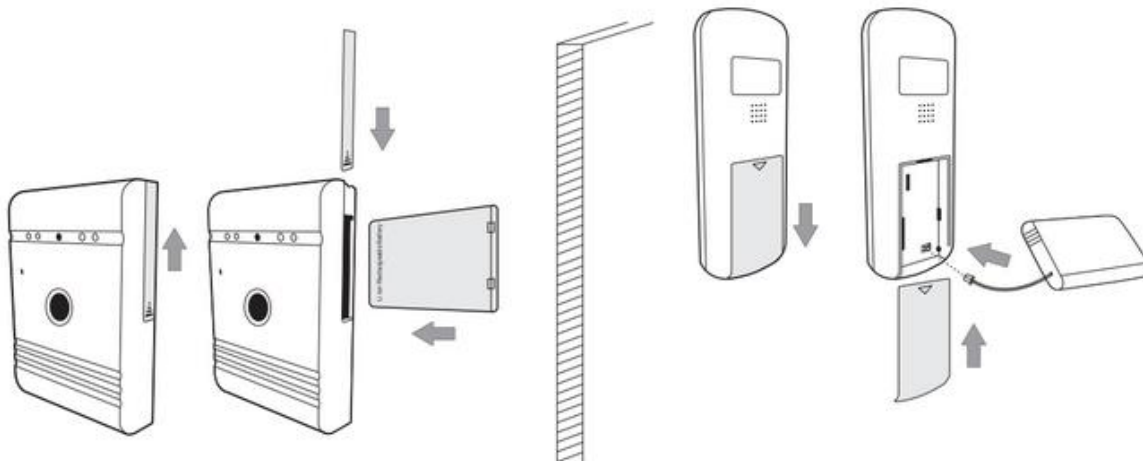

MONTAŻ NAŚCIENNY

1. Wybierz umiejscowienie zewnętrznego interkomu i używając osłony przed deszczem jako wzoru, zaznacz i wywierć otwory na dołączone do zestawu koszulki kołków rozporowych.
2. Zaznacz również i wywierć otwór na przeprowadzenie przez ścianę kabli zasilania.
3. Przepchaj kable zasilania z wewnątrz tak, aby były widoczne na zewnątrz.
4. Przyklej podkładkę uszczelniającą wewnątrz osłony przeciwdeszczowej.
5. Zamocuj osłonę przeciwdeszczową na swoim miejscu przy pomocy dołączonych mocowań. Zwróć uwagę na kątownik (5) na dolnym mocowaniu, upewniając się, że kable zasilania jest przepchnięty przez otwór znajdujący się po prawej stronie u dołu płytki oporowej.
6. Zamocuj kable zasilania do interkomu tak, jak to pokazano na diagramie okablowania poniżej.
7. Włóż najpierw górną część interkomu w osłonę przeciwdeszczową, a następnie umieść na swoim miejscu część dolną, nad kątownikiem.
8. Przykręć śrubką interkom do osłony przeciwdeszczowej.

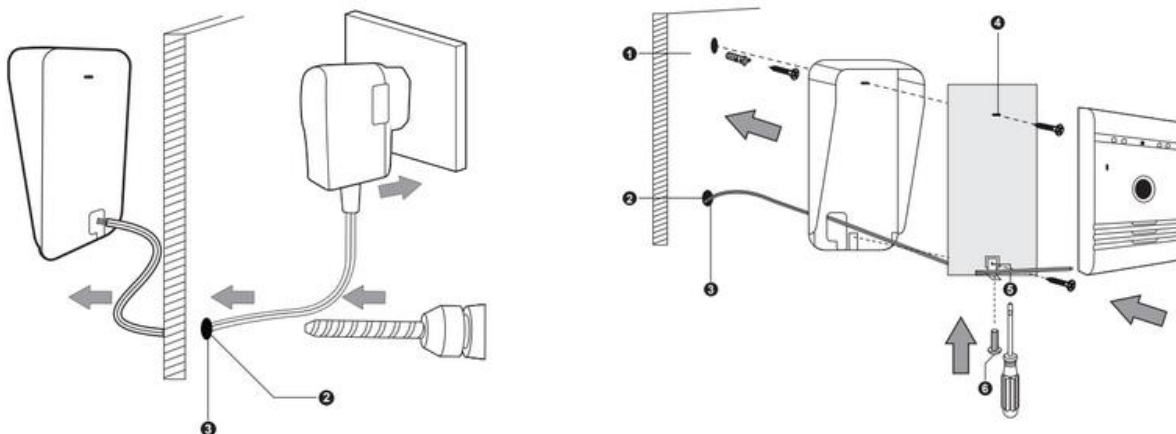


OKABLOWANIE

Jednostka zewnętrzna



1. Podłącz zasilanie DC do styków oznaczonych + i -, zwracając uwagę na właściwe umiejscowienie przewodów.
2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, podłącz kable zamka drzwi do 2 styków, upewniając się, że zamek posiada odpowiednie zasilanie. (Elementy DB5005 i DB5005L - nie dołączone do zestawu)

Ładowanie jednostki wewnętrznej

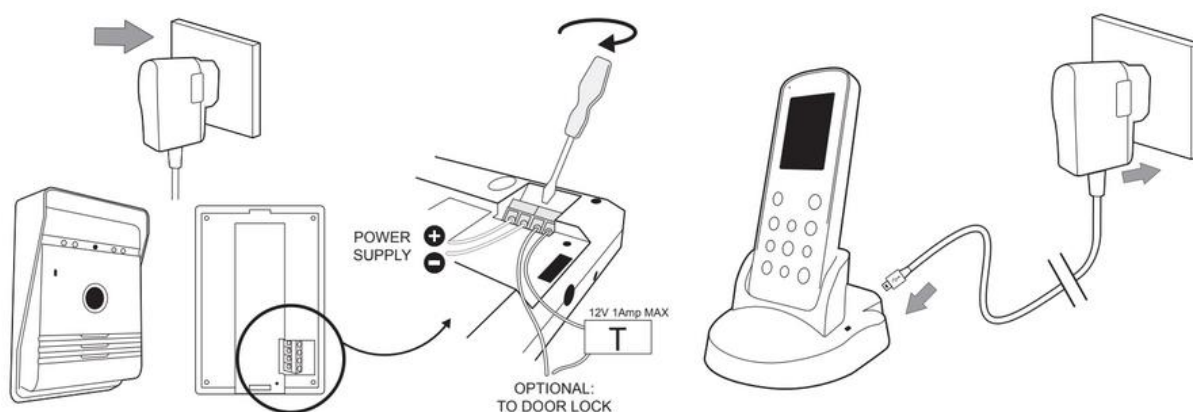1. Podłącz przewód USB do bazy monitora domowego, włóż zasilacz do gniazdka elektrycznego i go włącz.





PAROWANIE




1. Naciśnij przycisk zasilania (11) , aby wyłączyć ekran.
2. Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk (3) , aż na ekranie pojawi się komunikat „parowanie”.
3. Naciśnij raz przycisk DZWONKA (4) na jednostce zewnętrznej, aby ją włączyć.
4. PRZYTRZYMAJ wciśnięty przycisk DZWONKA (4) na interkomie zewnętrznym przez 10 sekund.
5. Na ekranie monitora pojawi się komunikat „sukces”, wskazujący na zakończenie parowania.
6. Jeśli parowanie nie powiedzie się, na ekranie monitora pojawi się komunikat „awaria” - proszę w takim przypadku powtórzyć kroki 2, 3 i 4.

IKONY NA EKRANIE


Jednostka zewnętrzna

1. Gdy odwiedzający naciśnie dzwonek (4) interkomu zewnętrznego, jednostka wewnętrzna zadzwoni i uaktywni ekran. Jednostka wewnętrzna automatycznie pokaże obraz odwiedzającego.
2. Naciśnij przycisk interkomu (3) , aby porozmawiać z odwiedzającym.
3. Naciśnij przycisk Wyjścia (4) , aby zakończyć rozmowę - ekran automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania.

Jednostka wewnętrzna



1. Przycisk monitor/usuń (7)  może zostać użyty, aby zobaczyć, kto stoi przed drzwiami, gdy zewnętrzny przycisk DZWONKA nie został naciśnięty. (Dostępne tylko, gdy interkom zewnętrzny podłączony jest do sieci elektrycznej)
2. Naciśnij przycisk interkomu (3) , aby porozmawiać z odwiedzającym.
3. Naciśnij przycisk Wyjścia (4) , a ekran przełączy się w tryb oczekiwania.

Otwieranie












1. Po zidentyfikowaniu osoby dzwoniącej naciśnij przycisk otwierania  (10), aby otworzyć drzwi. (Działa tylko z elektrycznym mechanizmem otwierania drzwi, korzystającym z osobnego źródła zasilania, MAKS. 12 V 1 A - elementy DB5005 i DB5005L - nie dołączone do zestawu.)

OBSŁUGA










Zdjęcie

1. Gdy odwiedzający naciśnie przycisk dzwonka (4) na zewnętrznym interkombie, jednostka wewnętrzna automatycznie wykona zdjęcie.
2. Na jednostce wewnętrznej naciśnij przycisk zdjęcie/potwierdź  /  (12) , aby zrobić dodatkowe zdjęcie odwiedzającemu.







Wyświetlanie/usuwanie zdjęcia








1. Na jednostce wewnętrznej naciśnij przycisk odtwarzania/ustawiania  /  (14) , aby wejść do menu zdjęć.
2. Naciśnij przycisk w górę  (5) lub w dół  (8) , aby wyświetlić zapisane zdjęcie.
3. Naciśnij przycisk monitor/usuń  /  (7) , aby otworzyć okienko dialogowe usuwania.
4. Naciśnij przycisk w lewo  (6) lub w prawo  (13) , aby wybrać Tak/Nie.
5. Naciśnij przycisk zdjęcie/potwierdź  /  (12) , aby potwierdzić.
6. Naciśnij przycisk wyjścia  (4) , aby wyjść.

Aby usunąć wszystkie zdjęcia












1. Na jednostce wewnętrznej naciśnij przycisk odtwarzania/ustawiania  /  (14) , aby wejść do menu zdjęć.
2. Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk monitor/usuń  /  (7) , aż pojawi się komunikat „usuń wszystkie“.
3. Naciśnij przycisk w lewo  (6) lub w prawo  (13) , aby wybrać Tak/Nie.
4. Naciśnij przycisk zdjęcie/potwierdź  /  (12) , aby potwierdzić.
5. Naciśnij przycisk wyjścia  (4) , aby wyjść.

Ustawianie godziny/daty












1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk odtwarzania/ustawiania  /  (14) przez 3 sekundy, aby wejść do głównego menu.
2. Naciśnij przycisk w górę  (5) lub w dół  (8) , aby poruszać się po opcjach menu i dojść do godziny/daty.
3. Naciśnij przycisk zdjęcia/potwierdzenia  /  (12) , aby wejść do podmenu.

4. Naciśnij przycisk w górę  (5) lub w dół  (8) , aby dopasować ustawienia.
5. Naciśnij przycisk w lewo  (6) lub w prawo  (13) , aby poruszać się po opcjach godziny/daty.
6. Naciśnij przycisk zdjęcia/potwierdzenia  /  (12) ,aby zapisać i wyjść.
7. Naciśnij przycisk wyjścia  (4) , aby wyjść.

Regulacja jasności monitora

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk odtwarzania/ustawiania  /  (14) przez 3 sekundy, aby wejść do głównego menu.
2. Naciśnij przycisk w górę  (5) lub w dół  (8) , aby poruszać się po opcjach menu i dojść do jasności.
3. Naciśnij przycisk zdjęcia/potwierdzenia  /  (12), aby wejść do podmenu.
4. Naciśnij przycisk w górę  (5) lub w dół  (8) , aby wybrać poziom.
5. Naciśnij przycisk zdjęcia/potwierdzenia  /  (12) ,aby zapisać i wyjść.
6. Naciśnij przycisk wyjścia  (4) , aby wyjść.


Regulacja głośności dzwonka

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk odtwarzania/ustawiania  /  (14) przez 3 sekundy, aby wejść do głównego menu.
2. Naciśnij przycisk w górę  (5) lub w dół  (8) , aby poruszać się po opcjach menu i dojść do głośności.
3. Naciśnij przycisk zdjęcia/potwierdzenia  /  (12), aby wejść do podmenu.
4. Naciśnij przycisk w górę  (5) lub w dół  (8) , aby wybrać poziom.
5. Naciśnij przycisk zdjęcia/potwierdzenia  /  (12) ,aby zapisać i wyjść.
6. Naciśnij przycisk wyjścia  (4) , aby wyjść.

Ustawianie sygnału dzwonka

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk odtwarzania/ustawiania / (14) przez 3 sekundy, aby wejść do głównego menu.
2. Naciśnij przycisk w górę (5) lub w dół (8), aby poruszać się po opcjach menu i dojść do sygnału dzwonka.
3. Naciśnij przycisk zdjęcia/potwierdzenia / (12), aby wejść do podmenu.
4. Naciśnij przycisk w górę (5) lub w dół (8), aby wybrać dzwonek.
5. Naciśnij przycisk zdjęcia/potwierdzenia / (12), aby zapisać i wyjść.
6. Naciśnij przycisk wyjścia (4), aby wyjść.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASIĘGU

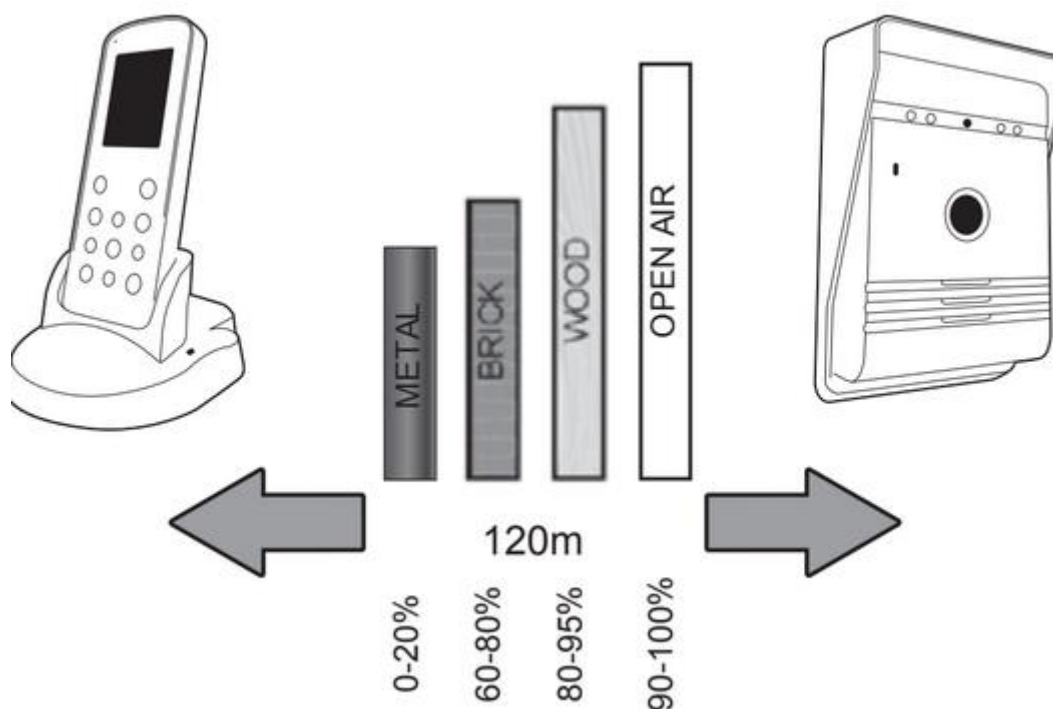

Przed wierceniem otworów przetestuj dzwonek, by sprawdzić, czy znajduje się on w zasięgu działania. Zasięg bezprzewodowy jest pogarszany przez niektóre materiały/konstrukcje. Sprawdź przed montażem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość robocza	2400-2483.5 MHz
Prędkość transmisji	15-25 fps (tylko dla efektywnego dystansu)
Zasięg działania na terenie otwartym	120 m
Moc TX	14 – 18 dBm
Czułość RX	-85 dBm
Temperatura pracy	-10°C - +50°C
Temperatura przechowywania	-20°C - +60°C
Wilgotność pracy	≤85% rel. wilg.

KAMERA ZEWNĘTRZNA


Typ czujnika obrazu	CMOS
Kąt widzenia	55°
Napięcie zasilania	DC 5V 1A
Zużycie prądu	250 mA (± 50 mA)
Czas ładowania	Okolo 5 godzin
Bateria	3.7v 1500 mAH
Zasilacz	IP: 240v OP: 5v 1A




JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Rozmiar ekranu	2.4 cala
Rozdzielczość	320 x 240 (RGB)
Napięcie zasilania	DC 5V 1A
Zużycie prądu	350 mA (± 50 mA)
Czas ładowania	Okolo 5 godzin
Format zdjęć	JPEG
Bateria	3.7v 1200 mAH
Zasilacz	IP: 240v OP: 5v 1A

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie powinno się zakłócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Nie pozwól urządzeniu zetknąć się bezpośrednio ze źródłem gorąca lub otwartym płomieniem.
- Działanie produktu może zostać zakłócone przez silne interferencje elektromagnetyczne.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie nie może być wystawione na ochłapanie i nie może być zanurzane w wodzie.
- Na urządzeniu nie można stawiać przedmiotów napełnionych płynami, np.: wazonów.
- Aby zapewnić wystarczającą wentylację, pozostaw wokół urządzenia około 10 cm wolnej przestrzeni.
- Upewnij się, że przycisk dzwonka jest zamontowany w miejscu, gdzie nie może zostać zanurzony w wodzie/deszczu.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym urządzeniem.
- Wymiana baterii musi zostać dokonana przez osobę dorosłą.
- Wyjmij z urządzenia zużyte baterie.
- Nie wrzucaj baterii do ognia - mogą one eksplodować lub wyciec.
- Nie powoduj spięcia łącząc ze sobą styki baterii.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych ze standardowymi (węglowo-cynkowymi), litowymi lub akumulatorkami.
- Nie pozwól urządzeniu zetknąć się bezpośrednio ze źródłem gorąca lub otwartym płomieniem.
- Nie pozwalaj na to, aby woda weszła w kontakt z bateriami lub przewodami.
- Montuj uważnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
- Podczas montażu baterii w przegródce, zwróć uwagę na odpowiednią polaryzację (+)/ (-).
- Korzystaj wyłącznie z rekomendowanych baterii.
- Jeśli urządzenie będzie nieużywane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Trzymaj urządzenie z daleka od małych dzieci.
- Nieużywane baterie przechowuj w ich oryginalnym opakowaniu.
- Pod koniec okresu używalności, urządzenie musi zostać oddane do punktu skupu, aby wyjąć z niego baterie.

 Zgodne ze wszelkimi rozporządzeniami europejskimi



 Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być utylizowany z innymi odpadkami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec możliwemu zagrożeniu środowiska lub ludzkiego zdrowia ze strony niekontrolowanego wyrzucaniu śmieci, proszę oddzielić ten produkt od innych typów odpadków i odpowiedzialnie go zrecyklingować. Aby oddać swoje zużyte urządzenie, proszę skorzystać z systemu zwrotów i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Odbierze on to urządzenie, aby chronić środowisko.