

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 1307738

**Budzik TFA Kat.Nr. 60.2015, cyfrowy,
Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny,
(DxSxW) 78 x 120 x 35 mm**



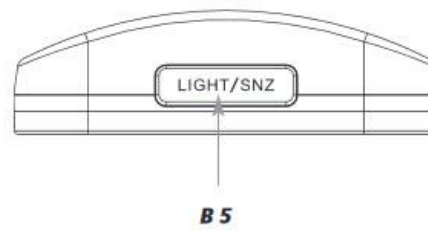




Fig. 1



Fig. 2

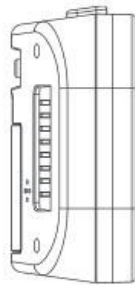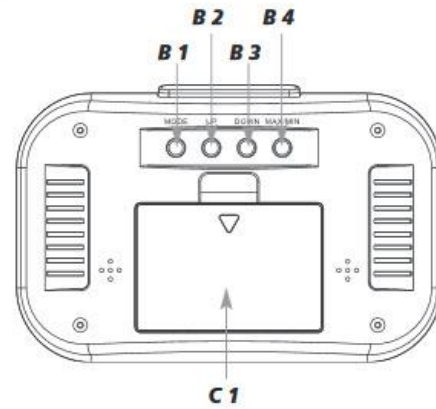

Dziękujemy za wybór produktu marki TFA

1. Przed pierwszym użyciem

- Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Informacje w niej zawarte pomogą zapoznać się z urządzeniem, dowiedzieć się na temat działania wszystkich jego funkcji i elementów, aby dowiedzieć się ważnych szczegółów na temat pierwszego użycia, obsługi i uzyskania pomocy w czasie awarii.
- Przestrzeganie instrukcji zawartych w tej instrukcji obsługi zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia i utraty podstawowych praw wynikającej z nieprawidłowego użytkownika urządzenia.
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji. Również, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędne odczyty oraz wszelkie konsekwencje z nich wynikające.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na porady bezpieczeństwa
- Należy zachować tą instrukcję do użycia w przyszłości

2. Zawartość dostawy

- Budzik cyfrowy
- Instrukcja obsługi

3. Zakres funkcji i wszystkie korzyści wynikające z zakupu nowego urządzenia

- Kolorowe podświetlenie (po naciśnięciu)
- Wskaźnik temperatury i wilgotności
- Poziom komfortu
- Funkcja maksymalnych i minimalnych wartości
- Alarm z funkcją drzemki
- Data oraz dzień tygodnia

4. Dla Twojego bezpieczeństwa

- produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do dziedziny zastosowania opisanego powyżej. Powinien być stosowany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione



Uwaga – ryzyko zranienia!

- zachowaj to urządzenie oraz baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci
- baterie nie mogą być wrzucane do ognia, demontowane lub ładowane ponownie. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- baterie zawierają szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie powinny zostać zmienione na nowe tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek baterii.
- Nigdy nie należy używać połączenia starych-wyładowanych baterii oraz nowych baterii, jak również baterii różnych typów. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary – odporne na substancje chemiczne.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu skrajnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią.

5. Elementy obsługi

A: Wyświetlacz (obrazek1):

A1: czas/data/ czas alarmu

A2: Symbol pogody

A3: Symbol alarmu

A4: Dzień tygodnia

A5: Poziom komfortu

A6: Wilgotność

A7: Temperatura

B: Przyciski (Obrazek2):

B1: Przycisk MODE (trybu)

B2: Przycisk UP

B3: Przycisk DOWN

B4: Przycisk MAX/MIN

B5: Przycisk LIGHT/SNZ (na górnej części)

C: Obudowa (obrazek 2)

C1: Komora baterii

6. Rozpoczynanie pracy

- Otwórz komorę baterii i włóż trzy nowe baterie 1,5 V AAA. Upewnij się czy polaryzacja baterii jest prawidłowa.

- Urządzenie zaalarmuje 1 włączenie krótkim sygnałem dźwiękowym a wszystkie segmenty wyświetlacza wyświetlą się na moment.

6.1 Uwaga

- Dla lepszych ustawień urządzenia, naciśnij przycisk LIGHT/SNZ aby wyłączyć podświetlenie przez 8 sekund

- Jak podświetlenie się wyłączy, na początku naciśnij przycisk LIGHT/SNZ a następnie przycisk ustawień.

7. Jak obsługiwać

7.1 Ustawienie zegara

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy w trybie czasu

- Cyfry godzin zaczną migać

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN aby ustawić godziny

- Naciśnij ponownie przycisk MODE, możesz ustawić minuty za pomocą przycisków UP lub DOWN

- Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku MODE

- Wyświetlacz pokaże aktualny czas

7.2 Ustawienie daty

- Naciśnij ponownie przycisk MODE w trybie czasu

- Data pojawi się na wyświetlaczu



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE

- Cyfry roku zaczną migać

- Naciśnij przycisk UP lub DOWN aby ustawić rok

- Naciśnij przycisk MODE aby dokonać ustawień w następującej sekwencji: miesiąc oraz dzień. Naciśnij przycisk UP lub DOWN aby wprowadzić ustawienia.
- Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku MODE.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk MODE aby powrócić do aktualnego czasu.

7.3 Ustawienie czasu alarmu

- Naciśnij dwukrotnie przycisk MODE w trybie czasu
- Symbol alarmu  oraz czas (domyślny) pojawi się na wyświetlaczu
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE
- Cyfry godzin zaczną migać
- Naciśnij przycisk UP lub DOWN aby ustawić godziny
- Naciśnij ponownie przycisk MODE a następnie możesz ustawić minuty za pomocą przycisków UP lub DOWN.
- Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku MODE
- Wyświetlacz pokaże czas alarmu
- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu naciśnij przycisk UP w trybie czasu
- Symbol alarmu zniknie z wyświetlacza
- Kiedy zabrmi alarm, możesz zatrzymać alarm za pomocą naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku
- Możesz włączyć funkcję drzemki za pomocą naciśnięcia przycisku LIGHT/SNZ.
- Symbol  zacznie migać a alarm zostanie przerwany na 8 minut.
- Jeśli alarm nie został zatrzymany ręcznie, wyłączy się automatycznie po kilku minutach i zostanie włączony w tym samym czasie.

7.4 Ustawienia wyświetlania czasu 12 oraz 24 godzinowego

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP aby wybrać wyświetlanie czasu 12 oraz 24 godzinowego
- W trybie wyświetlania 12 godzinowego symbol AM lub PM pojawi się na wyświetlaczu

7.5 Wyświetlenie temperatury

- Naciśnij przycisk DOWN aby wybrać wyświetlenie jednostki temperatury w °C (Celsjusza) lub °F (Fahrenheita) jako jednostkę temperatury

7.6 Odczytywanie czasu alarmu oraz daty

- Naciśnij przycisk MODE w trybie czasu aby wyświetlić ustawiony czas alarmu oraz datę

7.7 Funkcja wartości maksymalnych/minimalnych

- Naciśnij przycisk MAX/MIN aby wyświetlić maksymalne wartości (MAX) dla wewnętrznej temperatury i wilgotności.
- Naciśnij przycisk MAX/MIN ponownie aby wyświetlić minimalne (MIN) wartości wewnętrznej temperatury oraz wilgotności
- Naciśnij ponownie przycisk MAX/MIN aby powrócić do trybu wyświetlania czasu
- istnieje automatyczny reset maksymalnych i minimalnych wartości (o północy 0:00)

7.8 Wskaźnik komfortu

- Na wyświetlaczu pojawią się symbole z twarzą które wskazują poziom komfortu



MOKRO < 40%



KOMFOTOWO 40.....70%; 20°C.....25°C



MOKRO >70%

Brak symbolu – 40.....70%; <20°C / >25°C

7.9 Symbole pogody



Słonecznie , częściowe zachmurzenie, zachmurzenie, deszczowo

- 4 symbol pogody (słonecznie, częściowe zachmurzenie, zachmurzenie, deszczowo) reprezentują pogodę

- Urządzenie nie posiada czujnika ciśnienia atmosferycznego. Symbole pogody są przedstawiane na podstawie bieżącej temperatury oraz wartości wilgotności.

8. Czyszczenie i konserwacja

-Do czyszczenia urządzenia należy użyć miękkiej wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować rozpuszczalników ani środków do szorowania.

- Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy okres czasu.

- Trzymaj urządzenie w suchym miejscu

8.1 Wymiana baterii

- Wymień baterie na nowe jeśli funkcje urządzenia przestały działać

- Otwórz komorę baterii i włóż trzy nowe baterie 1,5 V AA, zgodnie z prawidłową polaryzacją

- Umieść urządzenie w suchym miejscu

9. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak wyświetlenia wartości / Błędne wyświetlenia	> upewnij się że polaryzacja baterii jest prawidłowa > wymień baterie na nowe

Jeśli urządzenie nie działa, pomimo tych uwag należy skontaktować się z dostawcą u którego zostało zakupione.

10 Specyfikacja techniczna

Zakres pomiaru temperatury.....	0°C...+50°C, +32°F....+122°F
Zakres pomiaru wilgotności.....	20%....99%
Pobór mocy.....	3 baterie 1,5 V AAA (nie dołączone)
Wymiary obudowy.....	120 x 35 x 78 mm
Waga.....	134 g (tylko urządzenie)