



**D-Link**<sup>®</sup>

WIRELESS AC1200 DUAL BAND ACCESS POINT  
DAP-1665

**QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE**

INSTRUKCJA INSTALACJI

# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



## **WIRELESS AC1200 DUAL BAND ACCESS POINT DAP-1665**

Uwaga: Przy użyciu dwóch odłączanych anten.



## **ZASILACZ SIECIOWY 12V 1A (W TYM DWA ADAPTERY) DOSTARCZA ZASILANIE DO URZĄDZENIA DAP-1665**




## **KABEL ETHERNET (CAT5 UTP) UŻYJ DO PODŁĄCZENIA KOMPUTERA**



## **PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NA Dysku CD**




## **INFORMACJA O KONFIGURACJI WI-FI ZAWIERA INFORMACJE O POŁĄCZENIU WI-FI**

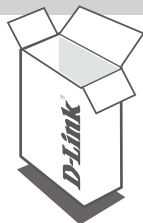

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.


# INSTALACJA PRODUKTU

## INSTALACJA URZĄDZENIA

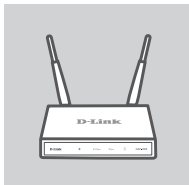


### UMIEŚĆ PUNKT DOSTĘPU W DOGODNYM MIEJSCU

Ustaw punkt dostępu na otwartej przestrzeni obszaru pracy w celu uzyskania lepszego zasięgu bezprzewodowego. Jeśli korzystasz z repeatera, upewnij się, że punkt dostępu znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej, z której sygnał chcesz przekazywać.

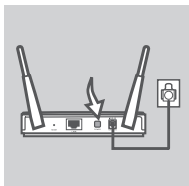

### Włącz ZASILANIE

Podłącz dostarczony zasilacz do tylnej części urządzenia DAP-1665 oraz do gniazdka elektrycznego. Naciśnij wyłącznik zasilania z tyłu punktu dostępu, aby włączyć zasilanie. Po około 30 sekundach urządzenie zakończy proces wstępnej konfiguracji.

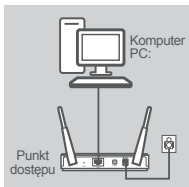

### PODŁĄCZ URZĄDZENIE DAP-1665

Jeden koniec kabla Ethernet podłącz do portu LAN z tyłu urządzenia DAP-1665, drugi zaś do portu Ethernet w komputerze. Można również połączyć się z urządzeniem DAP-1665 przez Wi-Fi. Przejdź do ustawień Wi-Fi na komputerze. Wybierz nazwę sieci (SSID), zapisaną w załączonej informacji o konfiguracji Wi-Fi (np. **dlink-A8FA**), następnie wprowadź hasło do połączenia Wi-Fi, które również znajduje się w informacji o konfiguracji Wi-Fi (np. **akbdj19368**).

## KONFIGURACJA URZĄDZENIA (NARZĘDZIE OBSŁUGIWANE PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ)

Aby skonfigurować ustawienia, otwórz na komputerze stacjonarnym lub przenośnym przeglądarkę internetową (taką jak Internet Explorer) i wprowadź adres <http://dlinkap.local>. Nastąpi przekierowanie do sieciowego narzędzia konfiguracji. Domyślna nazwa użytkownika to Admin, pole hasła powinno pozostać puste. Kliknij pozycję Zaloguj, aby kontynuować. Po zalogowaniu kliknij przycisk Uruchom kreatora konfiguracji połączenia bezprzewodowego, aby rozpocząć konfigurację. Więcej informacji o konfigurowaniu punktu dostępu można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

ADRES URL STRONY LOGOWANIA:

<http://dlinkap> lub <http://dlinkap.local>.

NAZWA UŻYTKOWNIKA: Admin


HASŁO: (domyślnie puste)

 
Jeśli posiadasz więcej niż jeden punkt dostępu, wprowadź adres <http://dlinkapxxxx> lub <http://dlinkapxxxx.local>. (gdzie **xxxx** oznacza cztery ostatnie cyfry adresu MAC punktu dostępu, znajdujące się na etykiecie na spodzie urządzenia).

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

### 1. DLACZEGO NIE MOGĘ UZYSKAĆ DOSTĘPU DO STRON KONFIGURACYJNYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ?

- Sprawdź podłączenie przewodów między komputerem i punktem dostępu. Dioda sieci LAN  na punkcie dostępu powinna się świecić, wskazując, że połączenie zostało nawiązane. Należy się również upewnić, że port Ethernet komputera jest włączony i działa prawidłowo.
- Jeśli korzystasz z łączności Wi-Fi do połączenia się z punktem dostępu, upewnij się, że urządzenie jest połączone z właściwą siecią i że nie występują problemy z tym związane. Jeśli uzyskanie dostępu do narzędzia konfiguracji nadal jest niemożliwe, spróbuj połączyć się z punktem dostępu za pomocą dołączonego kabla Ethernet.



### 2. JAK ZRESETOWAĆ PUNKT DOSTĘPU DAP-1665 DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH?

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
  - Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund znajdujący się z tyłu urządzenia przycisk Reset.
- Uwaga: Zresetowanie punktu dostępu do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień. Proces konfiguracji opisany w podręczniku instalacji powyżej należy powtórzyć w celu ponownego skonfigurowania punktu dostępu.

### 3. JAK DODAĆ NOWEGO BEZPRZEWODOWEGO KLIENTA LUB KOMPUTER, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZWY SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) LUB KLUCZA SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?

- Jeśli ustawienia Wi-Fi nie zostały przywrócone do wartości domyślnych, do połączenia się z punktem dostępu możesz skorzystać z informacji podanych na karcie konfiguracyjnej sieci Wi-Fi.
- Jeśli ustawienia Wi-Fi zostały zmienione, należy uzyskać dostęp do narzędzia konfiguracji obsługiwanego przez przeglądarkę, zgodnie z opisem na poprzedniej stronie, oraz przeprowadzić konfigurację ponownie w celu odnowienia ustawień łączności bezprzewodowej.
- Upewnij się, że ustawienia zostały zanotowane, tak by możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego urządzenia podłączanego bezprzewodowo.

## POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.com>

## WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

## TECHNICAL SUPPORT

UK	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
IRELAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
GERMANY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
FRANCE	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
SPAIN	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
ITALY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
NETHERLANDS	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
BELGIUM	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
LUXEMBURG	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
POLAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
CZECH	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
HUNGARY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
NORWAY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
DENMARK	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
FINLAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
SWEDEN	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
GREECE	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
PORTUGAL	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>