

Atrapa syreny

Nr zamówienia 1369187

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest atrapą syreny, przypominającą funkcjonujące urządzenie, wykonane w solidnej, metalowej obudowie. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz, za pomocą dołączonych kołków i śrub. Do zasilania urządzenia potrzebne są 2 baterie typu AA (brak w wyposażeniu).

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem (CE), produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. W przypadku użycia produktu do celów, które nie zostały opisane powyżej, może on ulec uszkodzeniu. Oprócz tego nieprawidłowe użycie może powodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar i porażenia prądem elektrycznym. Należy dokładnie przeczytać i przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. Proszę udostępniać ten produkt osobom trzecim wyłącznie z niniejszą instrukcją obsługi.

Produkt spełnia krajowe i europejskie wymagania ustawowe. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Atrapa syreny
- 2 × śruba
- 2 × kołek
- Instrukcja użytkownika

Instrukcje bezpieczeństwa



Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a szczególnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz informacji dotyczącej prawidłowej obsługi, nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za wyniki z tego powodu szkody osobowe oraz materialne. W takich przypadkach rękojmia/ gwarancja wygasa.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą być one niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami palnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać żadnym obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli dalsza, bezpieczna eksploatacja produktu nie jest możliwa, należy wyłączyć go ze eksploatacji i zabezpieczyć przed ponownym użyciem. Zapewnienie dalszej, bezpiecznej eksploatacji nie jest możliwe, jeżeli produkt:
 - jest w widoczny sposób uszkodzony,
 - nie funkcjonuje w prawidłowy sposób,




- był przechowywany w długim okresie czasu w niekorzystnych warunkach otoczenia lub
- był poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Proszę z produktem obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z małej wysokości mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Nigdy nie kierować na produkt węża ogrodowego.
- Produkt nie może być instalowany w wodzie lub pod wodą.
- Podczas zakładania baterii (lub akumulatorów) zwracać uwagę na polaryzację biegunów.
- Baterie (lub akumulatorki) należy wyjmować z produktu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas w celu uniknięcia wylania się elektrolitu. Przeciek lub uszkodzenie baterii (lub akumulatorów) mogą w przypadku kontaktu ze skórą spowodować sparzenia kwasem, dlatego w trakcie obchodzenia się z uszkodzonymi (doładowywanymi) bateriami należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie (lub akumulatorki) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy zostawiać porzucanych (doładowywanych) baterii, gdyż istnieje ryzyko, iż mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie (lub akumulatorki) należy wymieniać w tym samym czasie. Mieszanie starych i nowych baterii (lub akumulatorów) może prowadzić do wycieków i uszkodzenia produktu.
- Baterii (lub akumulatorów) nie wolno demontować. Zwierać ich końcówki, ani wrzucać do ognia. Nigdy nie ładować baterii, które nie są przeznaczone do doładowywania. Występuje ryzyko wybuchu!
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczną placówkę handlową.
- Skonsultować się ze specjalistą w przypadku wątpliwości odnośnie eksploatacji, bezpieczeństwa i podłączenia urządzenia.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Obsługa

a) Wkładanie lub wymiana baterii

- Zdemontować atrapę lampy alarmowej z metalowej obudowy (rys. 1).
- Zdjąć pokrywę komory baterii (rys. 2).
- Włożyć 2 baterie typu AA, zwracając uwagę na polaryzację. Zwracać uwagę na znaki polaryzacji, znajdujące się w komorze baterii.
- Założyć pokrywę komory.

- Do metalowej obudowy przymocować ponownie lampę. Czerwona dioda LED powinna licować z otworami montażowymi na metalowej obudowie.

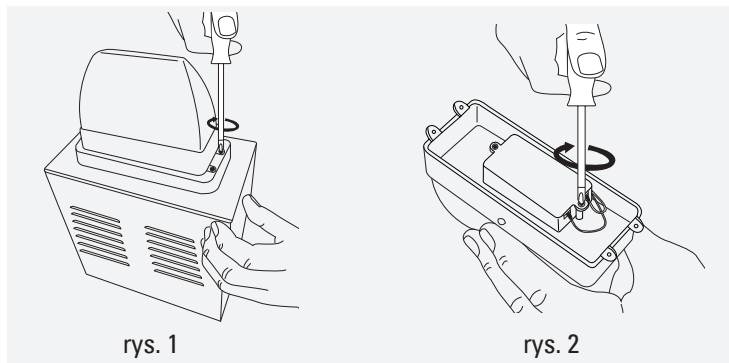

rys. 1

rys. 2

→ Baterie należy wymienić, gdy światło lampy znacznie osłabnie.

b) Zamontować produkt.

- Wybrać stabilną, pionową powierzchnię (np. ścianę budynku).
- Zamontować produkt w taki sposób, aby czerwona dioda LED nie była zasłonięta.
- Za pomocą np. ołówka zaznaczyć na pionowej ścianie miejsca pod otwory montażowe. Odległość między dwoma otworami wynosi 10 cm.
- Wywiercić dwa otwory montażowe w powierzchni. Podczas wiercenia zwrócić uwagę na długość i średnicę kołków.
- Przymocować produkt do ściany za pomocą śrub. Jeśli zachodzi potrzeba, użyć dostarczonych śrub i kołków ściennych.



Podczas wiercenia lub dokręcania śrub uważać, aby nie uszkodzić żadnych kabli, przewodów lub rur, które mogą znajdować się pod powierzchnią..

Konserwacja i czyszczenie

- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, nie przecierać alkoholem lub innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdy może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Nigdy nie kierować na produkt strumienia wody z takich urządzeń, jak na przykład agregaty czyszczące pod wysokim ciśnieniem, gdyż mogłyby to spowodować zwarcie i uszkodzić produkt!
- Podczas czyszczenia produktu nie stosować nadmiernej siły, aby go nie porysować.
- Oprócz okresowego czyszczenia produkt nie wymaga żadnej konserwacji.
- Do czyszczenia obudowy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki. Silne i trwałe zabrudzenia usuwać szmatką, zwilżoną lekko w letniej wodzie.

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne są odpadami przystosowanymi do recyklingu i nie można ich wyrzucać z odpadami z gospodarstw domowych.

Pod koniec okresu użytkowania zutylizować produkt zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi.

Wyjąć wszystkie (doładowywane) baterie i zutylizować je i produkt osobno.

b) (Doładowywane) baterie

Od Państwa, jako użytkownika końcowego, prawo (rozporządzenie dotyczące baterii) wymaga zwrócenia wszystkich zużytych/ doładowywane baterie. Wyrzucanie ich wraz z odpadami domowymi jest zabronione.



Zanieczyszczone baterie (lub akumulatory) oznaczone są symbolem, który umożliwia rozpoznanie, że utylizacja wraz z odpadami domowymi jest zabroniona. Oznaczenia ciężkich metali, które są składnikami, to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa na (doładowywanych) bateriach, np. poniżej symbol kosza z lewej strony).

Zużyte (doładowywane) baterie mogą być zwracane w punktach zbiorczych w Państwa miejscu zamieszkania, sklepach lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są (doładowywane) baterie.

Muszą Państwo także wypełnić zobowiązania ustawowe i w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Dane techniczne

Zasilanie 2 baterie typu AA (brak w wyposażeniu)

Klasa ochrony..... IP44

Warunki pracy -10 do +60 °C, <85 % RH

Warunki przechowywania.... -10 do +60 °C, <85 % RH

Wymiary (szer. x wys. x gr.) .. 190 x 310 x 110 mm

Waga 455 g

