

Zegar Bluetooth® A600

Nr zam. 1382126

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy jako budzik sterowany radiowo. Obsługa i programowanie odbywa się za pomocą aplikacji „BleAlarm”. Istnieje możliwość zainstalowania jej na smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android™ lub Apple iOS.

Połączenie między urządzeniem przenośnym a budzikiem odbywa się przy użyciu technologii Bluetooth® 4.0.

Urządzenie jest zasilane 2 bateriami AA.


Zalecamy dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, zawiera ona bowiem informacje ważne dla obsługi i konserwacji urządzenia. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa!

Zawartość zestawu

- Budzik z Bluetooth® A600
- Instrukcja użytkownika

→ Aktualne Instrukcje obsługi:

1. Otwórz stronę internetową www.conrad.com/downloads w przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawej stronie.
2. Wybierz typ dokumentu i język i wpisz odpowiedni numer zamówienia w polu wyszukiwania. Po uruchomieniu procesu wyszukiwania możesz pobrać znalezione dokumenty.

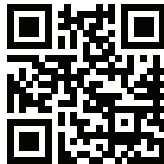

Zasady bezpieczeństwa



W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji użytkownika, rękojmia/gwarancja wygasa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie!



W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa!

Droga Klientko/Drogi Kliencie,

poniższe zasady bezpieczeństwa służą nie tylko do ochrony Państwa zdrowia, lecz również do ochrony urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie następujących punktów:

a) Produkt


- Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem (CE), przebudowa i/lub modyfikacja produktu na własną rękę nie są dozwolone.
- Produkt nie jest zabawką i powinien być trzymany z dala od dzieci.
- Produkt powinien być używany i eksploatowany wyłącznie w suchych i zamkniętych pomieszczeniach, nie powinien zostać zawilgocony ani zamoczony.
- Nie można narażać produktu na skrajne temperatury, silne wibracje ani silne obciążenia mechaniczne.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, gdyż może zostać uszkodzony poprzez wstrząsy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokości.
- W przypadku pytań, na które odpowiedzi nie można znaleźć w instrukcji użytkownika, należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub z innym wykwalifikowanym specjalistą.



b) Baterie i akumulatory

- Baterie/akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Wycieki z baterii / akumulatorów to ciecie bardzo agresywne chemicznie. Przedmioty puste baterie/akumulatory, które wchodzą z nimi w kontakt, mogą zostać poważnie uszkodzone. W związku z tym należy przechowywać baterie/akumulatory w odpowiednim miejscu.
- Baterii/akumulatorów nie należy zwierać, rozmontowywać, ani wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Wymieniaj puste baterie/akumulatory na nowe tak szybko, jak to możliwe, lub usuwaj zużyte. Puste baterie/akumulatory mogą wyciec i uszkodzić urządzenie!
- Należy zawsze wymieniać cały zestaw baterii/akumulatorów.
- Nie należy równocześnie używać baterii i akumulatorów.
- Baterie/akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).
- Prawidłowy sposób utylizacji akumulatorów został opisany w rozdziale „Utylizacja”.

Elementy obsługowe

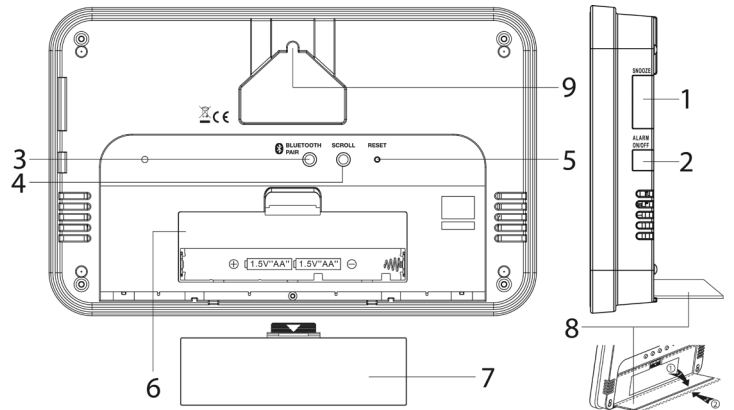

- 1 „SNOOZE”; wstrzymanie alarmu na 5 minut
- 2 „ALARM ON/OFF”; włączenie/wyłączenie alarmu
- 3 „PAIR”; przycisk parowania z urządzeniem mobilnym
- 4 „SCROLL”; aby przełączać między poszczególnymi wskaźnikami (godzina, data, temperatura/wilgotność powietrza, godziny budzenia (gdy aktywny jest alarm), minutnik (tylko gdy minutnik jest włączony)); gdy przycisk zostanie przez chwilę przytrzymany, budzik zacznie zmieniać wskaźniki automatycznie)
- 5 „RESET”; powrót do ustawień fabrycznych
- 6 Komora baterii
- 7 Pokrywa komory baterii
- 8 Rozkładana podpórka; najpierw należy ją rozłożyć (8-1), następnie przesunąć w kierunku budzika (8-2) do momentu, gdy zostanie zablokowana
- 9 Zawieszka do montażu na ścianie

Wkładanie/wymiana baterii

- Rozłożyć najpierw podpórkę (8)
- Otworzyć komorę baterii (6) na tyle obudowy, zdejmując jej pokrywę (7).
W tym celu należy przesunąć niewielką dźwignię w kierunku pokrywy baterii, a następnie zdjąć pokrywę.
- Włóż dwie baterie typu AA/mignon zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-). Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „12:00”.

→ W przypadku używania akumulatorów, należy pamiętać, że poprzez mniejsze napięcie wyjściowe (baterie = 1,5 V, akumulatory = 1,2 V) może dojść do skrócenia czasu działania.

Dlatego zaleca się, aby do użytkowania budzika stosować wyłącznie baterie o najwyższej jakości, aby przedłużyć czas działania i zapewnić bezproblemowe użytkowanie.

- Zasunąć pokrywę obudowy z powrotem (7), aż się zatrzaśnie.
- Wymiana baterii jest wymagana, gdy na aplikacji pojawi się odpowiedni komunikat mówiący, że baterie są wyczerpane.

Pobieranie aplikacji

- Odwiedź odpowiedni serwis App Store na smartfonie lub tablecie. W przypadku korzystania z systemu Android™ będzie to na przykład „Google Play-Store”. Jeśli korzystasz z telefonu iPhone, urządzenia iPad lub iPod Touch, otwórz „App Store” firmy Apple.



- Wyszukaj aplikację „BleAlarm” i zainstaluj ją.

→ Aby smartfon lub tablet był kompatybilny z aplikacją, musi on być wyposażony w łączność Bluetooth® 4.0.

Należy również przestrzegać wymagań systemowych znajdujących się w rozdziale niniejszej instrukcji „Dane techniczne” oraz w opisie aplikacji w odpowiednim serwisie.

Łączenie budzika z Bluetooth® ze smartfonem/tabletem

Aby budzik z Bluetooth® mógł działać z aplikacją, należy połączyć oba urządzenia (poprzez „parowanie” lub proces sprzężenia za pośrednictwem Bluetooth®).

Należy postępować w następujący sposób:

- Upewnij się, że na smartfonie/tablecie włączona jest funkcja Bluetooth®.
- Uruchom aplikację „BleAlarm”.
- Na ekranie startowym przy pierwszym uruchomieniu nie wyświetlone zostaną żadne sprzężone urządzenia. Dotknij odpowiedni przycisk, aby sprzęgnąć nowe urządzenie. Wyświetlony zostanie nowy komunikat, że należy przez 5 sekund nacisnąć przycisk sprzężenia (3) w budziku z Bluetooth®.
- Naciśnij przycisk „PAIR” (3) na budziku z Bluetooth® i przytrzymaj go przez 5 sekund. Następnie wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy i aktywowany zostanie proces parowania.
- W aplikacji zostanie teraz wyświetlony nowy budzik. Naciśnij odpowiedni przycisk w aplikacji, aby zakończyć proces parowania.

→ Proces sprzężenia musi być wykonany poprawnie, w przeciwnym wypadku nie będzie można korzystać z budzika z Bluetooth®.

Do urządzenia mobilnego można podłączyć maksymalnie 5 budzików, które będą obsługiwane przez aplikację.

- Po zakończeniu procesu sprzężenia można zsynchronizować godzinę, datę i dostępne ustawienia alarmu oraz minutnika. Ponadto aplikacja wyświetla stan baterii budzika z Bluetooth®. Połączenie wyświetlane jest jako symbol Bluetooth® po prawej stronie ekranu.

Obsługa

→ Po ponownym uruchomieniu aplikacji po procesie parowania, zawsze najpierw należy wybrać budzik z Bluetooth®, z którego chce się skorzystać.

Aby kontynuować korzystanie z odpowiednich ustawień, należy wybrać odpowiedni budzik. W tym celu należy dotknąć odpowiedni przycisk.

a) Zmiana nazwy budzika z Bluetooth®

W aplikacji dotknij nazwę budzika (w ustawieniach podstawowych np. „BLE Wall Clock”), aby można było zmodyfikować jego działanie według własnych potrzeb.

b) Tryb ustawień

Dotknij w głównym menu aplikacji mały symbol koła zębatego w prawym górnym rogu, aby przejść do trybu ustawień dla wybranego budzika.

- W trybie ustawień można włączyć/wyłączyć funkcję drzemki („Snooze”), liczbę powtórzeń drzemki (ustawienie podstawowe = 3) oraz czas jej trwania (ustawienie podstawowe = 5 minut). Dodatkowo możliwe jest ustawienie czasu trwania alarmu.
- Ustawienie podstawowe obejmuje automatyczną zmianę czasu z letniego na zimowy i na odwrót, co można wyłączyć w trybie ustawień. Tutaj również wyświetlana jest bieżąca strefa czasowa i data, w której nastąpi kolejna zmiana czasu na czas letni/zimowy.
- W ostatnim akapicie można włączyć jeszcze funkcję, dzięki której wyświetlacz automatycznie zmienia wskaźnik (godzina, data, temperatura/wilgotność powietrza, godziny budzenia (gdy aktywny jest alarm), minutnik (tylko gdy minutnik jest włączony)). Dodatkowo można ustawić format wyświetlania temperatury, godziny i daty.

c) Wyświetlanie stanu baterii

Stan baterii budzika jest wyświetlany w głównym menu aplikacji poprzez symbol baterii. Po naciśnięciu tej ikony, wyświetlony zostanie poziom naładowania baterii w procentach.

W przypadku słabych baterii (<20%) wyświetlony zostaje dodatkowo odpowiedni komunikat ostrzegawczy w aplikacji, należy wtedy wymienić baterie na nowe.

d) Ustawianie alarmu

Można ustawić maksymalnie 5 różnych alarmów.

- Naciśnij jeden z 5 przycisków, aby utworzyć nowy alarm.
- Ustaw żądaną godzinę. Ponadto można wybrać jeden lub więcej dni w tygodniu, w które zostanie włączony alarm. Ustaw dźwięk alarmu i jego głośność. W razie potrzeby można zmienić nazwę alarmu.

→ Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden dzień tygodnia, budzik z Bluetooth® aktywuje alarm tylko raz, gdy nadejdzie ustawiona godzina.

- Po zaprogramowaniu wszystkich ustawień naciśnij na strzałkę w górnym lewym rogu, aby wyjść z konfiguratora. Alarm zostanie aktywowany automatycznie oraz nastąpi jego synchronizacja z budzikiem. Na wyświetlaczu budzika, w jego dolnej części na środku pojawi się ikona alarmu.

- W przypadku braku potrzeby korzystania z danego alarmu można go tymczasowo dezaktywować.

→ Budzik z Bluetooth® ma wewnętrzny zegar i po ustawieniu można go używać poprzez aplikację niezależnie od smartfonu/tabletu.

Podczas każdego połączenia poprzez Bluetooth® godzina i data na budziku są zsynchronizowane automatycznie ze smartfonem/tabletem, w związku z czym nie jest wymagane manualne ustawienie.

e) Wyłączanie alarmu

- Aby ręcznie wyłączyć alarm w budziku naciśnij przycisk „ALARM ON/OFF” (2) znajdujący się na prawej stronie produktu.
- Alarm można również zatrzymać w samej aplikacji. Stuknij w symbol przekreślonego alarmu lub wybierz odpowiednie ustawienia alarmu.

f) Tryb drzemki

Tryb drzemki w aplikacji można włączyć/wyłączyć dla każdego budzika. Jeśli włączono tryb drzemki w ustawieniach budzika, można ewentualnie skorzystać z funkcji drzemki zamiast wyłączania alarmu (patrz rozdział „Wyłączanie alarmu”).

- Gdy alarm budzika z Bluetooth® zostanie włączony, naciśnij krótko przycisk „SNOOZE” (1) znajdujący się na prawej stronie budzika.

Alarm zostanie przerwany na określony czas (5 minut w ustawieniu podstawowym), a następnie ponownie włączony.

- Naciśnięcie przycisku „ALARM ON/OFF” (2) sprawi, że alarm i tryb drzemki zostaną przerwane.

g) Funkcja minutnika

- Dotknij w aplikacji przycisk minutnika (wiersz z wyświetleniem czasu minutnika, w ustawieniu podstawowym 0:00:00).
- Ustaw odpowiedni czas dla minutnika w godzinach, minutach i sekundach.
- Wybierz dźwięk i głośność alarmu.
- Po ustawieniu minutnika można powrócić do ekranu głównego. W tym celu stuknij w strzałkę w lewym górnym rogu aplikacji.
- Aby uruchomić, zatrzymać lub zresetować minutnik, stuknij w odpowiednie słowo widoczne na wyświetlaczu.
- Aby wyłączyć alarm uruchamiający się po zakończeniu odliczania czasu przez minutnik, naciśnij przycisk „ALARM ON/OFF” (2) na prawej stronie budzika z Bluetooth® lub w aplikacji - naciskając odpowiedni przycisk służący do wyłączenia minutnika.

h) Usuwanie budzika z Bluetooth® z aplikacji

Aby skasować budzik z Bluetooth® z aplikacji (np. w przypadku używania kilku budzików i konieczności usunięcia jednego z nich), należy postąpić następująco:

- Po uruchomieniu aplikacji w głównym widoku zostanie wyświetlony wybór dostępnych budzików.
- Dotknij mały symbol koła zębatego u góry w prawym rogu.
- Dotknij przycisk w prawym górnym rogu, aby edytować wskazaną listę.
- Po lewej stronie obok budzika pojawi się czerwony symbol „minus”. Aby skasować budzik, dotknij tego symbolu.

→ W celu potwierdzenia po prawej stronie obok budzika zostanie wyświetlony przycisk kasowania. Po dotknięciu przycisku budzik zostanie skasowany z aplikacji.

i) Resetowanie budzika z Bluetooth®

Aby przywrócić budzik z Bluetooth® do ustawień fabrycznych, naciśnij przycisk znajdujący się z tyłu produktu we wgłębieniu „RESET” (5), przytrzymując go przez ok. 5 sekund, aż wyświetlacz całkowicie zgaśnie.

j) Temperatura i wilgotność powietrza

- Aby ręcznie wyświetlić temperaturę i wilgotność powietrza w budziku Bluetooth®, przytrzymaj przycisk „**SCROLL**” (4) tak długo, aż po lewej stronie pojawi się temperatura, a po prawej wilgotność powietrza.
- W aplikacji wskaźnik znajduje się na samym dole strony głównej. Gdy zostanie dotknięty, można zobaczyć przebieg temperatury lub wilgotności powietrza w ostatnich 7 dniach.
- Gdy budzik Bluetooth® zostanie zresetowany, wartości temperatury i wilgotności powietrza zostaną wykasowane. Po synchronizacji zostaną one również wykasowane z aplikacji.

Konserwacja i czyszczenie

- Produkt nie wymaga konserwacji, za wyjątkiem regularnej wymiany baterii.
- Z zewnątrz produkt należy czyścić wyłącznie czystą, miękką, suchą szmatką. Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na wyświetlacz, gdyż może to prowadzić do jego uszkodzenia.



Nie należy używać silnie działających detergentów ani innych roztworów chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy (przebarwienia) lub ograniczyć funkcjonowanie urządzenia.

Utylizacja

a) Produkt



Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi!

Niezdatny do użytku produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Należy usunąć wszystkie włożone baterie lub akumulatory i pozbyć się ich w odpowiedni sposób, oddzielnie od produktu.

b) Baterie i akumulatory

Konsument jest prawnie zobowiązany (odpowiednimi przepisami dotyczącymi baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii i akumulatorów, utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona!



Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje, oznaczone są następującym symbolem, oznaczającym zakaz pozbywania się ich wraz z odpadami domowymi. Oznaczenia odpowiednich metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na baterii/akumulatorze, np. pod symbolem kosza na śmieci, widniejącym po lewej stronie).

Zużyte akumulatory, baterie oraz ogniwa guzikowe można bezpłatnie oddawać na lokalne wysypiska śmieci, do oddziałów firmy producenta lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie/akumulatory/ogniwa guzikowe!

Dzięki temu spełniamy Państwo wszystkie wymogi prawne i przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Deklaracja zgodności (DOC)

Firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Niemcy, niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

→ Deklarację zgodności (DOC) dla tego produktu można znaleźć pod adresem www.conrad.com.

Dane techniczne

Napięcie robocze	3 V/DC
Zasilanie	2 baterie typu AA po 1,5 V/DC (brak w zestawie)
Pobór mocy	normalny tryb działania: maks. 70 µA (Stojak prądem); podczas alarmu: maks. 35 mA
Żywotność baterii	maksymalnie 1 rok
Standard transmisji.....	Bluetooth® 4.0
Zasięg.....	30 m
Wskaźniki	Godzina z kalendarzem, kalendarz, temperatura i wilgotność powietrza; godziny budzenia (gdy aktywny jest alarm), minutnik (tylko gdy minutnik jest włączony)
Obsługiwane systemy operacyjne (aplikacja).....	Android™ od wersji 4.3; Apple iOS od wersji 7.1
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	ok. 230 x 145 x 31 mm
Waga	ok. 372 g (bez baterii)
Warunki składowania.....	0 °C do +40 °C; 5% do 95% wilgotności względnej

