

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



**Nr produktu 001435463**

**Nazwa produktu Pompa zanurzeniowa**



**COMET-Pumpen**

Systemtechnik GmbH & Co. KG  
Industriestraße 5  
37308 Pfaffschwende  
Telefon +49 (0) 3 60 82/4 36-0  
Faks +49 (0) 3 60 82/4 36 34  
E-Mail: kontakt@comet-pumpen.de  
Internet: http://www.comet-pumpen.de

**Pompy zanurzeniowe****VIP-PLUS****Artykuł 1430.12.00**

Pompa zanurzeniowa VIP-PLUS 12V

Napięcie: 12 V = / 12 VDC

Prąd: maks. 3,8 A

Przepustowość: maks. 20 l/min

Wysokość: maks. 11 m

Ciśnienie: maks. 1,1 bar / 16 psi

Moc: 35 - 45 W

Ø / średnica /wysokość: 48 / 123 mm

Długość kabla: 1 m

podłączenie: (+) / brązowy (-)/ niebieski

Praca na sucho do 2 godzin bezawaryjnie

Odpowiednia do pracy ciągłej

Czas pracy od 450 – 500 godzin

Do dostarczania wody czystej do 60°C, w tym wody pitnej

Wężę do średnicy wewnętrznej 10 mm

Rozszerzalna z zaworem bezwrotnym, podłączenie odpowietrzenia i filtra


Na życzenie dostępne inne długości kabla

Schemat pojemności:

Przepustowość [l/min]

Ciśnienie [bar]

Prąd [A]

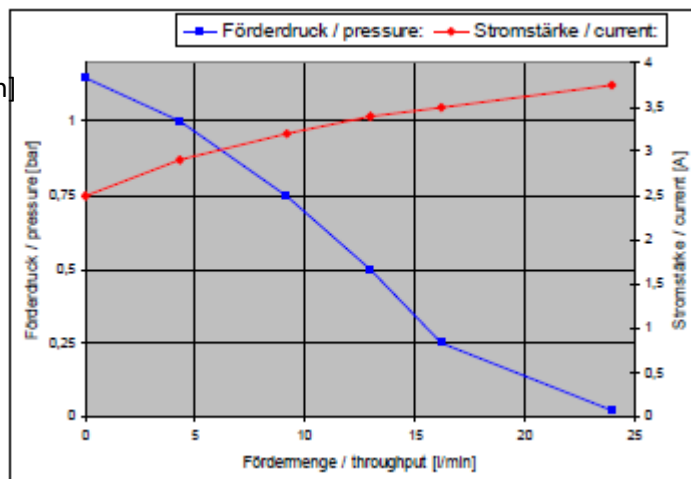

Warianty:

Pompa zanurzeniowa VIP-PLUS z podłączeniem odpowietrzenia

**Art.-Nr: 1440.12.00**

Pompa zanurzeniowa VIP-PLUS z odpowietrzeniem z zaworem kontrolnym i filtrem

**Art.-Nr: 1450.12.00**

Akcesoria:



Podłączenie odpowietrzenia

**C1.0605.01**



Zawór bezwrotny z odpowietrzeniem

**3004.53.00**



Filtr

**3093.13.00**