



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Regał do dużych obciążeń do 350 kg

Nr zam. 1530556

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do odkładania ładunków o wadze do 350 kg na półkę. Półki regału mogą być montowane na różnych wysokościach.

Użytkowanie jest dozwolone tylko w zamkniętych pomieszczeniach, a więc nie na wolnym powietrzu. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, jak na przykład obrażenia ciała, itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- 5x półka regału
- 8x nóżka
- 8x podpora pionowa
- 10x podpora wzdłużna
- 10x podpora poprzeczna
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci!
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.



• Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Osoby i produkt

- Przy wieszaniu dużych ciężarów należy korzystać z pomocy osób trzecich, aby uniknąć urazów (np. urazy pleców).
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź zakres dostawy. Bez kompletnego zakresu dostawy nie wolno przeprowadzać montażu.
- Podczas składania i montowania produktu należy postępować ostrożnie! Produkt posiada częściowo ostre krawędzie, co powoduje ryzyko odniesienia obrażeń! Ponadto istnieje niebezpieczeństwo zakleszczenia palców.
- Przeprowadzaj tylko prace związane z montażem. Nigdy nie należy wykonywać przeróbek lub prób naprawy. Nie dokonuj żadnych zmian.
- Montaż należy wykonać bardzo starannie. Wadliwe działanie może spowodować kosztowne uszkodzenia wtórne, a poza tym istnieje ryzyko obrażeń.
- Nie przeciążaj produktu. Przestrzegaj informacji zawartych w danych technicznych.
- Produkt należy obciążać możliwie równomiernie.
- Przestrzegaj zawsze maksymalnej nośności podłoża.
- Umieść produkt wyłącznie na płaskim, stabilnym podłożu.
- Nie używaj produktu jako pomocy do wspinania lub jako drabiny.
- Przed użytkowaniem sprawdź sprawność produktu.
- W przypadku wątpliwości, montażu nie należy wykonywać samodzielnie. Powierz wykonanie montażu specjalistom.

Montaż

Ponadto należy stosować następujące narzędzia lub wyposażenie dodatkowe:

- rękawice robocze
- gumowy młotek lub młotek
- płaski kawałek drewna

Przestrzegaj wskazówek na ilustracjach w niniejszej instrukcji montażu.


Kierunek A




Kierunek B



- Włóż nóżki na jeden z obu końców ośmiu pionowych podpór z kątownika. Na cztery pionowe podpory włóż nóżki od wąskiej strony otworów w kształcie dziurki od klucza na profil (kierunek A). Pozostałe cztery muszą zostać włożone po przeciwnej stronie (kierunek B).
- Na spodzie gumowe narożniki służą jako nóżki regału, na górze, jako osłona krawędzi.

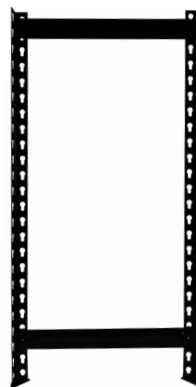

- Na spodzie gumowe narożniki służą jako nóżki regału, na górze, jako osłona krawędzi. Nóżki muszą stać na podłożu / być skierowane do podłoża.
- Montaż poprzecznej podpory rozpocznij od dołu.
- Odlicz otwory w kształcie dziurki od klucza. Obie poprzeczne podpory muszą zostać zamontowane w tym samym miejscu, między pionowymi podporami w ten sposób, aby obie poprzeczne podpory znalazły się poziomo na tej samej wysokości.
- Powtórz wstępny montaż drugiej części boku z pozostałymi dwoma podporami pionowymi tego samego kierunku (A).

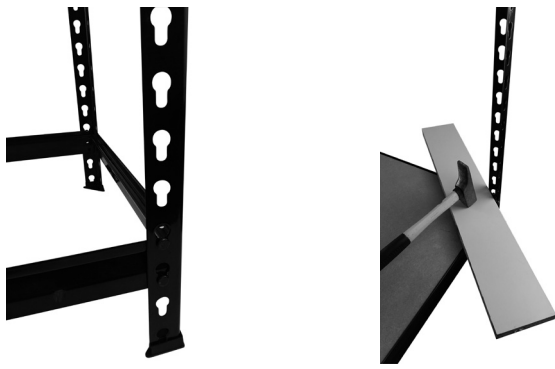

- Wybierz dwie poprzeczne podpory i połącz je w dolnym obszarze na tej samej wysokości z pierwszą częścią boku. Pamiętaj, aby pozostawić wystarczający prześwit dla pierwszej półki regału.
- Połącz wzdłużne podpory z drugą wstępnie zmontowaną częścią boku na tej samej wysokości.
- Użyj gumowego młotka lub młotka, aby całkowicie wbić wzdłużne podpory w wąskie strony otworów w kształcie dziurki od klucza. Najlepiej użyj płaskiego kawałka drewna jako warstwy pośredniej (brak w zestawie). Włóż drewno ukośnie przez dwie podpory, aby siła uderzenia przy uderzaniu w środek oddziaływała jednocześnie i równomiernie na górną stronę obu podpór.
- Powtórz te czynności przy wszystkich czterech narożnikach.
- Według tego samego schematu zamontuj pozostałe podpory na wymaganej wysokości (nie wszystkie podpory są przedstawione na ilustracjach).
- Włóż dostarczone półki regału na krawędź przylegania podpór w regale.



- Do montażu najwyższej części regału, wybierz dwie wzdłużne i dwie poprzeczne podpory i włóż odpowiednio w ich najniższe krzywki blokujące w najwyższy otwór w kształcie dziurki od klucza kątowników już zamontowanej dolnej części regału - tylko lekko włóż, ale jeszcze nie blokuj. Następnie pionową podporę kierunku B, osłoną krawędzi skierowaną do góry, włóż w najwyższą krzywkę blokującą wzdłużnej i poprzecznej podpory. Powtórz tę czynność przy wszystkich trzech pozostałych końcach z następną pionową podporą. Rozpocznij od poprzecznych podpór (krótszych) znajdujących się po przeciwnej stronie, a następnie włóż obie wzdłużne podpory.

- Użyj młotka (gumy itp.), aby wbić całkowicie podpory w wąskie strony otworów w kształcie dziurki od klucza. Najlepiej użyj płaskiego kawałka drewna jako podkładu (brak w zestawie). Włóż drewno ukośnie przez dwie podpory, aby siła uderzenia przy uderzaniu oddziaływała jednocześnie i równomiernie na górną stronę obu podpór (patrz powyżej).

→ Zwróć uwagę, aby końce obu pionowych podpór znajdowały się w jednej płaszczyźnie i nie odchylały się względem siebie.

- Umieszczaj kolejne poprzeczne i wzdłużne poprzeczki i półki regału zgodnie ze schematem dolnej części regału, aż wszystkie części zostaną zamontowane.
- Połącz najpierw najwyższą podporę, a następnie zamontuj kolejne, potrzebne półki regału.
- Nadaje to od początku całemu regałowi sztywność i ułatwia montaż dodatkowych półek.
- Po zakończonym montażu, regał można umieścić w pomieszczeniu w pozycji wolnostojącej lub przymocować go kilkoma śrubami i/lub kołkami (brak w zestawie) do ściany lub pionowego wspornika.
- Wywierć otwory w ścianie i przykręć regał przez jeszcze wolne otwory w kształcie dziurki od klucza. Użyj śrub i kołków (brak w zakresie dostawy tego produktu). To nadaje regałowi dodatkowej sztywności i stabilności.



Upewnij się, że podczas wiercenia otworów montażowych lub podczas przykręcania nie zostaną uszkodzone kable lub przewody (w tym przewody wodne).

- Podczas demontażu regału postępuj w odwrotnej kolejności. Najpierw wyjmij wszystkie półki regału.
- Uderzaj w nie od dołu do góry, aby wyjąć je z pionowych podpór.

Pielęgnacja i czyszczenie

- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Udźwig	350 kg na półkę regału (równomierne rozłożenie ciężaru)
Grubość półki	6,8 mm
Grubość podpory	0,8 mm
Warunki eksploatacji/przechowywania	-20 do +60 °C, 5 – 90 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	900 x 450 x 1800 mm
Ciężar	22 kg