

## Smart WiFi Wideodomofon TX-82

Wideodomofon z WiFi zewnętrzną kamerą & funkcji otwierania drzwi



HD Kamera 720P mit CMOS Sensor /  
HD Camera 720P with CMOS Sensor



Überwachung von Eingangsbereichen /  
Monitoring Entrance Areas



Echtzeit-Videoaufnahme /  
Real Time Video Recording



Schnapsschussaufnahme /  
Snapshot Function



Live-Bild via Mobiltelefon /  
Live preview via mobile phone



Türöffnung via APP oder RFID/NFC Chip /  
Unlock door by APP or RFID/NFC Chip



Sichtwinkel 105° horizontal & 72° vertikal /  
Viewing Angle 105° horizontal & 72° vertical



Nachtsichtfunktion /  
Night Vision Function



Push-Nachricht via APP bei Türklingel &  
Sabotagealarm /  
Push Notice via APP by door ring &  
tamper alarm




Gegensprechanlage /  
2-Way-Communication



Speicherung auf MicroSD Karte /  
Storage on MicroSD Card



IP65 Strahlwasser- & Staubschutz /  
IP65 Waterjet & Dust Protection

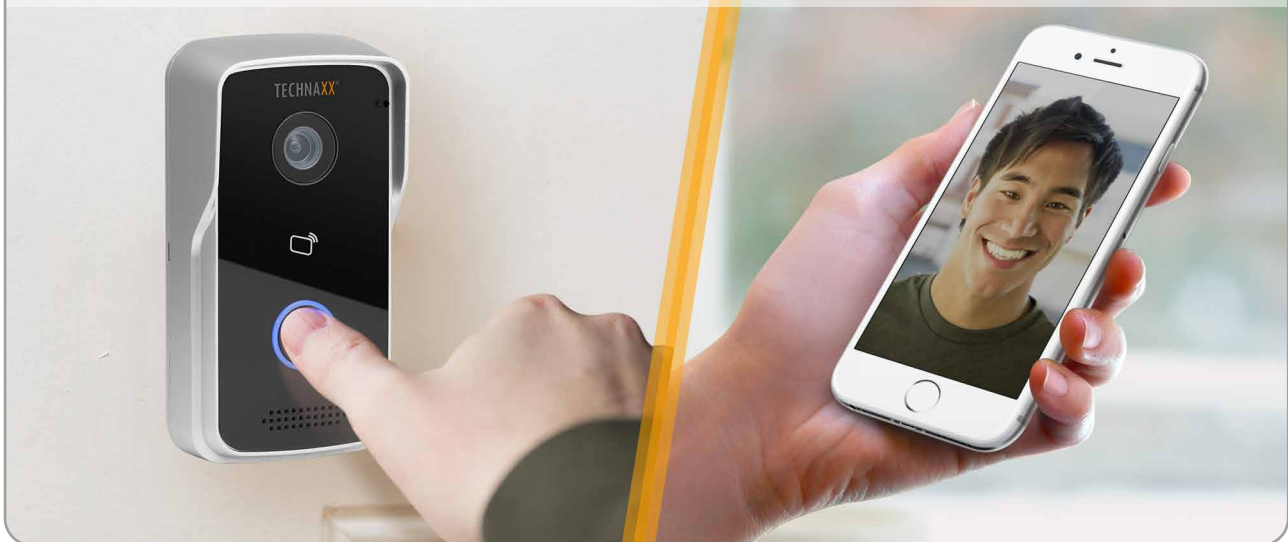

- Wideodomofon z WiFi zewnętrzną kamerą & funkcji otwierania drzwi poprzez APP
- Połączenie poprzez WiFi ~25m lub sieć kablową
- 1/4" czujnik obrazu CMOS z 1 megapiksel
- Wideo w czasie rzeczywistym HD 720P poprzez APP
- Rozdzielczość wideo 1280x720
- 2,2mm obiektyw: kąt widzenia 105° poziomie & 72° pionie
- Funkcja Noktowizyjna ~1-2m z IR-Cut
- Powiadomienie przyciskowe poprzez APP przez drzwi ringu & alarm sabotażu
- Dostęp za poprzez darmową APP iOS & Android
- Komunikacja dwukierunkowa (wbudowany mikrofon & głośnik)
- Obsługuje kartę chipową RFID/NFC do otwierania drzwi wejściowych
- Lista gości z datą & czasem
- Składowanie na karty MicroSD do 32GB lub serwerze FTP
- IP65 klasa ochronności kamery (przed strumieniem wody & przed pyłem)

### Specyfikacje techniczne:

- Wbudowany: Mikrokontroler & Linux OS
- Standard kompresji wideo H.264
- Kompresja audio G.711 (mikrofon, głośnik, komunikacja dwukierunkowa)
- Otwieranie drzwi poprzez interfejs WEB, My Secure Pro APP (iOS & Android), PC Client (Windows), RFID Chip (dystans ~1-3cm)
- 10/100Mb/s auto-adaptacyjny Ethernet & obsługuje WiFi protokół IEEE802.11b/g/n
- Protokół sieciowy: TCP / IP
- Wejście: 1-kanalowy przycisk odblokowania, 1-kanalowe sprzężenie zwrotne czujnika drzwi
- Sterowanie zewnętrzne 1 przekaźnik do zamka głównego
- Pobór prądu: trybie operacja maks. 7W / trybie czuwania maks. 1W
- Zewnętrzny zasilacz DC 12V/1A lub standard PoE (802.3af)
- Zalecana wysokość montażu 1,4-1,6m / Montaż powierzchniowy
- Warunki pracy: -30°C~+60°C, wilgotność 90% lub mniej
- Waga / Wymiary: 400g / (D) 13,5 x (S) 7,0 x (W) 3,5cm

### Zgodność:

Produktami z Technaxx kamery FullHD TX-65, TX-66, TX-67, WiFi system alarmowy TX-84 i monitor nadzoru TX-89

### Zawartość pakietu:

- Smart WiFi Wideodomofon TX-82
- 3x RFID klucz chipa
- Adapter Ethernet (LAN)
- Uprząż (zasilanie/wejścia/wyjścia)
- Mocowanie ścienne
- 3 śruby & 3 kołki
- 1 klucz sześciokątny T10
- Wodoodporna czapka
- CD
- Instrukcja obsługi



Numer pozycji 4688

